


Strömförsörjning

Säkert och effektivt

Energibussen är ett kabelföringssystem för att ansluta uttagen i tehalit fönsterbänksystem BR netway. Det består av färdigmonterade kabellängder och tillhandahålls i PVC, halogenfritt eller skärmat utförande. Systemet innehåller också anslutningsenheter/fasväljare för fördelning av femledarsystem samt grenkontakt för vidarematning från uttagen.



Strömförsörjning - Energibuss	98
<hr/>	
Energifördelning	99
<hr/>	
Tillbehör	100
<hr/>	

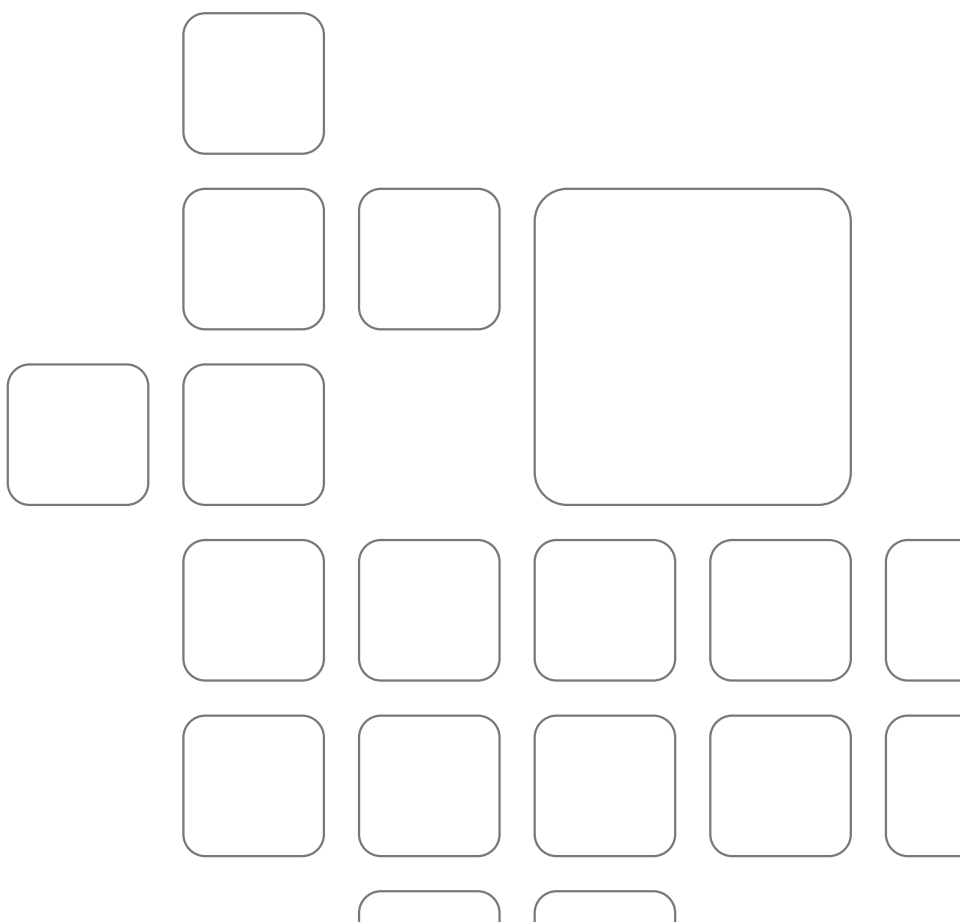






Energibuss

Är ett anslutningssystem för uttagen i fönsterbänkssystem BR netway. Det består av färdigkonfektionerade kabellängder och tillhandahålls i PVC, halogenfritt eller skärmat utförande.

- Systemet håller isolationsklass 2
- Färdigkonfektionerade längder: 300 mm – 4500 mm
- In och utgångsenheterna klarar kabeldimensioner från 0,5 - 4 mm²








- **Material:** PVC, halogenfritt, skärmat/halogenfri
- In och utgångsenheter är utrustade med Wago snabbkopplingar
- Vid 5-ledarsystem används 5-polig fasväljare eller kopplingsdosa som förgrening

	Benämning	Beskrivning	Längd mm	Förp.	Ref.nr	E.nr		
 G4700	Fasväljare	Fasväljare med dragarvlastning för 5-ledarkabel samt kontakt för utgående 3-ledarkabel		1	G4720	1158268		
 G4733	Anslutningsledning	Inklusive in och utgångsenheter 3 x 2,5 mm ²	350	1	G4733	1158264		
			450	1	G4743	1158265		
			750	1	G4753	1158266		
			1500	1	G4796	1158270		
			2500	1	G4797	1158271		
			4500	1	G4798	1158272		
			<i>halogenfri</i>		350	1	G4790	1158276
					450	1	G4791	1158277
					750	1	G4792	1158278
					1500	1	G4793	1158279
 G4703	Skärmat/halogenfri		350	1	G4790S	1158288		
			450	1	G4791S	1158289		
			750	1	G4792S	1158290		
			1500	1	G4793S	1158291		
			2500	1	G4794S	1158292		
4500	1	G4795S	1158293					
 G4713	Ingångsenhet	Används för att ansluta en ledning till uttaget		1	G4703	1158250		
 G4773	Utgångsenheter	Används för att ansluta en ledning för vidarematning från uttag		1	G4713	1158254		
	Grenkontakt	Används för vidarematning av uttag med färdigkonfektionerade längder		1	G4773	1158253		








- Normkapslingar och anslutningsenheter från 3 till 24 moduler
- **Norm:** DIN VDE 0603 del 1 och DIN 43871

- **Material:** PC/ABS (halogenfritt) G4403 och G4404 halogenfattig, stålplåt förzinkad

- **Färg:** RAL 9010, 7035, aluminiumfärg
- **Leveransomfattning:** Kapsling med dörr med eller utan siktruta

	Benämning	Beskrivning	Kanal- höjd	Förp.	Ref.nr	E.nr
 L5140	Fördelningsbox	Inkommande plint 5x10 mm ² Utgående 5x10 mm ² och 5x4 mm ² Enligt VDE 0100 del 430		1	L5140 7035	1156514
 L2403	Normkapsling 3 mod	Normkapsling 3 moduler Anslutningar för max 4mm ²		1 1	L2403 9010 L2403 ANTH	2180580 1158165
 G3523	Frontram normkapsling	Frontram för normkapsling L2403	80 80 80	1 1 1	G3523 9010 G3523 7035 G3523 ALU	1158996 1158998 1158999
 G2702	Monteringsbygel för BR netway® Plåt	För montage av L5140 eller L2403		1	G2702	1158868
 G4403	Normkapsling 12 mod	Med transparent dörr, plomberbar		1 1	G4403 9010 G4403 7035	1158980 1158982
 G4404	Normkapsling 24 mod	Med transparent dörr plomberbar		1 1	G4404 9010 G4404 7035	1158986 1158988
 G2201	Fästen normkapsling vid konsolmontage	Normkapsling 12 moduler Normkapsling 24 moduler	130 170 210	1 1 1	G2201 G2202 G2202	1158918 1158919 1158919

- Tillbehör för bearbetning av tehalitkanaler

	Benämning	Beskrivning	-	Förp.	Ref.nr	E.nr
 L5561	Kanalsax	Klipper fronter upp till 80 mm		1	L5561	1620025
 L5562	Kanaltång	För håltagning i kanal		1	L5562	1620026
 G4902	Skruvmejsel-set			1	G4902	1620200
 G4901	Skruvmejsel	2,5 mm bredd för att öppna wagoplint i G4703 och G4713		1	G4901	1620201
 L5111	Kopplingsbox	IP54 Material: PVC		1	L5111	1158105
 L5804	Ljudbarriär	Mineralullsfläta icke brännbar längd: 300 mm ø 30 mm Dämpning ca 40 Db		1	L5804	1155214
 L6565	Brandskyddsmassa	ett set består av 1 kg brandskyddsmassa 2 st tätningstavar 1 st bruksanvisning 1 st intyg		1	L6565	1158108