

Room installationer

Installationssystem för kontorslösningar

Netway office erbjuder riktigt flexibla lösningar för energi och data vid arbetsplatsen i kontor och kontorslandskap. Energiboxen utnyttjas som en central komponent i kombination med olika bordslösningar. Uttagsstavar DA 200 används vid tillfällen då arbetsplatserna är mer utspridda och våra bordsmoduler används i konferensrum, enskilda arbetsplatser och i kök.



Förmonterade uttagsstavar Uttagsstav DA200 enkelsidig	104
Uttagsstav DA200 dubbelsidig Uttagspelare	106
Uttagssatser för DA200 Uttagsstavar DA200-45	108
Uttagssatser för DA200-45 Tillbehör DA200-45	110
Installationssystem för kontorslösningar Installation i energibox	112
Anslutningsmoduler Miniswitch och anslutningsdosa för fiberoptik	114
Datauttag för energibox ramar för datauttag	116
Uttagssatser Strömförsörjning - Energibuss	118
Anslutningsmoduler för arbetsplatsen Bordsmoduler för kontorsinstallation	120
Tillbehör	122
Golvkanal i aluminium Golvkanaler aluminium och plast	123

Förmonterade uttagsstavar
DA 200/ DA 200-45

Produktbeskrivning:

* Aluminiumprofil 2 m, flexibel slang 2 m och tung fot.
Anslutningskablar med stickpropp, en för prioriterad kraft och en för allmänkraft, fri kabel-längd 3 m.

* Bestyckning per arbetsplats (DA 200-45):
1 st 3-vägs uttag märkt data-kraft, 2 st 2-vägs uttag internt förbundna märkt allmänkraft,

1st centrumbricka 2 x RJ45 med keystone hålbild

Bestyckning per arbetsplats (DA 200):
1 st 3-vägs uttag märkt data-kraft, 2 st 2-vägs uttag internt förbundna märkt allmänkraft, 1 st multidosa för data inklusive centrumbrickor för följande fabrikat: Nexans, AMP, Lexcom, Avaya systemax, (IBM/AC/R&M), (IBM/GFP Port)

Benämning	Beskrivning:	Förp.	E.nr	Ref.nr
-----------	--------------	-------	------	--------




DAFM802000-ALU

DA 200	Förmonterad uttagsstav i fjällvitt för en arbetsplats.	1	1156790	DAFM802000-9010
	Förmonterad uttagsstav i fjällvitt för två arbetsplatser	1	1156792	DAFM2802000-9010
	Förmonterad uttagsstav i natureloxerad aluminium för en arbetsplats	1	1156791	DAFM802000-ALU
	Förmonterad uttagsstav i natureloxerad aluminium för två arbetsplatser	1	1156793	DAFM2802000-ALU



DAFM452000-ALU

DA 200-45	Förmonterad uttagsstav i fjällvitt för en arbetsplats.	1	1156795	DAFM452000-9010
	Förmonterad uttagsstav i fjällvitt för två arbetsplatser	1	1156797	DAFM2452000-9010
	Förmonterad uttagsstav i natureloxerad aluminium för en arbetsplats	1	1156796	DAFM452000-ALU
	Förmonterad uttagsstav i natureloxerad aluminium för två arbetsplatser	1	1156798	DAFM2452000-ALU

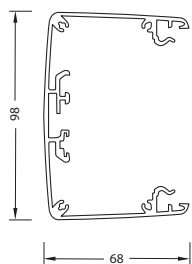

DA 200 finns i tre olika varianter:

- Med klämteknik (K) för infästning mellan golv och undertak.
- Med spänntechnik (S) för infästning mellan golv och tak.
- Och fristående (F) med flexibel slang och tung fot.
- Stavarna är utrustade med vattenpass och spännfäste för att snabbt kunna riktas in och fixeras.

Uttagsinsatser:

- System Ecoline med 2 och 3-vägs uttag med klick-in-funktion i halogenfri plast. Matas med vanligt kabel eller färdig monterad kabel.
- Till datauttag använder vi en multodosa med centrumbrickor för AMP/Keystone, Lexcom, Nexans, Avaya, IBM/AC/R&M och IBM/GFp Port.

Standardfärg:

Natureloxerad aluminium (ALU) och fjällvit (RAL9010).
Specialfärger vid förfrågan

Material:


Stav i aluminium med bottendel i polyamid. Spännhandtag i förzinkad stål och tung fot i bly.



DAS802500-ALU


Benämning	Beskrivning	Höjd i (m)	Förp.	E.nr	Ref.nr
DA 200 med spännfäste	Enkel profil (68 x 98) inkl. spännfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer.	2,5 - 2,8	1	1156701	DAS802500-ALU
			1	1156700	DAS802500-9010
	I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010)	2,8 - 3,1	1	1156703	DAS802800-ALU
			1	1156702	DAS802800-9010
DA 200 med klämfäste	Enkel profil (68 x 98) inkl. klämfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer.	3,1 - 3,4	1	1156705	DAS803100-ALU
			1	1156704	DAS803100-9010
	I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010)	3,4 - 3,7	1	1156707	DAS803400-ALU
			1	1156706	DAS803400-9010
DA 200 med flexibel slang	Enkel profil (68 x 98) inkl. flexibel slang (2,0m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010) OBS! Tung fot beställs separat	2,8	1	1156741	DAK802800-ALU
			1	1156740	DAK802800-9010
DA 200 med flexibel slang	Enkel profil (68 x 98) inkl. flexibel slang (2,0m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010) OBS! Tung fot beställs separat	3,4	1	1156743	DAK803400-ALU
			1	1156742	DAK803400-9010
DA 200 med flexibel slang	Enkel profil (68 x 98) inkl. flexibel slang (2,0m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010) OBS! Tung fot beställs separat	2,0	1	1156751	DAF802000-ALU
			1	1156750	DAF802000-9010

Tillbehör till DA 200 enkelsidig

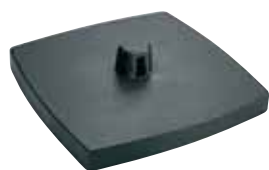

DAFF2000-7021

Benämning	Beskrivning	Förp.	E.nr	Ref.nr
Klämfäste	Galvaniserad plåt	1	1156765	L5310
Rosett	För takgenomföring	1	1156781	DAC80-7021
Tung fot för DA 200 med flexibel slang	Tung fot i bly vikt: 15 kg storlek: 300x300x26 mm	1	1156761	DAFF2000-7021
		1	1156760	DAFF2000-7035
Jordningsset för DA 200	För godkänd överledning	1	1156767	L5805

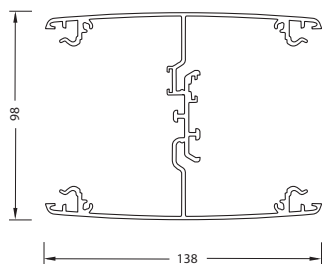

DA 200 finns i tre olika varianter:

- Med klämteknik (K) för infästning mellan golv och undertak.
- Med spänntechnik (S) för infästning mellan golv och tak.
- Och fristående (F) med flexibel slang och tung fot.
- Stavarna är utrustade med vattenpass och spännfäste för att snabbt kunna riktas in och fixeras.

Uttagsinsatser:

- System Ecoline med 2 och 3-vägs uttag med klick-in-funktion i halogenfri plast. Matas med vanligt kabel eller färdig monterad kabel.
- Till datauttag använder vi en multidosas med centrumbrickor för AMP/Keystone, Lexcom, Nexans, Avaya, IBM/AC/R&M och IBM/GFp Port

Standardfärg:

Natureloxerad aluminium (ALU) och fjällvit (RAL9010).
Specialfärger vid förfrågan

Material:

Stav i aluminium med bottendel i polyamid. Spännhandtag i förzinkad stål och tung fot i bly.



DAS2802000-ALU

Benämning	Beskrivning	Höjd i (m)	Förp.	E.nr	Ref.nr
DA 200 dubbelsidig med spännfäste	Dubbel profil (138 x 98) inkl. spännfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010)	2,5 - 2,8	1	1156711	DAS2802500-ALU
			1	1156710	DAS2802500-9010
	2,8 - 3,1	1	1156713	DAS2802800-ALU	
		1	1156712	DAS2802800-9010	
DA 200 dubbelsidig med klämfäste	Dubbel profil (138 x 98) inkl. klämfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010)	3,1 - 3,4	1	1156715	DAS2803100-ALU
			1	1156714	DAS280310-9010
	3,4 - 3,7	1	1156717	DAS2803400-ALU	
		1	1156716	DAS2803400-9010	
DA 200 dubbelsidig med flexibel slang	Dubbel profil (138 x 98) inkl. flexibel slang (2,0m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010) OBS! Tung fot beställs separat	2,8	1	1156746	DAK2802800-ALU
			1	1156745	DAK2802800-9010
	3,4	1	1156748	DAK2803400-ALU	
		1	1156747	DAK2803400-9010	
DA 200 dubbelsidig med flexibel slang	Dubbel profil (138 x 98) inkl. flexibel slang (2,0m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010) OBS! Tung fot beställs separat	2,0	1	1156753	DAF2802000-ALU
			1	1156752	DAF2802000-9010

tehalit.DA dubbelsidig tillbehör



L5320



DAC2807021

Benämning	Beskrivning	Förp.	E.nr	Ref.nr
Klämfäste	Galvaniserad stål	1	1156766	L5320
Rosett	Rosett för takgenomföring mtrl. polyamid	1	1156783	DAC280-7021
Tung fot för DA 200 med flexibel slang	Tung fot i bly vikt: 15 kg storlek: 300x300x26 mm	1	1156763	DAFF2200-7021
		1	1156762	DAFF2200-7035
Jordningsset för DA 200	För godkänd överledning	1	1156767	L5805

- Uttagspelare av DA 200 profil för kraft och datauttag i kontorsutrymmen.
- Stabil bottenplatta ger en rejäl infästning

Leveransform:

- Pelare med front
- Bottenplatta
- Topplatta
- Jordningsset


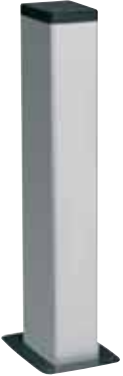
Standardfärger:


Natureloxerad aluminium (ALU) och fjällvit (RAL 9010).

Material:

- Pelare i aluminium
- Topplatta i polyamid
- Bottenplatta i stål

Speciallängder och färger vid förfrågan.

	Benämning	Beskrivning	Höjd i (m)	Förp.	E.nr	Ref.nr
 <p>DAP80650-ALU</p>	DA 200 uttagsspelare enkelsidig	Enkelsidig aluminiumpelare inklusive front för Ecoline uttagssystem. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010)	650	1 1	1156771 1156770	DAP80650-ALU DAP80650-9010
 <p>DAP280650-ALU</p>	DA 200 uttagsspelare dubbelsidig	Dubbelsidig aluminiumpelare inklusive front för Ecoline uttagssystem. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010)	650	1 1	1156773 1156772	DAP280650-ALU DAP280650-9010

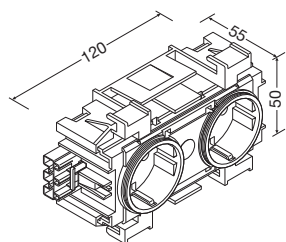

- Uttagssystem Ecoline med 2 och 3-vägs uttag med klick-in-funktion i halogenfri plast. Matas med vanligt kabel eller färdigmonterad kabel.
- Till datauttag använder vi en multidosa med centrumbrickor för AMP/Keystone, Lexcom, Nexans, Avaya, IBM/AC/R&M och IBM/GFp Port.











Tillbehör

- Anslutningsledning med vinklad stickpropp och anslutningskontakt, längd 5m
- Patchkabel RJ45 längd 5m

Standardfärg:

Anthrazitgrå (ANTH) och fjällvit (RAL 9010)

Material: halogenfritt

	Benämning	Beskrivning	Förp.	E.nr	Ref.nr
	2-vägs uttagsmodul	Halogenfritt uttag i isolationsklass 2 med klick-in funktion. Ansluts med färdigmonterad kabel. märkström 16A	10 10	1158209 1157970	G4001-9010 G4001-ANTH
G4001-9010					
	2-vägs uttagsmodul, vridbar	Halogenfritt vridbart uttag i isolationsklass 2 med klick-in funktion. Ansluts med färdigmonterad kabel. Märkström 16 A	10 10	1158176 1158175	G4041-9010 G4041-ANTH
G4041-9010					
	3-vägs uttagsmodul	Halogenfritt uttag i isolationsklass 2 med klick-in funktion. Ansluts med vanlig kabel eller färdigmonterad kabel. Märkström 16A	1 1	1157455 1157458	G4301-9010 G4301-ANTH
G4301-9010					
	Uttagsram med märkskylt	Uttagsram i halogenfri plast med märkskylt för 2-vägs uttag	1 1	1158950 1158953	G3511-9010 G3511-ALU
G3511-9010					
	Uttagsram	Uttagsram i halogenfri plast för 2-vägs uttag.	1 1	1158947 1158946	G3501-9010 G3501-ALU
	Uttagsram med märkskylt	Uttagsram i halogenfri plast med märkskylt för 3-vägs uttag	1 1	1157467 1157469	G3615-9010 G3615-ALU
G3615-9010					
	Uttagsram	Uttagsram i halogenfri plast för 3-vägs uttag	1 1	1157462 1157464	G3614-9010 G3614_ALU
G3614-9010					
	Multibox	Multidosa för datauttag inklusive ram och centrumbrickor för följande fabrikat: Nexans, AMP/Keystone, Lexcom, Avaya systemax, (IBM/AC/R&M) och IBM/GFP Port.	1 1	1158925 1158928	G3507-9010 G3507-ALU
G3507-9010					
	Apparaturdos	Apparaturdos för externt material	1	1158855	G2700
G2700					
	Anslutningsledning med stickpropp	Aslutningsledning 3 x 1,5 mm med stickpropp, längd 5 m	1	1157856	G4761
	Anslutningsledning data	Datakabel inklusive uttagsdon, UTP Kat. 6 (250 MHz) keystone infästning. Längd: 7,5 m	1		12909
	Anslutningsledning data	Datakabel inklusive uttagsdon, SFTP Kat. 6 (250 MHz) keystone infästning. Längd: 7,5 m	1		12912

- DA 200-45 finns i två varianter:
- Med spännteknik för infästning mellan golv och tak.
- Och fristående (F) med flexibel slang och tung fot.

Uttagssystem:

- 2 och 3-vägs kraftuttag med klick-in-funktion med anslutning för vanligt kabel.
- För datauttag erbjuds en centrumbricka 2 x RJ45 med Keystone infästning och en centrumbricka med infästning för Lexcom 1 x RJ45

Standardfärger:

Natureloxerad aluminium (ALU) och fjälvit (RAL9010).

Material:

Stav i aluminium med bottendel i polyamid. Spännhandtag i förzinkad stål och tung fot i bly.



DAS2452700-ALU

Benämning	Beskrivning	Höjd (m)	Förp.	E.nr	Ref.nr
DA 200-45 dubbelsidig med spännfäste	Dubbel profil (128x63) inkl. spännfäste,	2,7 - 3,0	1	1156731	DAS2452700-ALU
	mellanvägg, vattenpass, rosett för	3,0 - 3,3	1	1156730	DAS2452700-9010
	takgenomföring och	3,3 - 3,5	1	1156733	DAS2453000-ALU
	jordningsdetaljer. För		1	1156732	DAS2453000-9010
	uttagssystem 45 x 45.		1	1156735	DAS2453300-ALU
			1	1156734	DAS2453300-9010
DA 200-45 enkelsidig med spännfäste	Enkel profil (63x63) inkl. Spännfäste,	2,7 - 3,0	1	1156721	DAS452700-ALU
	mellanvägg, vattenpass, rosett för tak-	3,1 - 3,3	1	1156720	DAS452700-9010
	genomföring och	3,3 - 3,5	1	1156723	DAS453000-ALU
	jordningsdetaljer. För		1	1156722	DAS453000-9010
	uttagssystem 45 x 45		1	1156725	DAS453300-ALU
			1	1156724	DAS453300-9010
DA 200-45 dubbelsidig med flexibel slang	Dubbel profil(128x63) inkl. flexibel slang (2,0 m), mellanvägg, och	2,0	1	1156758	DAF2452000-ALU
	jordningsdetaljer. OBS! Tung fot beställs separat		1	1156757	DAF2452000-9010
DA 200-45 enkelsidig med flexibel slang	Enkel profil (63x63) inkl. flexibel slang	2,0	1	1156756	DAF452000-ALU
	(2,0 m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. OBS! Tung fot beställs separat		1	1156755	DAF452000-9010
DA 200-45 uttagospelare enkelsidig	Enkelsidig alumini-umpelare inklusive	700 mm	1	1156778	DAP245700-ALU
	front för (45 x 45) uttagssystem		1	1156777	DAP245700-9010
DA 200-45 uttagospelare dubbelsidig	Dubbelsidig alumini-umpelare inklusive	700 mm	1	1156776	DAP45700-ALU
	front för (45 x 45) uttagssystem		1	1156775	DAP45700-9010


Kompleta kraftuttag i två eller tre-vägs kombination. Uttagen finns med eller utan anslutning i fjällvit eller grå färg. Till datauttagen används en centrumbricka med Keystone hålbild och en med Lexcom. Blindbrickor finns för framtida utbyggnad eller utfyllnad av uttagsmodul.

Vid leverans medföljer också ett demonteringsverktyg till brickor och uttag.

Leveransfärg:
Fjällvit (RAL9010),
Grå (RAL 7037)

Material: Självlocknande PVC

	Benämning	Beskrivning	Moduler	Förp.	E.nr	Ref.nr	
 L8103-9010	Uttag	2-vägs uttag, f-vit	2	10	1156634	L8102-9010	
		2-vägs uttag med anslutning, f-vit	2,5	10	1156630	L8106-9010	
		3-vägs uttag, f-vit	3	10	1156636	L8103-9010	
		3-vägs uttag med anslutning, f-vit	3,5	10	1156632	L8107-9010	
		2-vägs uttag, grå	2	10	1156635	L8102-7037	
		2-vägs uttag med anslutning, grå	2,5	10	1156631	L8106-7037	
 L8107-9010		3-vägs uttag, grå	3	10	1156637	L8103-7037	
		3-vägs uttag med anslutning, grå	3,5	10	1156633	L8107-7037	
		Data	Centrumbricka 2 x RJ45 Keystone, f-vit	1	10	1156660	L4754-9010
			Centrumbricka 2 x RJ45 Keystone, grå	1	5	1156661	L4754-7037
Centrumbricka 1 x RJ45 Lexcom, f-vit	1		10	1156658	L4761-9010		
Centrumbricka 1 x RJ45 Lexcom, grå	1		5	1156659	L4761-7037		
 L4754-9010		Blindbricka 22,5 x 45 mm, f-vit	1/2	10	1156650	L4297-9010	
		Blindbricka 45 x 45 mm, f-vit	1	10	1156652	L4298-9010	
		Blindbricka 22,5 X 45 mm, grå	1/2		1156651	L4297-7037	
		Blindbricka 45 x 45 mm, grå	1		1156653	L4298-7037	
 L4297-9010		Modulverktyg		5	1156628	L4312	
		Anslutningsledning data	Verktyg för demontering av uttag, centrumbrickor och blindbrickor		1		12909
 G8316		Anslutningsledning data	Datakabel inklusive uttagsdon, UTP Kat. 6 (250 MHz) keystone infästning. Längd: 7,5 m		1	12912	
		Anslutningsledning data	Datakabel inklusive uttagsdon, SFTP Kat. 6 (250 MHz) keystone infästning. Längd: 7,5 m		1		

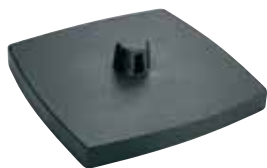

DAFF2000-7021

<i>Benämning</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Förp.</i>	<i>E.nr</i>	<i>Ref.nr</i>
Rosett	Takgenomföring	1	1156788 1156786	DAC245-7021 DAC45-7021
Tung fot för DA 200-45 med flexibel slang	Tung fot i bly vikt: 15 kg storlek: 300x300x26mm	1 1 1 1	1156763 1156762 1156761 1156760	DAFF22000-7021 DAFF22000-7035 DAFF2000-7021 DAFF2000-7035
Jordningsset för DA 200-45	För godkänd överledning	1	1156767	L5805

- Energibox i bordshöjd för att kunna fördela kraft och data fritt i rummet
- Snygg design
- Uttagen är lättåtkomliga tack vare väl tilltagen öppning
- Utrymme för anslutningsladdar
- Anslutningsdetaljer för golvkanaler eller kabelkedjor
- Möjlighet för att ansluta runda eller platta kabelkedjor
- Bestyckning enligt standardversion eller kundanpassning.
- Specialversioner med t.ex. lampa eller nersänkbara anslutningssystem för arbetsplatser är möjliga.

Material:

- Kåpa i natureloxerad aluminium eller plast, RAL 7035, ljusgrå
- Standard höjd 640 mm
 - 2 kraftuttag integrerade i locket
 - Specialvarianter med brytare, överspänningsskydd m.m Energiuttag efter önskemål.
 - 2 kabel hållare

Benämning	Beskrivning	Höjd	Förp.	Ref.nr	E.nr
-----------	-------------	------	-------	--------	------



G7070

Energibox, för anslutningsmodul	Inre utrymme är tomt, där finns möjlighet att placera max 4 kraftuttag (max längd 450 mm)	640	1	G7070 7035	1157840
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-------------------	---------



G7071

Energibox , för anslutningsmodul och Ecoline uttag	Inre utrymmet är tomt, det finns möjlighet att placera max 2 kraftuttag (max längd 450mm) tillsammans med komplettering av Ecoline uttag för plåtkanal	640	1	G7071 7035	1157842
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-------------------	---------



G7072

Energibox , för komplettering av Ecoline uttag	Inre utrymme är tomt, försett med 4 profiler för komplettering av Ecoline uttag till plåtkanal	640	1	G7072 7035	1157844
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-------------------	---------

För komplettering av G7071 och G7072 med system Ecoline för plåtkanal, se BR netway plåt och fällbara lock med 80 mm front.

Beställningshjälp:

Exempel:
Du vill ha två arbetsplatser med
2 kraftuttag för datorer och 2 för
allmänkraft, 2 telefonuttag och 2
datauttag



G7072



G4041



G4733



G3510



G3955



G3955



G4013

Benämning

Beskrivning






Energibox	1 x G7072 7035
Uttag vridbart, 2-vägs, jordat För BRSN plåtkanal	2 x G4041 ANTH
Uttag vridbart, 2-vägs, jordat För BRSN plåtkanal	2 x G4041 ROT
Anslutningsledning 3m	2 x G4741
Anslutningsledning 350mm	1 x G4733
Uttagsram inkl. märkskylt	4 x G3510 7035
Datauttag RJ45 Kat.6	2 x G3955
Telefonuttag Kat. 3	2 x G4013 9010
Centrumbricka	3 x G3740 7035
Uttagsram för vertikalt montage	3 x G3728 7035
Ramkoppling	2 x G3551 7035
Lock 300 mm	2 x G7152

- Inbyggnadsset Ecoline för att komplettera fördelarbox G7070 och G7071
- Matchande apparater finns i avsnitt om installation av anslutningsdosor från Ecoline plåt





- Alla tillbehör och varianter ur BRSN-Ecoline-programmet (Switch, fiber, apparatdosor, kraftuttag) är användbara för Netway Office

OBS!

Montering av uttag i fördelarboxen: För att fixera uttagen i fördelarboxen trycker man fast uttag rakt utifrån på samma sätt som i BRSN plåt-kanal.

	Benämning	Beskrivning	Längd	Förp.	Ref.nr	E.nr
 G7014	Anslutningsmodul för energibox bordshållare och infästningsskena	7-vägs uttagsmodul, ljusgrå/antrazit	450 mm	1	G7014-ALU	1157864
 G7015		7-vägs uttagsmodul, ljusgrå/röd	450 mm	1	G7015-ALU	1157865
 G7016		7-vägs uttagsmodul fördelat på 2 faser, ljusgrå/ 4 antrazit, 3 röda uttagsbrunnar	450mm	1	G7016-ALU	1157866
 G7151	Inbyggnadsset Ecoline	För att utöka fördelarboxarna G7070 eller G7071 (kåpa måste demonteras) Material: PC/ABS (För montering: se efterföljande sidor)	500 mm	1	G7151 7035	1157849
 G7152	Lock	För att stänga utrymmen som inte används för G7071 eller G7072) Material: PVC	300 mm	1	G7152 7035	1157850
	Kabelhållare	Hållare för alltför långa sladdar, för att kunna få ordning i fördelarboxen		50	G7091	1157857



- För energibox G7071 och G7072 kan hela system Ecoline för plåt-kanal (BRSN) användas
 - Miniswitch med 4 x RJ-45-uttag
 - Separat nätdel
 - Automatisk MDI/MDIX crossover för 10/100Base-TX
 - Anslutningsdosa för fiber, går att installera lodrätt
 - Lock med 80 mm front bör användas
- Leveransomfattning:**
Apparat med dosa (locket beställs separat)

	Benämning	Beskrivning	Kanalhöjd	Förp.	Ref.nr	E.nr
 G3599	Mini-switch för fiberoptik SC-Duplex	Uplink över fiber-SC- Duplex uppkoppling Ingång: 1 x 100BASE-FX med multimode glasfiber 50/125µm eller 62,5/125µm Utgång: 4 x 10/100BASE-TX Överföringshastighet: 100Mbits/s Överföringslängd: upp till 2km Våglängd: 1300 mm (vidare upplysningar vid förfrågan)		1	G3595	1158070
 G3758	För BR netway® plåt			1	G3599	1157949
	Apparatfront <i>halogenfri</i>	Apparatfront Mini-switch		1 1 1	G3758 9010 G3758 7035 G3758 ALU	1158073 1158074 1158075
 G4841	Anslutningsdosa för fiberoptik	För BRN/BRAN/BRHN		1	G4840	1158164
 G3984	BR netway® plåt			1	G4841	1158051
	Adapterramar för fiberoptik	Komplett med 2 st med metallhölje och keramikhylsa		1	G3984	1158195
		Komplett med 2 x ST/SC Duplex adapter Med metallhölje och keramikhylsa		1	G3985	1157930
		Adapterram för 2 x SC Duplex		1	G3987	1157931
		Adapterram för 4 x SC eller MTRJ		1	G3988	1157932
		Adapterram för 2 x E 2000		1	G3983	1157933
		Adapterram för 2 x LC Duplex		1	G3989	1157934
 G4083	Apparatfront	Apparatfront för fiberdosa	80 80 80	1 1 1	G4083 9010 G4083 7035 G4083 ALU	1158196 1158197 1158198

- För energibox G7071 och G7072 kan hela system Ecoline för plåtkanal (BRSN) användas
- Enligt norm EN 55022 och EN 50082T1 (certifikat finns)

- Lock med 80 mm front skall användas

Leveransomfattning:
Apparat med dosa
(locket beställs separat)

	<i>Benämning</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Ref.nr</i>	<i>E.nr</i>
 G3975  G3743	BTR datauttag RJ45	Datauttag 3 x RJ45 Kat. 6 STP	G3975	1158088
	Centrumbricka	3-fack med integrerade dammluckor	G3743 7035	1158096
 G3625  G3749	3M Datauttag RJ45	Datauttag 3 x RJ45 Kat 6 STP	G3945	1157673
	Centrumbricka	3-fack med integrerade dammluckor	G3742 7035	1157686
	Corning datauttag RJ45	Datauttag 2 x RJ45 STP	G3965	1157671
	Centrumbricka	2-fack med integrerade dammluckor	G3744 7035	1157681
	Patch-Patch modul	2 x RJ45 ingång 2 x RJ45 utgång Kat.5e	G3625	
	Centrumbricka	2 fack för Patch-Patch modul	G3749 7035	

- För energibox G7071 och G7072 kan hela system Ecoline för plåtkanal (BRSN) användas
- Fjärrsignalanslutningsdosor IAE/UAE utan skärm Kat.3 med 2 RJ45 hylsa
- Anslutning med skruvkontakt
- Fjärrsignalanslutningsdosa TEA med NFN eller NFF kopplingschema
- Lock med 80 mm front måste användas






Leveransomfattning: Apparat med dosa (locket beställs separat)



G3728






Benämning	Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ram med märkskylt	För vertikal montering i energiboxen, kombinerbar med övriga ramar t.ex. switch eller front till kraftuttag (ramkoppling behövs)	G3728 7035	1157920
Ramkoppling	Behövs för att kopplas samman med ram för kraftuttag	G3551 7035	1158954
Apparatdosa, tom	Halvöppen dosa för dataanslutningsdosor med centrumbricka 50x50 mm	G2734	1157990
Apparatram, tom	Öppen ram för dataanslutningsdosor eller modulelement	G2732	1157979
Ram för C-bricka 50x50 mm	För externa datauttag med centrumbricka 50x50 mm	G3426 7035	1157896

- För energiboxen G7071 och G7072 kan hela system Ecoline för plåtkanal (BRSN) användas
 - Energibuss, färdigkonfektionerat anslutningssystem för uttagen
 - Märkspänning 250V, 16A
 - Högre säkerhet
 - Jordade och petsäkra uttag
- Leveransomfattning:** två 2-vägs uttagsmoduler (locket beställs separat)
Ingångenhet G4703 eller färdigkonfektionerad anslutningssladd krävs

	Benämning	Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr		
 G4001	2-vägs uttag	Märkström 16A		G4001 9010	1158209		
				G4001 Röd	1157971		
				G4041 9010	1158176		
				G4041 Röd	1158177		
 G4053	2-vägs vridbart uttag inkl. överspänningsskydd			G4053 9010	1157973		
				G4053 Röd	1157975		
 G4056	Överspänningsskydd inkl. störningsfilter	Störningsfilter för radiosignaler enl. EN 139250 Dämpningsnivå: symetrisk: 23dB (1MHz) asymetrisk: 30dB (MHz)		G4056 9010	1157980		
				G4056 Röd	1157982		
 G4058	Reservpatron	Till överspänningsskydd	1	G4058	1158218		
 G3500	Uttagsram <i>halogenfri</i>			1	G3500 9010	1158940	
				1	G3500 7035	1158941	
				1	G3501 9010	1158947	
				1	G3501 7035	1158948	
				1	G3501 ALU	1158946	
	Uttagsram inkl. märkskylt <i>halogenfri</i>				1	G3510 9010	1158947
					1	G3510 7035	1158948
					1	G3511 9010	1158950
					1	G3511 7035	1158952
					1	G3511 ALU	1158953

- Anslutningsledningar inklusive vinklad stickpropp finns i flertalet längder
- Anslutningskit
- Omöjligt att förväxla anslutningar

Area på anslutningsladdar inklusive stickpropp för vägguttag:
3 x 1,5 mm²

	Benämning	Beskrivning	Längd	Förp.	Ref.nr	Enr
 G7150	Anslutningskit	Innehåller: 1 anslutningsledning 5m, med vinklad stickpropp, 2 genomgående anslutningsledningar, 1 grenkontakt för vidare matning.		1	G7150	1157851
 G4741	Anslutningsledning med stickpropp	Anslutningsledning med vinklad stickpropp	1 m 2 m 3 m 4 m 5 m	1 1 1 1 1	G4721 G4731 G4741 G4751 G4761	1157852 1157853 1157854 1157855 1157856
 G4796	Anslutningsledning	Anslutningsledning 350 komplett med in och utgångsenhet 750 3 x 2,5mm ²	450 1500 2500 4500	1 1 1 1 1	G4733 G4743 G4753 G4796 G4797 G4798	1158264 1158265 1158266 1158270 1158271 1158272
	<i>halogenfri</i>		350 450 750 1500 2500 4500	1 1 1 1 1 1	G4790 G4791 G4792 G4793 G4794 G4795	1158276 1158277 1158278 1158279 1158280 1158281
 G4703	Ingångsenhet	Ingångsenheten är nödvändig för att ansluta kabeln till uttaget		1	G4703	1158250
 G4713	Utgångsenhet	Utgångsenhet för att mata vidare från uttaget		1	G4713	1158254

- Anslutningsmodul i stavutförande
- Inklusive tryckknapp
- Inklusive överspänningsskydd och nätfilter
- För anslutning används energibussen

- Möjlighet att bygga in i fördelarbox eller placera med hjälp av hållare direkt på skrivbord.
- Anslutningskabel finns i flera olika längder
- Kabelutrymme för patchkabel under separat lock

Material: Uttag i plastkåpa (PC/ABS)




- Hållare i plast eller aluminium

	Benämning	Beskrivning	Längd	Förp.	Ref.nr	
	Anslutningsmodul för energibox bordshållare och infästningsskena	4-vägs uttagsmodul, ljusgrå/antrazit	300 mm	1	G7010-ALU	1157860
G7011		5-vägs uttagsmodul fördelat på två faser i ljusgrått. 3 antrazit och 2 röda uttagsbrunnar	350 mm	1	G7011-ALU	1157861
		4-vägs uttagsmodul inkl. strömbrytare ljusgrå/antrazit	350 mm	1	G7012-ALU	1157862
G7012		3-vägs uttagsmodul inkl. strömbrytare, överspänningsskydd med nätfilter, ljusgrå/antrazit	400 mm	1	G7013-ALU	1157863
		7-vägs uttagsmodul, ljusgrå/antrazit	450 mm	1	G7014-ALU	1157864
G7014		7-vägs uttagsmodul, ljusgrå/röd	450 mm	1	G7015-ALU	1157865
		7-vägs uttagsmodul fördelat på två faser i ljusgrått. 4 antrazit och 3 röda uttagsbrunnar	450mm	1	G7016-ALU	1157866
G7016						
	Bordshållare för anslutningsmodul	Med 2 vinklar och skruv, 2 vingmuttrar, 2 mellanlägg, fästskiva 20-50mm, separat plattkabel för patchkabel med hållare och lock	250 mm	1	G7040 7035	1157867
G7040						
	Infästningsskena för bordsinstallation	Aluminiumskena för att fästa uttagsmoduler Infästning är möjligt vid alla släta ytor, mått 52 x 10 mm, material aluminium, färg: natureloxerad aluminium	2 m	20	G7025 ELN	1157868
	Kåpa för infästningsskena	Kapsling för kabelledning, material: PVC, färg: RAL 9010 fjällvit	2 m	20	G7027 9010	1157869

- Färdigmonterade bordsmoduler med anslutningskabel.
- För anslutning av datauttagen i modulerna används färdigkontakterade patchkablar. Finns på lager hos din elgrossist.

Färg:
Natureloxerad aluminium och svart

Material: Aluminium
Kundanpassade produkter erbjuds vid förfrågan.

Benämning	Beskrivning	Förp.	E.nr	Ref.nr
Bordsmodul	3 uttag, 1 bordsfäste, 3m anslutningskabel	1	1157480	G7067-ALU
	1 strömbrytare, 4 kraftuttag via strömbrytare, 1 kraftuttag utanför strömbrytaren, 2 bordsfästen, 3m anslutningskabel.	1	1157481	G7068-ALU
	1 strömbrytare, 4 kraftuttag via strömbrytaren, 1 kraftuttag utanför strömbrytaren, 1 st 2xRJ45 Kat.5 (Patch/Patch) 2 bordsfästen, 3m anslutningskabel.	1	1157482	G7069-ALU
Bordsmodul Pop-Up	3 kraftuttag, 3m anslutningskabel	1	1157485	G7043-ALU
	2 kraftuttag, 1st 2xRJ45 Kat.6 (Patch/Patch). 3m anslutningskabel	1	1157486	G7044-ALU
	3 kraftuttag, 1st 2xRJ45 Kat.6 (Patch/Patch) 3m anslutningskabel.	1	1157487	G7045-ALU
Patch	1 st VGA, 2 kraftuttag, 1st 2xRJ45 Kat.6 (Patch/Patch). 3 m anslutningskabel	1	1157488	G7046-ALU
				
Hålsåg	Hålsåg 102 mm i diametern för bordsmodul Pop up	1	1605400	G7059

G7068

G7045

G7045

- Flexibel slang för förbindningar från golvet eller fördelarbox till skrivbordet
- Säkert skydd av alla kablar
- Enkel att öppna och stänga

- Garanterad miniradie för fiberkabel
- Rörlig och fixerbar
- Tillbehör finns





Material: Polyamid
Färg: ljusgrått RAL 7035
Leveranslängd: 1 meter,
Utrymme:
16 x 3 x 1,5 mm²

	Benämning	Beskrivning	Längd Förp.	Ref.nr	E.nr
 G7110	Flexibel slang	Separata fack för stark och svagström, miniradie 250mm, fästbar mot uttagsmodul eller fördelarbox	1 m 1	G7110 7035	1157871
 G7141	Golvanlutning	Inkl. anslutningsadapter med dragavlastning, för att skruva fast på väggen, taket eller golvet. Material: plåt/plast	1	G7141 7035	1157872
 G7117	Anslutningsadapter	Anslutningsadapter med dragavlastning för att fästa vid golv eller tak	20	G7117 7035	1157873
 G7111	Flexibel slang, kit för golv eller skrivbord	Separata fack för kraft och svagström, minsta radie 250mm, för att leda kablar från golvet till skrivbordet, Anslutningsadapter med dragavlastning, golvanlutning	0,8 m 1	G7111 7035	1157874
 G7118	Väggfäste	För att fästa slangen på väggen	5	G7118	1157875
 G7122	Golvkåpa	Består av 2 delar, övergång från kabelkedja till flexibel slang och golvdetalj	1	G7122 7035	11578676
 G7123	Golvkåpa	Täckande del består av 2 delar med övergång från aluminium på-golv-kanal till rundkedja (i förbindelse med fotdel G7141)	1	G7123 7035	1157877
	Golvkåpa	Täckande del för övergång från undergolv till rundkedja (i förbindelse med fotdel G7141)	1	G7126 7035	1157878

- Kabelkedja för kabelledning på golvet
- Trampptålig

- Garanterar en minimiradie för fiber- och kopparkabel
- Tillbehör finns





Material: Polyamid
Färg: ljusgrått RAL 7035
Längd: 1 meter,
Utrymme:
8 x 3 x 1,5 mm²


	Benämning	Beskrivning	Längd	Förp.	Ref.nr	E.nr
 <p>G7130</p>	Kabelkedja	2 separata utrymnen för kraft och svagström, minimiradie 250mm, kan anslutas till BR netway Inline eller energibox.	1m	1	G7130 7035	1157879
 <p>G7138</p>	Hållare med dragavlastning	Hållare för infästning vid golv eller vägg, Dragavlastning för två kablar		1	G7138 7035	1157880
 <p>G7137</p>	Stegskydd	För att ge extra skydd. Speciallängder vid förfrågan, material: plåt, färg: RAL 7035	1m	1	G7137 7035	1157881
 <p>G7135</p>	Golvförgrening	Fördelning på golvet, kombinerbar med aluminium golvkanal, består av en övre del och en nedre del, kabelkedja förläggs i hållaren Material: Plåt, Färg: RAL 7035		1	G7135 7035	1157882

- Säkert skydd vid höga belastningar
- Kablarna ligger lättillgängligt
- 4 separata fack

Material: Aluminium, natureloxerad, vid förfrågan andra färger enligt RALskalan

Standardlängd: 2 m

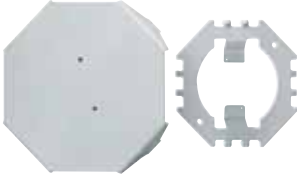
	Benämning	Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
 <p>AKA181250</p>	Aluminium-Golvkanal	Golvkanal i aluminium med fyra fack. Kabel läggs i ovanifrån Höjd: 18 mm, bredd: 128 mm Kabelutrymme: 8 st á 11 mm i diameter	1	AKA 181250ELN	1157885
 <p>L5106</p>	Dubbehäftande tejp	Bredd: 19 mm	50 m	L5106	1157886
 <p>G7135</p>	Golförgrening	Övergången från golvkanal till kabelkedja. Består av en övre och en undre del, Material: plåt, Färg: RAL 7035	1	G7135 7035	1157882
 <p>G7140</p>	Golförgrening, övre delen	Korsstycke för golvkanal aluminium, Färg: RAL 7035, övre delen av stålplåt	1	G7140 7035	1157887

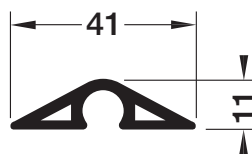

- Golvkanal för enkel ledningsförläggning i plast

Leveranslängd: 2000 mm

Leveransfärg: Grå RAL 7035

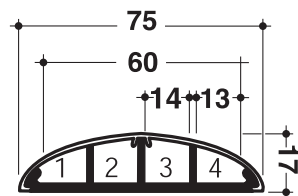

- Golvkanal för max 4 kablar i plast och aluminium

- Lock i aluminium och underdel plast.
- Vid jordning används L5806
- Är testad för yttre påverkan av möbler i stål

Leveranslängd: 2000 mm

Leveransfärg:

- Natureloxerad aluminium
- Grå: RAL 7030, Beige: RAL 1019

	Benämning	Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
 SL1104007030	Golvkanal	Golvkanal 1-fack Ledningsutrymme: 1st 3x1,5mm ²	70 m	SL 11040-7030	1155586
 SL1807509001	Golvkanal i plast	Golvkanal 4 fack	32 m	SL18075-7030 SL 18075-1019	1155584 1155582
 SLA180750ELN	Golvkanal i aluminium	Golvkanal 4 fack Ledningsutrymme: 4 st 3x1,5mm ²	10 m	SLA18075-ALU	1155580