


# tehalit.BRN PVC

## Anslutningsteknik för en snabb och enkel elinstallation

På arbetsplatser krävs variabla anslutningar, så att man på ett flexibelt sätt kan reagera på ändrade förhållanden och nya tekniker. BR netway av plast förenar nytänkande, patenterad teknik och hög kvalitet till en komplett lösning för avancerade elinstallationer, där även efterinstallationer enkelt kan utföras. Det stabila materialet är grunden för en snabb apparatinbyggnad, mångsidig formgivning av lokaler och säker ledningsdragnig. Den modulära uppbyggnaden gör det enkelt att utrusta kanalen med kraftuttag och anslutningar för datateknik.



Systemöversikt	12
Kanalprofiler och formstycken	14
Reservdelar och tillbehör	18
Konsoler	19
Stödben till frontinklädnad	20
Ventilationsgaller och tillbehör	21
Frontpaneler och tillbehör	22

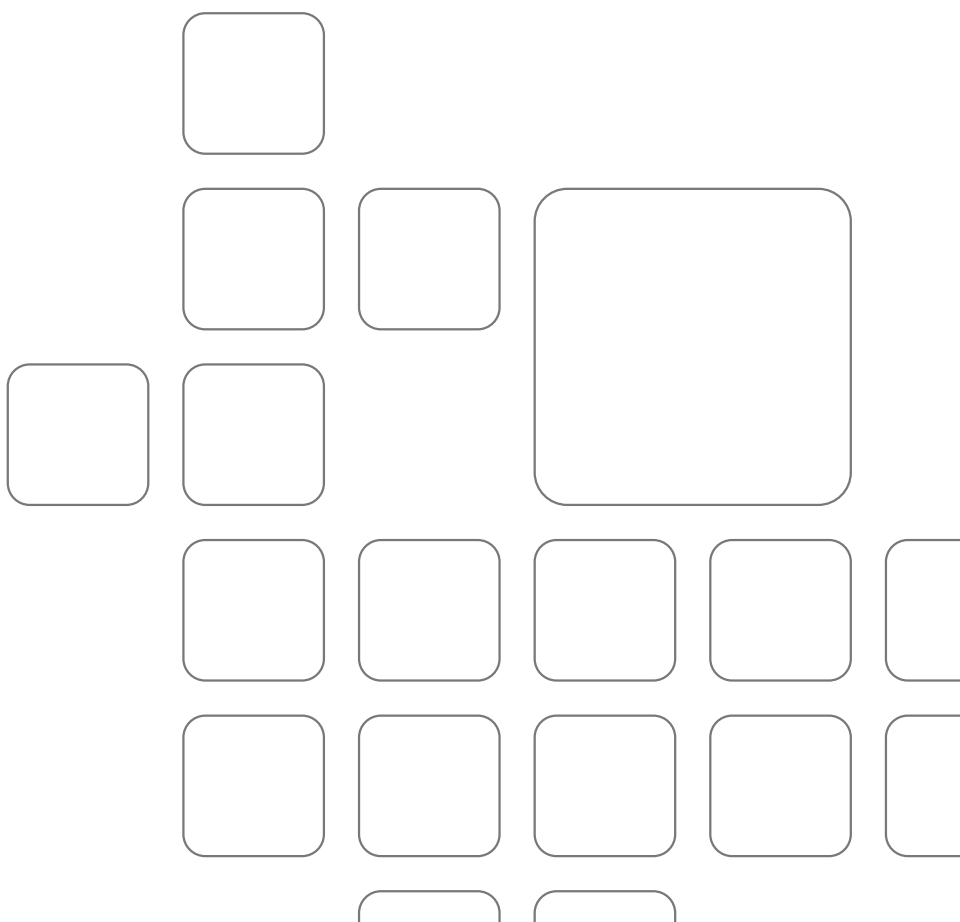

# tehalit.BRN PVC Systemöversikt fönsterbänkskanalsystem

## Beställningshandledning Grundprofil och front

Exempel:  
BRN70130-1-9010

**Beställningsnummer:**  
BRN70130-1-9010

BRN Kanaltyp  
BR netway® Kanal  
I Plast

70130 Dimension:  
Bredd 70 mm  
Höjd 130 mm

1 Leveransform  
1 = Grundprofil  
2 = front  
0 = Grundprofil och front

9010 9010 RAL färg:  
7035 = Ljusgrå  
9010 = Fjällvit

## Beställningshandledning Tillbehör

Exempel:  
G1211-9010

**Beställningsnummer:**  
G1211-9010

G1211 Artikelkod  
innerhorn


9010 RAL färg  
7035 = Ljusgrå  
9010 = Fjällvit



1

### BR netway® Grundprofil

Grundprofil 110	BRN 70110
Grundprofil 130	BRN 70130
Grundprofil 170	BRN 70170
Grundprofil 210	BRN 70210

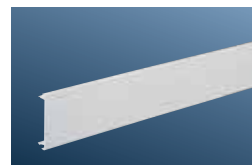

2

### BR netway® front

Front 80	BRN 70080
----------	-----------



3

### Uttagssystem BR netway® Ecoline

2-vägs uttag	G4000
2-vägs uttag vridbart	G4040

Ingångsenhet	G4703
Utgångsenhet	G4713



Datauttag	
2xRJ45 Kat6 STP	G3924
2xRJ45 Kat5e STP	G4014

Multidosa extern data	
Komplett dosa	G3506
Inkl. c-brickre för	
Keystone, Nexan	
Lexcom, systemax	
IBM x2	




4

### Uttagsramar

2-facksram	G3500
2-facksram inkl märkskylt	G3510

Uttagsram dubbel data	G3502
Ramkoppling	G3551

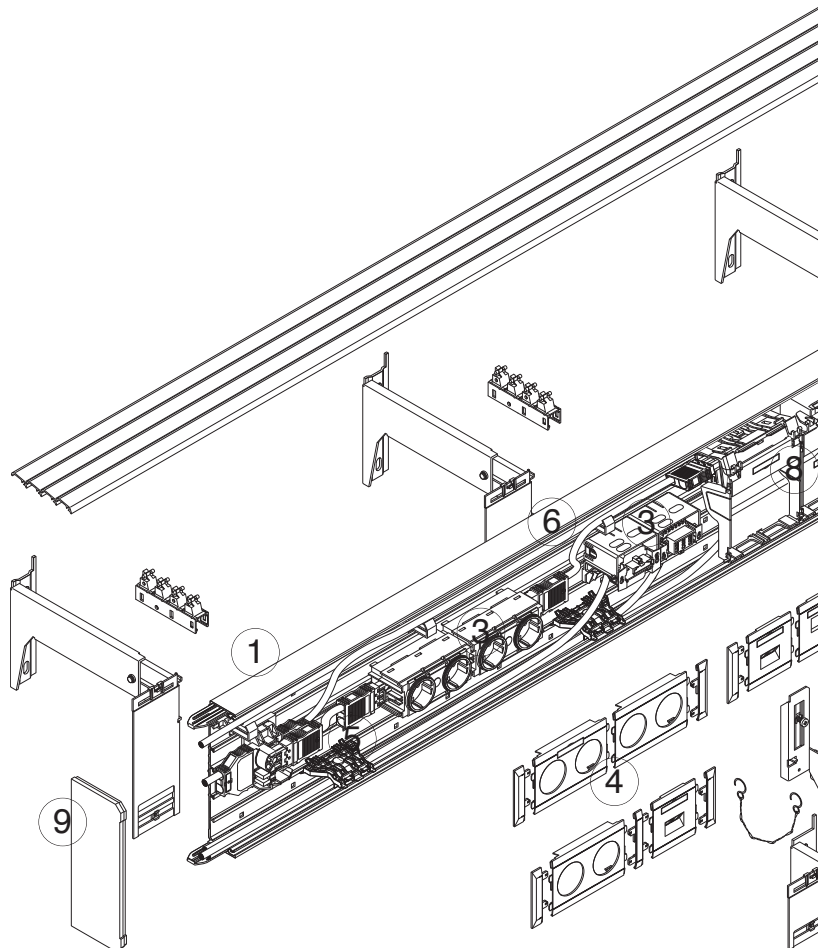

5

### Decentralisering normprodukter

Normkapsling 3 mod	L2403
Ram	
G3402	

Anslutningsenhet/fasväljare	G4720
Grenkontakt	G4773





6

### Anslutningsledningar

3-ledare 300 mm	G4733
3-ledare 450 mm	G4743
3-ledare 750 mm	G4753
3-ledare 1500 mm	G4796
3-ledare 2500 mm	G4797
3-ledare 4500 mm	G4798



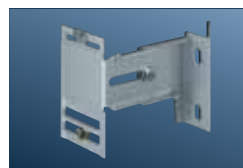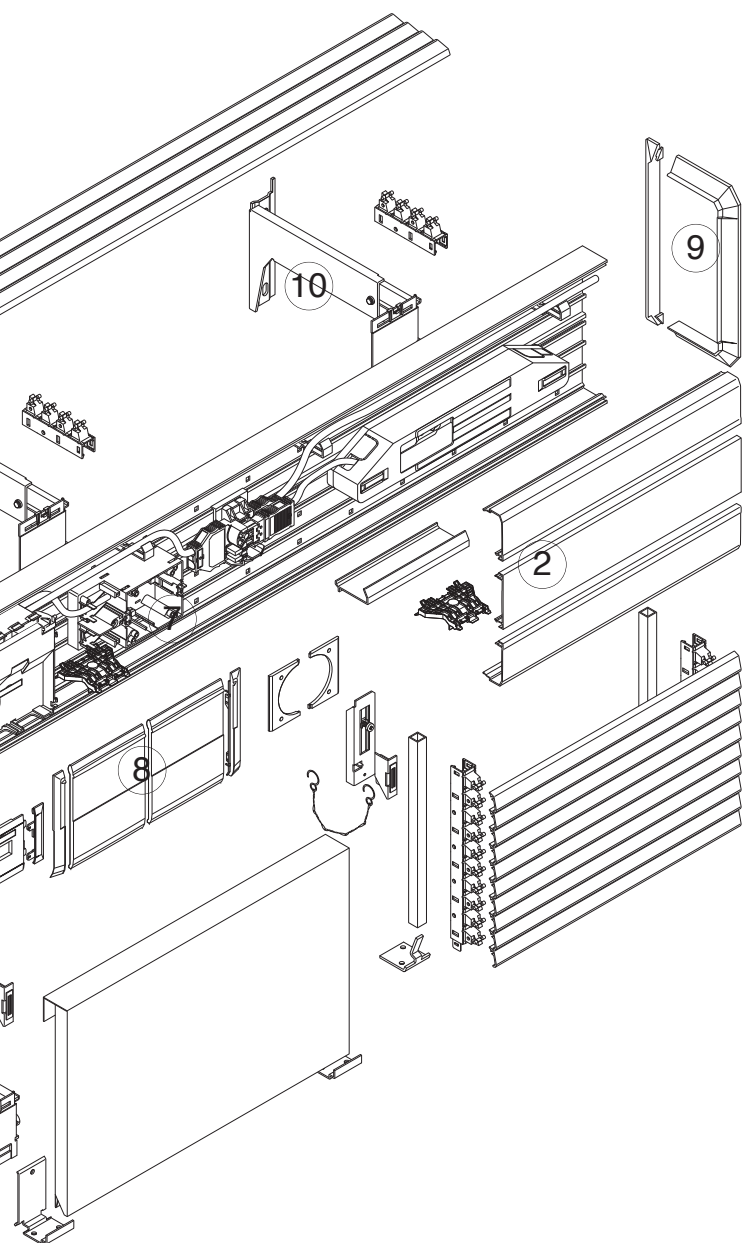

10

**Konsoler**

	BRN 70170		
	BRN 70110	BRN 70130	BRN 70210
<b>38 - 55 mm</b>	G2101	G2111	G2121
<b>50 - 78 mm</b>	G2102	G2112	G2122
<b>70 - 115 mm</b>	G2103	G2113	G2123
<b>105 - 160 mm</b>	G2104	G2114	G2124
<b>150 - 240 mm</b>	G2105	G2115	G2125
<b>230 - 360 mm</b>	G2106	G2116	G2126
<b>350 - 500 mm</b>	G2107	G2117	G2127



9

**Formstycken**

	BRN 70110	BRN 70130	BRN 70170	BRN 70210
<b>Innerhörn</b>	G1201	G1211	G1221	G1231
<b>Ytterhörn</b>	G1202	G1212	G1222	G1232
<b>Ändstycke</b>	G1203	G1213	G1223	G1233
<b>L-vinkel</b>	G1205	G1215	G1225	G1235
<b>Väggram</b>	G1511	G1513	G1517	G1521
<b>T-stycke</b>	G1206	G1216	G1226	G1236

7

**Dosor för standard apparater**



Apparatdosa  
60 x 70mm L6719



Apparatdosa  
70 x 70mm L5419



Apparatdosa tele/data  
G2701

Ram för centrumbrika  
50 x 50mm G3400

Ram för modularuttag  
Med centrumbrika  
50 x 50mm G3436

CEE uttag  
16A 3-poligt G1651-9010

CEE uttag  
16A 3-poligt G1631-9010



8

**Uttagssystem BR netway® Inline**

	BRN 70130	BRN 70170	BRN 70210
<b>Uttagssats</b>	G4130	G4170	G4180
<b>Datauttag 2xRJ45 KAT6</b>	G3903	G3907	G3908
<b>Datauttag 2xRJ45 KAT 5e</b>	G4137	G4177	G4187

- Kanal för att installera apparater enligt EN 50085
- Öppen kanalprofil med avtagbara sidofronter, för enkel ledningsdragning
- 3-facksprincip för att hålla isär kraft, svagström och apparatinstallation
- Tid- och platsbesparing genom apparatmontering i C profil i botten av kanal

- Möjlighet till installation av två olika modulära insatssystem Ecoline eller Inline
- Stabil konsol tack vare infästningshålens breda placering

**Material:**  
Hård PVC

**Standardfärger:**  
RAL 9010, 7035 (produktionsprocessen kan orsaka mindre färgavvikelser)

**Standardlängder:**

2000 mm specialfärger upp till 6000 mm vid förfrågan

**Leveransform:**

Grundprofil inklusive sidofronter. Skarvar och frontclips är inkluderade i grundprofilen 10 st per meter. Extra kabelhållare följer med från storlek 70170, 5 st per meter.



	<b>Benämning</b> Standardfärger	<b>Grundprofil</b> Ref.nr E.nr	<b>Front 80</b> Ref.nr E.nr	Ledningsutrymme ledning 11 mm Ø (3 x 1,5 mm <sup>2</sup> )
	<b>BRN 70110</b>			
	fjällvit	BRN70110 1 9010 1158400	BRN70080 2 9010 1158490	Fack: 1: 6
	ljusgrå	BRN70110 1 7035 1158410	BRN70080 2 7035 1158491	Fack: 2: 6
		Förpackning: 12 m	Förpackning: 64 m	
	<b>BRN 70130</b>			
	fjällvit	BRN70130 1 9010 1158420	BRN70080 2 9010 1158490	Fack: 1: 8
	ljusgrå	BRN70130 1 7035 1158430	BRN70080 2 7035 1158491	Fack: 2: 8
		Förpackning: 12 m	Förpackning: 64 m	
	<b>BRN 70170</b>			
	fjällvit	BRN70170 1 9010 1158440	BRN70080 2 9010 1158490	Fack: 1: 14
	ljusgrå	BRN70170 1 7035 1158450	BRN70080 2 7035 1158491	Fack: 2: 14
		Förpackning: 12 m	Förpackning: 64 m	
	<b>BRN 70210</b>			
	fjällvit	BRN70210 1 9010 1158460	BRN70080 2 9010 1158490	Fack: 1: 22
	ljusgrå	BRN70210 1 7035 1158470	BRN70080 2 7035 1158491	Fack: 2: 22
		Förpackning: 6 m	Förpackning: 64 m	


- Formstycken med stor tolerans vid kapningar och en enkel montering
- Enkel komplettering

- Justerbara inner och ytterhörn
- Väggram både för montering på konsol och dikt vägg


**Material:** Hård PVC

**Leveransform:** Kompletta formstycken


**Standardfärger:** RAL 9010, 7035 (produktionsprocessen kan orsaka mindre färgavvikelse)

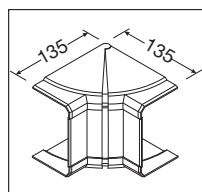


**Innerhorn**  
ställbar  $\pm 5^\circ$   
Ref.nr  
E.nr

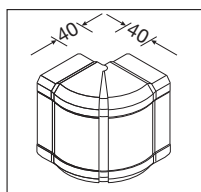


**Ytterhorn**  
ställbar  $\pm 5^\circ$   
Ref.nr  
E.nr

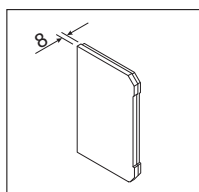


**Ändstycke**  
Ref.nr  
E.nr

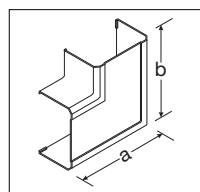

**Liggande vinkel**  
Ref.nr  
E.nr

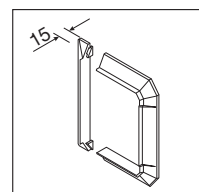

**Väggram**  
Ref.nr  
E.nr

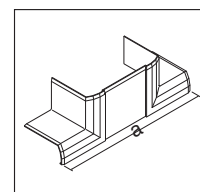

**T- och korsstycke**  
Ref.nr  
E.nr

G1201 9010  
1158401

G1202 9010  
1158402

G1203 9010  
1158404

G1205 9010  
1158403

G1511 9010  
1158405

G1206 9010  
1158407

G1201 7035  
1158411

G1202 7035  
1158412

G1203 7035  
1158414

G1205 7035  
1158413

G1511 7035  
1158415

G1206 7035  
1158417

Förpackning: 1 st

Förpackning 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Mått a = 165  
Mått b = 165

Mått a = 215

G1211 9010  
1158421

G1212 9010  
1158422

G1213 9010  
1158424

G1215 9010  
1158423

G1513 9010  
1158425

G1216 9010  
1158427

G1211 7035  
1158431

G1212 7035  
1158432

G1213 7035  
1158434

G1215 7035  
1158433

G1513 7035  
1158435

G1216 7035  
1158437

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Mått a = 185  
Mått b = 185

Mått a = 235

G1221 9010  
1158441

G1222 9010  
1158442

G1223 9010  
1158444

G1225 9010  
1158443

G1517 9010  
1158445

G1226 9010  
1158447

G1221 7035  
1158451

G1222 7035  
1158452

G1223 7035  
1158454

G1225 7035  
1158453

G1517 7035  
1158455

G1226 7035  
1158457

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Mått a = 225  
Mått b = 225

Mått a = 276

G1231 9010  
1158461

G1232 9010  
1158462

G1233 9010  
1158464

G1235 9010  
1158463

G1521 9010  
1158465

G1236 9010  
1158467

G1231 7035  
1158471

G1232 7035  
1158472

G1233 7035  
1158474

G1235 7035  
1158473

G1521 7035  
1158475

G1236 7035  
1158477

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning: 1 st

Förpackning 1 st


Mått a = 266  
Mått b = 266

Mått a = 316


- Kanal för att installera apparater enligt EN 50085
  - Öppen kanalprofil med avtagbara sidofronter, för enkel ledningsdragning
  - 3-facksprincip för att hålla isär kraft, svagström och apparatinstallation
  - Tid- och platsbesparing genom apparatmontering i C-profil i botten av kanal
- Möjlighet till installation av två olika modulära insatssystem Ecoline eller Inline
  - Stabil konsol tack vare infästningshålens breda placering
- Material:** Hård PVC
- Standardfärger:** RAL 9010, 7035 (produktionsprocessen kan orsaka mindre färgavvikelser)

**Standardlängd:** 2000 mm, speciallängder upp till 6000 mm vid förfrågan

**Leveransform:** Grundprofil, Skarvar, frontclips (10 styck per meter), avtagbara sidofronter är förmonterade (från och med 70130), profilklemmer (från och med BRN 70170, 5 styck per meter, hållstansning i grundprofil 50 mm)

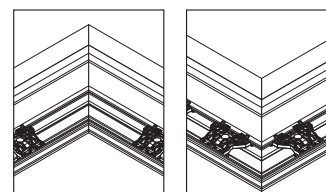


Benämning Standardfärger	Grundprofil Ref.nr E.nr	Front 80 Ref.nr E.nr	Ledningsutrymme ledning 11 mm Ø (3 x 1,5 <sup>2</sup> )	Innerhörn Ref.nr	Ytterhörn Ref.nr
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	---	---------------------	---------------------

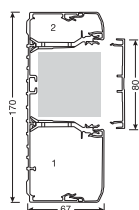

**BRN 70170A**

fjällvit	BRN70170A 1 9010 1158440	BRN70080 2 9010 1158490	Fack: 1: 22	G1851 9010 1158480	G1852 9010 1158482
ljusgrå	BRN70170A 1 7035 1158470	BRN70080 2 7035 1158491	Fack: 2: 8	G1851 7035 1158481	G1852 7035 1158483
	Förpackning: 6 m	Förpackning: 64 m		Förpackning: 1 st	Förpackning: 1 st

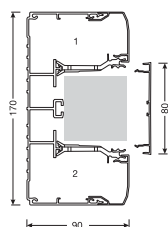

**BRN 90170**

fjällvit	BRN90170 1 9010 1158492	BARN70080 2 9010 1158490	Fack: 1: 22	G1861 9010 1158500	G1862 9010 1158502
ljusgrå	BRN90170 1 7035 1158493	BRN70080 2 7035 1158491	Fack: 2: 22	G1861 7035 1158501	G1862 7035 1158503
	Förpackning: 1 m	Förpackning: 64 m		Förpackning: 1 st	Förpackning: 1 st

**Front  
ytterhörn**

G1863 9010  
1158508

G1863 7035  
1158509


Förpackning:  
1 st

- Formstycken med stor tolerans vid kapningar och en enkel montering
- Enkel montering
- Väggram både för montering på konsol och dikt vägg

**Material:** Hård PVC

**Leveransform:** Kompletta formstycken

**Standardfärger:** RAL 9010, 7035 (produktionsprocessen kan orsaka mindre färgavvikelse)

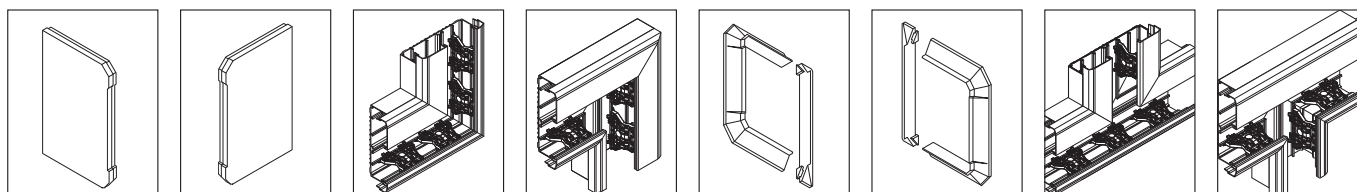

**Ändstycke vänster**  
Ref.nr  
E.nr

**Ändstycke höger**  
Ref.nr  
E.nr

**Liggande vinkel stigande**  
Ref.nr  
E.nr

**Liggande vinkel fallande**  
Ref.nr  
E.nr

**Väggram vänster**  
Ref.nr  
E.nr

**Väggram höger**  
Ref.nr  
E.nr

**T-stycke mot BRN70210**  
Ref.nr  
E.nr

**T-stycke mot BRN70130**  
Ref.nr  
E.nr

G1227 9010 1155281	G1228 9010 1155283	G1855 9010 1158484	G1854 9010 1158486	G1527 9010 1155288	G1525 9010 1155286	G1857 9010 1158495	G1856 9010 1158497
G1227 7035	G1228 7035	G1855 7035 1158485	G1854 7035 1158487	G1527 7035 1158488	G1525 7035 1158489	G1857 7035 1158495	G1856 7035 1158498
Förpackning: 1 st	Förpackning: 1 st	Förpackning: 1 st	Förpackning: 1 st	Förpackning: 1 st	Förpackning: 1 st	Förpackning: 1 st	Förpackning: 1 st







G1224 9010 1158504	G1865 9010 1158506	G1537 9010 1158573	G1866 9010 1158510
G1224 7035 1158505	G1865 7035 1158507	G1537 7035 1158577	G1866 7035 1158511
Förpackning: 1 st	Förpackning: 1 st	Förpackning: 1 st	Förpackning: 1 st

• **Mellanvägg:**  
För att få kanalen uppdelad i  
fyra fack

• **Profilklammer öppen:**  
För att hålla ledningar på plats  
även om kanalen är öppen

• **Profilklammer slut:**  
För att hålla ledningar på plats  
vid takmontage

• **Tätninglist:**  
För att förhindra damm från att  
lägga sig i skuggprofilen på  
kanalens baksida

	Benämning	Beskrivning	Kanalthöjd	Förp.	Ref.nr	E.nr
 M1043	<b>Mellanvägg</b>	Mellanvägg i PVC		40 m	<b>M1043</b>	1155844
 G1613	<b>Mellanvägg</b>	Mellanvägg i plåt		32 m	<b>G1613</b>	1158905
 G1607R	<b>Frontclips</b>	Material: PVC		10 st	<b>G1607R</b>	1158900
 G1720	<b>Grundprofil- skarv</b>	skarv till grundprofil Material: PC/ABS		10 st	<b>G1720</b>	1158795
 G1800	<b>Grundprofil- Klammer</b>	5 st per m kanal f.o.m. storlek 70170		10 st	<b>G1800R</b>	1158899
 G1813	<b>Grundprofil- Klammer sluten</b>	Material: PC/ABS	130	10 st	<b>G1813</b>	1158896
			170	10 st	<b>G1817</b>	1158579
			210	10 st	<b>G1821</b>	
	<b>Tätninglist</b>	Material: PVC		10 m 10 m	<b>G4900 9010</b> <b>G4900 7035</b>	1158916

- Konsoler för alla kanalstorlekar och material
  - Ställbara från 53 till 460 mm
  - Komplet konsol består av en adapterplatta och en konsolarm. Adapterplattan plockas ut efter kanalhöjd 110, 130/170, eller 210 mm. Konsolarmen plockas ut efter det avstånd man önskar mellan vägg och kanalsystem.
  - På konsolen finns en måttangivelse på vilken höjd från konsolen räknat överkanten på fönsterbänkskanal hamnar. Det följer även med en plastdetalj som tillfälligt kan placeras på konsolen för att ytterligare förenkla måttangivelsen.
  - Adapterplattan är försedd med avlastningshylla och clips för infästning av kanal.
  - Bärförmåga upp till 75 kg vid 600 mm avstånd mellan konsolerna
  - Montering av ventilationsgaller görs ovanpå gallerhållaren som placeras på konsolarm
  - Konsoler går att kombinera med stödfötter för frontplåtar eller frontlameller
  - Leveransform  
Konsol och adapterplatta var för sig
- För teknisk information se sidan 189.



G2260

Benämning	Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
<b>Konsol</b>	G2260 för väggavstånd 53 - 81 mm	10	<b>G2260</b>	1158800
	G2261 för väggavstånd 78 - 125 mm	10	<b>G2261</b>	1158808
	G2262 för väggavstånd 120 - 200 mm	10	<b>G2262</b>	1158809
	G2263 för väggavstånd 195 - 460 mm	5	<b>G2263</b>	1158810



G2270

Benämning	Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
<b>Adapterplatta</b>	G2270 för kanalhöjd 100/110 mm	10	<b>G2270</b>	1158818
	G2271 för kanalhöjd 130 und 170 mm	10	<b>G2271</b>	1158819
	G2272 för kanalhöjd 210 mm	10	<b>G2272</b>	1158820

- För montering mitt i rummet där det inte finns någon möjlighet till väggfäste
- Som stöd om man tvingats montera med för stor spännvidd
- Stabil fastsättning mot golvet samt fäste för kanalen och lamellgaller

- Kanalens ref.nr måste anges vid beställning
- Monteringshöjd måste anges vid beställning

**Material:** Förzinkad stålplåt eller lackerad

**Standardfärger:** RAL 9010, 7035.









Benämning	Beskrivning	Höjd (mm)
<b>Stödben (enkel)</b>	Skruvspår 20 mm Förzinkad	50-350
		351-500
		501-650
		651-800
		801-950
		951-1100
<b>Stödben (enkel)</b>	Skruvspår 20 mm RAL-färg	50- 350
		351- 500
		501- 650
		651- 800
		801- 950
		951-1100
<b>Stödben (tvådelad)</b>	Förzinkad	400- 500
		500- 800
		700-1000
		900-1200
<b>Stödben (tvådelad)</b>	RAL-färg	400- 500
		500- 800
		700-1000
		900-1200

#### Ventilationsgaller

- Ventilationsgaller för att dölja eller täcka utrymmet mellan vägg/ fönsterbräda och kanal
- Optiskt mycket effektivt eftersom det täcker en synvinkel upp till 70%
- Luftgenomströmning ca 65%
- Enkel fixering av galler på gallerhållaren

#### Gallerhållare

- Håller gallererna på ett konstant avstånd
- Enkelt att lyfta upp vid städning
- Möjlighet till sammankoppling

	Benämning	Beskrivning	Förp.	Ref.nr	Enr
 <p>G2276</p>	<b>Bassats för frontlameller</b>	För alla kanalstorlekar och material  3 magnethållare, 3 golvplattor, 3 säkerhetskedjor, 3 panelhållare, klammer och skruvar	1 St.	<b>G2276</b>	1157477
 <p>L6450</p>	<b>Lamellgaller</b>	Material: Aluminium Standardlängd: 2000 mm Speciallängd: Max 6000 mm	100m 100m 100m	<b>L6450 9010</b> <b>L6450 7035</b> <b>L6450 ALU</b>	1156048 1158891 1158890
 <p>L5412</p>	<b>Kopplingsstift</b>	Vid skarvning av Lamellgaller L6450 Material: stål	100 St.	<b>L5412</b>	1156050
 <p>M5900</p>	<b>Lamellbärare</b>	Hållare för 10st Lamellgaller L6450, Material: PC/ABS Längd: 250 mm	10 St.	<b>M5900</b>	1156052
 <p>M5919</p>	<b>Säkerhetsbygel</b>	Håller lamellbäraren på plats Material: PC/ABS	50 St.	<b>M5919</b>	1156053
 <p>L6991</p>	<b>Stödprofil</b>	För frontlameller och plåtar Standardlängd 2000 mm Material: Plåt	16 m	<b>L6991</b>	1158898

**Plåtpanel för frontinklädnad**

**Längd: min. 200 mm  
max.1500 mm**

**Höjd: min. 400 mm  
max. 900 mm**

**Lackeras i standard RAL  
färger**

**Montagebeskrivning**

Två magnetfästen skruvas fast i konsol. Nedre fästen monteras i golvet. Färdig plåt placeras i nedre fästen trycks upp mot sina magnetfästen och klickas fast. Panelerna säkras med en kedja som krokas i mellan konsol och panel.

**Rekommendation**

Panelens avstånd från installationskanal och till golv bör vara 10-20 mm. Avståndet til nästa panel bör också vara 10 – 20 mm. För att få så god luftgenomströmning som möjligt.



**Det finns möjlighet att kombinera paneler och ventilationsgaller. Fråga gärna efter pris och leveranstid.**



Beskrivning	Längd (mm)	Höjd (mm)	Förp.	Ref.nr
<b>Frontpanel lackerad</b> RAL 9010, 7035 eller Alu.Natur	200- 300	400-500	1	<b>PAN30050 0 LACK</b>
	301- 400		1	<b>PAN40050 0 LACK</b>
	401- 600		1	<b>PAN60050 0 LACK</b>
	601- 800		1	<b>PAN80050 0 LACK</b>
	801-1000		1	<b>PAN100050 0 LACK</b>
	1001-1200		1	<b>PAN120050 0 LACK</b>
	1201-1500		1	<b>PAN150050 0 LACK</b>
<b>Frontpanel lackerad</b>	200- 300	501-600	1	<b>PAN30060 0 LACK</b>
	301- 400		1	<b>PAN40060 0 LACK</b>
	401- 600		1	<b>PAN60060 0 LACK</b>
	601- 800		1	<b>PAN80060 0 LACK</b>
	801-1000		1	<b>PAN100060 0 LACK</b>
	1001-1200		1	<b>PAN120060 0 LACK</b>
	1201-1500		1	<b>PAN150060 0 LACK</b>
<b>Frontpanel lackerad</b>	200- 300	601-700	1	<b>PAN30070 0 LACK</b>
	301- 400		1	<b>PAN40070 0 LACK</b>
	401- 600		1	<b>PAN60070 0 LACK</b>
	601- 800		1	<b>PAN80070 0 LACK</b>
	801-1000		1	<b>PAN100070 0 LACK</b>
	1001-1200		1	<b>PAN120070 0 LACK</b>
	1201-1500		1	<b>PAN150070 0 LACK</b>
<b>Frontpanel lackerad</b>	200- 300	701-800	1	<b>PAN30080 0 LACK</b>
	301- 400		1	<b>PAN40080 0 LACK</b>
	401- 600		1	<b>PAN60080 0 LACK</b>
	601- 800		1	<b>PAN80080 0 LACK</b>
	801-1000		1	<b>PAN100080 0 LACK</b>
	1001-1200		1	<b>PAN120080 0 LACK</b>
	1201-1500		1	<b>PAN150080 0 LACK</b>
<b>Frontpanel lackerad</b>	200- 300	801-900	1	<b>PAN30090 0 LACK</b>
	301- 400		1	<b>PAN40090 0 LACK</b>
	401- 600		1	<b>PAN60090 0 LACK</b>
	601- 800		1	<b>PAN80090 0 LACK</b>
	801-1000		1	<b>PAN100090 0 LACK</b>
	1001-1200		1	<b>PAN120090 0 LACK</b>
	1201-1500		1	<b>PAN150090 0 LACK</b>

**OBS! Exakta måttangivelser skall anges.**

- Fastsättningsdetaljer levereras i färdiga kit och i separat förpackning
- Panelklammer vid kombination av paneler och ventilationsgaller
- För andra kombinationer fråga gärna efter pris och leveranstid.

	Benämning	Beskrivning	Höjd (mm)	Förp.	Ref.nr	E.nr
 <p>G2286</p>	<b>Bassats för frontpaneler</b>	För alla kanalstorlekar och material  3 magnethållare, 3 stödfötter, 3 säkerhetskedjor, klammer och skruvar		1	<b>G2286</b>	1157478
 <p>L6936</p>	<b>Panelklammer</b>	Material: Stål (Fäster frontpanelen mot stålprofilen, två klammer per profil)		10	<b>L6936</b>	1158895