


tehalit.SL PVC

Design för hemmiljö

Med tehalits sockelkanaler kan anslutningar för elkraft, radio och TV-signaler, kommunikation och data-nät ställas till förfogande med små monteringskostnader. Ledningsförläggning och apparatinstallation anpassas till rummets yta och kan när som helst ändras eller byggas ut. Produktprogrammet möjliggör smidiga lösningar för installation i hörn längs väggar och i tak. Sockelkanalen är i sin underdel updelad i två fack för att man skall ha möjligheten att separera två olika ledningssystem. T ex kraft och data.



Kanaler 50 och 70 mm Formstycken	128
Uttagssatser	130
SL Hörnkanal Formstycken	132
Ateha minikanaler Formstycken	134
Mini-snap	136

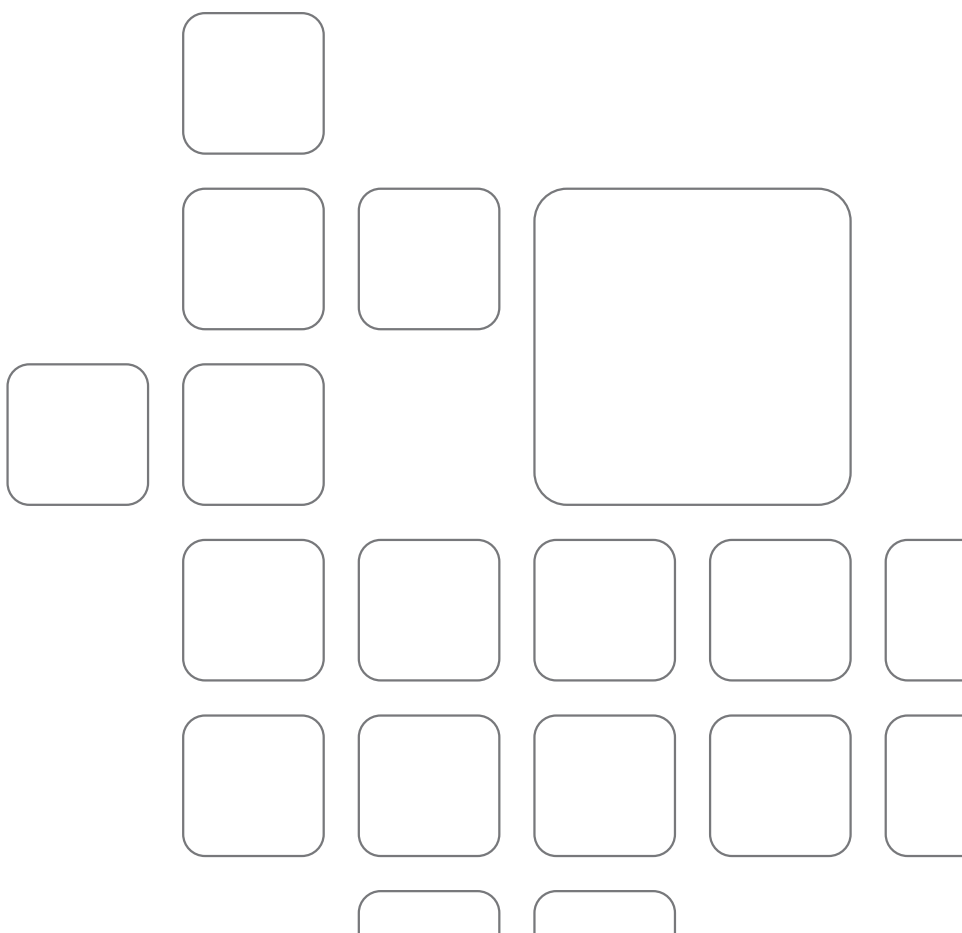

- Separata fack för olika ledningssystem
- Utjämningsläpp på både 50 och 70 kanal

- Enkel montering av formstycken
- 6 olika färgalternativ

Standardfärger: RAL 9010 fjällvit, RAL 9001 E-vit

Dekorfärger: Lönn, Bok och aluminiumfärg


Standardlängd: 2000mm

Leveransform: Underdel och front




Komplett kanal


Kabelutrymme
11 mm² Ø
ex. 3 x 1,5 mm²

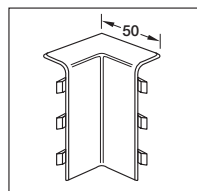


Innerhörnn

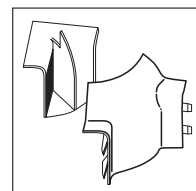

Anslutning mot hörnkanal EK 40040

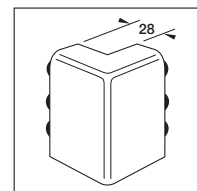

Ytterhörnn

 

SL 20051

4

1155601 vit
1155599 fjällvit
1157600 lönn
1157610 alu
1157620 bok

Förpackning: 48 m

M 5551

1155603 vit
1155619 fjällvit
1157601 lönn
1157611 alu
1157621 bok

Förpackning: 5 st

L 2768

 
1156989 vit
1156998 fjällvit
1157602 lönn
1157612 alu
1157622 bok

Förpackning: 1 st

L 2768

1155605 vit
1155613 fjällvit
1157603 lönn
1157613 alu
1157623 bok

Förpackning: 5 st



SL 20056

4

1157591 vit
1157590 fjällvit

Förpackning: 48 m

M 5551

1155603 vit
1155619 fjällvit

Förpackning: 5 st

L 2768

1156989 vit
1156998 fjällvit

Förpackning: 1 st

M5552

1155605 vit
1155613 fjällvit

Förpackning: 5 st



SL 20071

5

1155621 vit
1155632 fjällvit
1157630 lönn
1157640 alu
1157650 bock

Förpackning: 36 m

M 5561

1155623 vit
1155633 fjällvit
1157631 lönn
1157641 alu
1157651 bock

Förpackning: 5 st

L 2769

1156990 vit
1156999 fjällvit
1157632 lönn
1157642 alu
1157652 bock

Förpackning: 1 st

M5562

1155625 vit
1155634 fjällvit
1157633 lönn
1157643 alu
1157653 bock

Förpackning: 5 st



SL 20076

5

1157594 vit
1157593 fjällvit

Förpackning: 36 m

M 5561

1155623 vit
1155633 fjällvit

Förpackning: 5 st

L 2769

1156990 vit
1156999 fjällvit

Förpackning: 1 st

M 5562


1155625 vit
1155634 fjällvit

Förpackning: 5 st


• Formstycken överlappar fronten, döljer kapade ändrar

Standardfärger: RAL 9010 fjällvit, RAL 9001 E-vit


Dekorfärger: Lönn, Bok, Aluminiumfärg

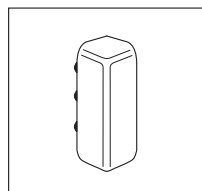


Ändstycke höger

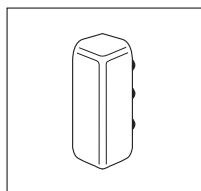


Ändstycke vänster

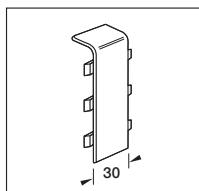


Skarvstycke

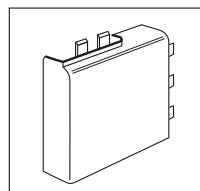

Anslutningsvinkel höger för SL 17052

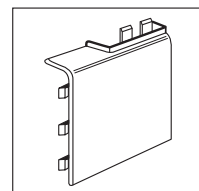

Anslutningsvinkel vänster för SL 17052

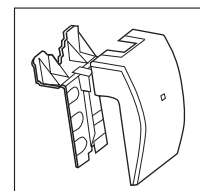

Anslutning mot LF




M5553	M5554	M5555	L2248	L2249	L2402
1155607 vit 1157659 fjällvit 1157604 lönn 1157614 alu 1157624 bok Förpackning: 5 st	1155609 vit 1155614 fjällvit 1157605 lönn 1157615 alu 1157625 bok Förpackning: 5 st	1155611 vit 1155618 fjällvit 1157606 lönn 1157616 alu 1157626 bok Förpackning: 5 st	1156462 vit 1155612 fjällvit 1157607 lönn 1157617 alu 157627 bok	1156463 vit 1156461 fjällvit 1157608 lönn 1157618 alu 1157628 bok	1157660 vit 1156464 fjällvit 1157609 lönn 1157619 alu 1157629 bok
M5553 1155607 vit 1155614 fjällvit Förpackning: 5 st	M5554 1155609 vit 1155618 fjällvit Förpackning: 5 st	M5555 1155611 vit 1155612 fjällvit Förpackning: 5 st	L2248 1156462 vit 1156461 fjällvit Förpackning: 5 st	L2249 1156463 vit 1156464 fjällvit Förpackning: 5 st	
M5563 1155627 vit 1155635 fjällvit 1157634 lönn 1157644 alu 1157654 bok Förpackning: 1 st	M5564 1155629 vit 1155636 fjällvit 1157635 lönn 1157645 alu 1157655 bok Förpackning: 1 st	M5565 1155631 vit 1155637 fjällvit 1157636 lönn 1157646 alu 1157656 bok Förpackning: 1 st	L2258 1156467 vit 1156466 fjällvit 1157637 lönn 1157647 alu 1157657 bok Förpackning: 5 st	L2259 1156473 vit 1156474 fjällvit 1157638 lönn 1157648 alu 1157658 bok Förpackning: 5 st	L2402 1157660 vit 1157659 fjällvit 1157609 lönn 1157619 alu 1157629 bok Förpackning: 1 st
M5563 1155627 vit 1155635 fjällvit Förpackning: 5 st	M5564 1155629 vit 1155636 fjällvit Förpackning: 5 st	M5565 1155631 vit 1155637 fjällvit Förpackning: 5 st	L2258 1156467 vit 1156466 fjällvit Förpackning: 5 st	L2259 1156473 vit 1156474 fjällvit Förpackning: 5 st	

- Uttagssatser dockas på kanalen
- Anslutning och vidarekoppling via Wago plint
- Uttag inkl. överspänningsskydd

Leveransform: Komplet bestyckad uttagsats

Standardfärger: RAL 9010 fjällvit, RAL 9001 E-vit

Dekorfärger: Lönn, Bok, Aluminiumfärg

	<i>Benämning</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Förp.</i>	<i>Ref.nr</i>	<i>Enr</i>	
 L2250	2-vägs uttag		1	L2250 9010	E1890136	
			1	L2250 9001	E1155617	
			1	L2250 lönn	E1890246	
			1	L2250 alu	E1890247	
			1	L2250 bok	E1890248	
	 L2227	2- vägs uttag inkl. överspänningsskydd		1	L2227 9010	E1890250
				1	L2227 9001	E1890251
				1	L2227 lönn	E1890253
			1	L2227 alu	E1890254	
		1	L2227 bok	E1890255		
 L2241		Datauttag 2xRJ45 Kat.5e STP		1	L2241 9010	E5717285
			1	L2241 7030	E5717286	
			1			
		1	L2241 lönn	E5717288		
		1	L2241 alu	E5717289		
	1	L2241 bok	E5717290			

- Uttagssatser dockas på kanalen
- Anslutning och vidarekoppling via Wago plint
- Uttag inkl. överspänningsskydd

Leveransform: Komplet bestyckad uttagsats





Standardfärger: RAL 9010 fjällvit, RAL 9010 E-vit

Dekorfärger: Lönn, Bok och Aluminiumfärg

	<i>Benämning</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Förp.</i>	<i>Ref.nr</i>	<i>E.nr</i>	
 L2254	Antennuttag	Mått (B x H x D): 107 x 150 x 50 mm	1	L2254 9010	E6062124	
			1	L2254 9001	E6062125	
				1	L2254 lönn	E6062127
				1	L2254 alu	E6062128
				1	L2254 bok	E6062129
	 L2279	Antennuttag inkl. slutmotstånd	Mått (B x H x D): 107 x 150 x 50 mm	1	L2279 9010	E6062000
1				L2279 9001	E6062001	
				1	L2279 lönn	E6062110
				1	L2279 alu	E6062121
				1	L2279 bok	E6062122
 L2255		Högtalaruttag	Mått (B x H x D): 107 x 150 x 50 mm	1	L2255 9010	E5046160
	1			L2255 9001	E5046161	
				1	L2255 lönn	E5046163
				1	L2255 alu	E5046164
				1	L2255 bok	E5046165
	 L2356	Kopplingsdosa	Mått (B x H x D): 107 x 150 x 50 mm	1	L2356 9010	E1158380
1				L2356 9001	E1158381	
				1	L2356 lönn	E1158383
				1	L2356 alu	E1158384
				1	L2356 bok	E1158385
 L2261		Apparatsdosa för externa apparater	Mått (B x H x D): 86 x 174 x 62 mm	1	L2261 9010	E1158393
	1			L2261 9001	E1158394	
				1	L2261 lönn	E1158396
				1	L2261 alu	E1158397
				1	L2261 bok	E1158398





- Hörnkanal med två separat fack
- Hålad underdel
- Formstycken, underlättar montage

Material: Hård PVC
Standardlängd: 2500mm
Leveransform: Underdel och front
Standardfärg: RAL 9010 fjällvit, RAL 9001 E-vit

	Benämning	Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
 EK40040	Hörnkanal	Ledningsutrymme 4 x 11 mm ø Standardlängd: 2,5 m	40 m	EK40040 0 9010	E1156991
			40 m	EK40040 0 9001	E1156982
 L2771	Innerhörn		1	L2771 9010	E1156992
			1	L2771 9001	E1156983
 L2772	Ytterhörn		1	L2772 9010	E1156993
			1	L2772 9001	E1156984
 L2773	Ändstycke		1	L2773 9010	E1156994
			1	L2773 9001	E1156985

- Hörnkanal med två separat fack
- Hålad underdel
- Formstycken, underlättar montage




Material: Hård PVC
Standardlängd: 2500mm
Leveransform: Underdel och front
Standardfärg: RAL 9010 fjällvit, RAL 9001 E-vit











	Benämning	Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
 L2774	Skarvstycke		1	L2774 9010	E1156995
			1	L2774 9001	E1156986
 L2779	T-stycke		1	L2779 9010	E1156996
			1	L2779 9001	E1156987
 L2778	Anslutning för LF15015		1	L2778 9010	E1156997
			1	L2778 9001	E1156988
 L2768	Anslutning mot SL 20050		1	L2768 9010	E1156998
			1	L2768 9001	E1156989
	Anslutning mot SL 20070		1	L2769 9010	E1156999
			1	L2769 9001	E1156990

- Minikanaler med integrerade klammer.
- Formstycken i halogenfritt material till alla storlekar
- Flexibla inner och ytterhörn.
- kanaler med dubbelhäftande tejp: ATA12200BA, ATA16300BA

- Kanal i halogenfritt utförande: ATH12200
- T-stycke med fyra utgångar.
- Kanalunderdel med stansade hål.
- Underdel försedd med utjämningsläpp mot vägg.

        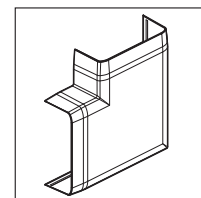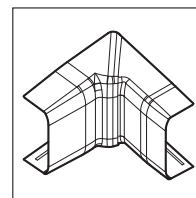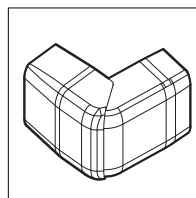Material: PVC, IP 40.
Standardlängd: 2,1 m.
Standardfärg: RAL 9010 fjällvit.
Leveransform: Underdel, front. och klammer 2st/m.







	Komplett kanal Ref.nr E.nr Förpackning:	Ytterhörn Ref.nr E.nr Förpackning:	Innerhörn Ref.nr E.nr Förpackning:	Liggande vinkel Ref.nr E.nr Förpackning:
	ATA 12200 E 1156300 fjällvit 84 m (2,1 m)	ATA 12203 E 1156301 fjällvit 40 st	ATA 12204 E 1156302 fjällvit 40 st	ATA 12205 E 1156303 fjällvit 40 st
	ATA 12300 E 1156310 fjällvit 60 m (2,1 m)	ATA 12303 E 1156311 fjällvit 40 st	ATA 12304 E 1156312 fjällvit 40 st	ATA 12305 E 1156313 fjällvit 40 st
	ATA 16300 E 1156320 fjällvit 50 m (2,1m)	ATA 16303 E 1156321 fjällvit 20 st	ATA16304 E 1156322 fjällvit 20 st	ATA 16305 E 1156323 fjällvit 20 st
	ATA 12501 E 1156330 fjällvit 48 m (2 m)	ATA 12503 E 1156331 fjällvit 20 st	ATA 12504 E 1156332 fjällvit 20 st	ATA 12505 E 1156333 fjällvit 20 st
	ATA 20501 E 1156340 fjällvit 32 m (2 m)	ATA 20503 E 1156341 fjällvit 20 st	ATA 20504 E 1156342 fjällvit 20 st	ATA 20505 E 1156343 fjällvit 20 st
Ateha med dubbelhäftande tejp				
	ATA 12200BA E 1156360 fjällvit 70 m (2,1 m)	ATA 12203 E 1156301 fjällvit 40 st	ATA 12204 E 1156302 fjällvit 40 st	ATA 12205 E 1156303 fjällvit 40 st
	ATA 16300BA E 1156299 fjällvit 40 m (2,1 m)	ATA 16303 E 1156321 fjällvit 20 st	ATA 16304 E 1156322 fjällvit 20 st	ATA 16305 E 1156323 fjällvit 20 st
Ateha i halogenfritt utförande				
	ATH 12200 E 1156360 84 m (2,1m)	ATA 12203 E 1156301 40 st	ATA 12204 E 1156302 40 st	ATA 12505 E 1156303 40 st
	<i>Beskrivning</i>	<i>Förp.</i>	<i>Ref.nr</i> <i>E.nr</i>	
	Kopplingsdosa 75 x 75 x 32 fjällvit	10 st	ATA 70759 E 1156350 fjällvit	
	Kopplingsdosa 115 x 115 x 52 fjällvit	8 st	ATA 701159 E 1156351 fjällvit	

• Standardfärg



RAL 9010 fjällvit

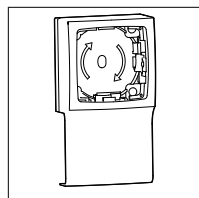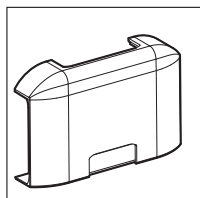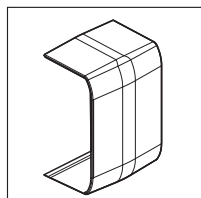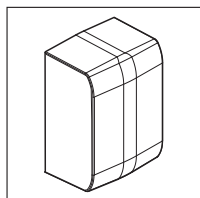

Ändstycke

Ref.nr
E.nr
Förpackning:

ATA 12206
E 1156304 fjällvit
40 st

Skarv

Ref.nr
E.nr
Förpackning:

ATA 12207
E 1156305 fjällvit
40 st

T-stycke

Ref.nr
E.nr
Förpackning:

ATA 12208
E 1156306 fjällvit
20 st

Apparatdosa

Ref.nr
E.nr
Förpackning:

ATA 80609
E 1156352 fjällvit
1 st

ATA 12306
E 1156314 fjällvit
40 st

ATA 12307
E 1156315 fjällvit
40 st

ATA 12308
E 1156316 fjällvit
20 st

ATA 80609
E 1156352 fjällvit
1 st

ATA 16306
E 1156324 fjällvit
20 st

ATA 16307
E 1156325 fjällvit
20 st

ATA 16308
E 1156326 fjällvit
10 st

ATA 80609
E 1156352 fjällvit
1 st

ATA 12506
E 1156334 fjällvit
20 st

ATA 12507
E 1156335 fjällvit
20 st

ATA 12508
E 1156336 fjällvit
10 st

ATA 20506
E 1156344 fjällvit
20 st

ATA 20507
E 1156345 fjällvit
20 st

ATA 20508
E 115346 fjällvit
10 st

ATA 12206
E 1156303
70 m (2,1 m)

ATA 12207
E 1156305
40 st

ATA 12208
E 1156306
20 st

ATA 80609
E 1156352
40 st

ATA 16306
E 1156324
20 st

ATA 16307
E 1156325
20 st

ATA 16308
E 1156326
10 st

ATA 80609
E 1156352
10 st

ATA 12206
E 1156304 fjällvit
40 st

ATA 12207
E 1156305 fjällvit
40 st

ATA 12208
E 1156306 fjällvit
20 st





ATA 80609
E 1156352 fjällvit
1 st

- Öppen kanal med dubbelhäftande tejp för en kabel

Standardlängd: 2000mm

Standardfärger:

RAL 9001 E-vit,
RAL 8014 brun,
transparent

	Benämning	Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
 L1647	Kanal	Ledningsdiameter: ø 4,5 - 6 mm	150 m	L1647 9001	E1155745
			150 m	L1647 transp	E1155746
			150 m	L1647 8014	E1155747
 L1648	Kanal	Ledningsdiameter: ø 5,5 - 7 mm	150 m	L1648 9001	E1155748
			150 m	L1648 transp	E1155749
			150 m	L1648 8014	E1155750
 L1673	Kanal	Ledningsdiameter: ø 6,5 - 8 mm	150 m	L1673 9001	E1155751
			150 m	L1673 transp	E1155752
			150 m	L1673 8014	E1155753
 L1659	Kanal	Ledningsdiameter: ø 7,5 - 10 mm	150 m	L1659 9001 vit	E1155754
			150 m	L1659 transp	E1155755
			150 m	L1659 8014 brun	E1155756