

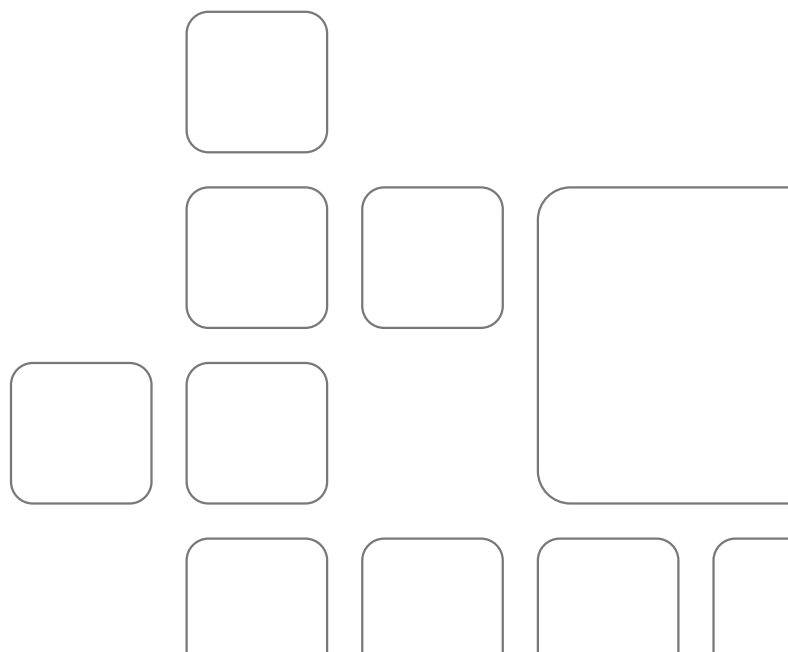
# tehalit.LF

## För en snabb och enkel kabeldragning

Matarkanaler för att få en så snabb utanpåliggande elinstallation som möjligt. Om man vill ha sina speciella krav och önskemål uppfyllda bör man ta sig en titt på våra matarkanaler. Vi erbjuder matarkanaler i halogenfritt material, aluminium, plåt och flertalet typer i PVC.



LF matarkanaler, höjd 10-40 mm Formstycken till kanalhöjd 10-40 mm	140
LF matarkanaler, höjd 40-60 mm Foprmsstycken till kanalhöjd 40-60 mm	142
LF matarkanaler, höjd 60 mm Formstycken till kanalhöjd 60 mm	144
LFH matarkanaler, höjd 20-60 mm Formstycken till kanalhöjd 20-60 mm	146
LFS matarkanaler, höjd 20-30 mm Formstycken till kanalhöjd 20-30 mm	148
LFS matarkanaler höjd 40-60 mm Formstycken till kanalhöjd 40-60 mm	150
Jordningsdetaljer och tillbehör Tillbehör	152
LFR minikanale på rulle höjd 7-20 mm	154




- Matarkanaler med integrerade skarvar
- Förmonterade klammer
- Tät hålstansning, 125mm
- Vikbara klammer
- Kanalmodeller med dubbelhäftande tejp LF10010A, LF15015A, LF20020A, LF20035A och LF30030A

**Material:** Hård PVC

**Standardlängd:** 2000mm

**Standardfärg:** Fjällvit RAL 9010, E-vit RAL 9001

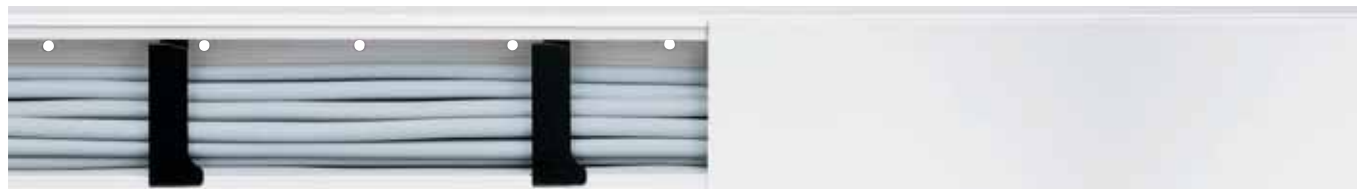**Leveransform:** Underdel och front, skarvar 1 par/längd, klammer 2st/meter.









Profil	Underdel klammer komplett <b>Ref.nr</b> E.nr	Förpackning	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Kabelutrymme 11 mm Ø, ex. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
	<b>LF 10010</b> E 1157030 fjällvit	84 m	10/10	
	<b>LF 10010A</b> E 1156250 fjällvit	84 m		
	<b>LF 15015</b> E 1157100 fjällvit	44 m	15/15	1
	<b>LF 15015A</b> E 1156251 fjällvit	88 m		
	<b>LF 20020</b> E 1157110 fjällvit	36 m	20/19	1
	<b>LF 20020A</b> E 1156252 fjällvit	54 m		
	<b>LF 20035</b> E 1157120 fjällvit	40 m	20/35	3
	<b>LF 20035A</b> E 1156253 fjällvit	70 m		
	<b>LF 20036</b> E 1157121 fjällvit	40 m	20/35	2
	<b>LF 30030</b> E 1157320 fjällvit	56 m	30/30	4
	<b>LF 30030A</b> E 1156254 fjällvit	40 m		
	<b>LF 30045</b> E 1157130 fjällvit	32 m	30/45	5
	<b>LF 30060</b> E 1157140 fjällvit	36 m	30/57	7
	<b>LF 40040</b> E 1155028 fjällvit	32 m	40/40	6
	<b>LF 40060</b> E 1157150 fjällvit	24 m	40/57	9
	<b>LF 40061</b> E 1157151 fjällvit	24 m	40/57	9
	<b>LF 40090</b> E 1157160 fjällvit	24 m	40/90	15

• Formstycken för riktningssädringar

**Material:** Hård PVC  
**Leveransform:** Ett formstycke

**Standardfärg:** Fjällvit RAL 9010,  
E-vit RAL 9001

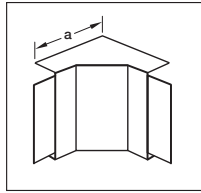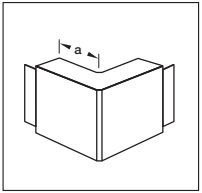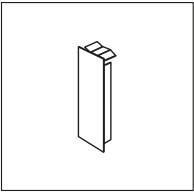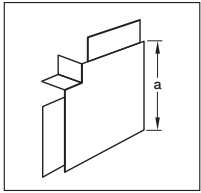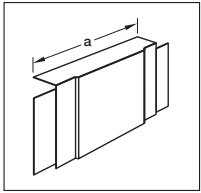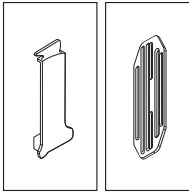**Förpackning:** 5 st

					
Innerhörn	Ytterhörn	Ändstycke	Liggande vinkel	T- och korsstycke	LF Klammer och LF Skarv
Mått a i mm	Mått a i mm	Mått a i mm	Mått a i mm	Mått a i mm	(1 Paar/2 m)
Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr/klammer/m

**M 6113**  
E 1155004 vit  
E 1157104 fjällvit

**M 6123**  
E 1155054 vit  
E 1157107 fjällvit

<b>M 6141</b> 35 E 1157122 fjällvit	<b>M 6142</b> 13,5 E 1157123 fjällvit	<b>M 6143</b> E 1157127 fjällvit	<b>M 6145</b> 43 E 1157128 fjällvit	<b>M 6146</b> 92 E 1157129 fjällvit	
<b>M 6141</b> 35 E 1157122 fjällvit	<b>M 6142</b> 13,5 E 1157123 fjällvit	<b>M 6143</b> E 1157127 fjällvit	<b>M 6145</b> 43 E 1157128 fjällvit	<b>M 6146</b> 92 E 1157129 fjällvit	
<b>M 5961</b> 60 E 1155225 fjällvit	<b>M 5962</b> 30 E 1155226 fjällvit	<b>M 5963</b> E 1155227 fjällvit	<b>M 5965</b> 30 E 1155228 fjällvit	<b>M 5966</b> 130 E 1155229 fjällvit	
<b>M 6181</b> 60 E 1157135 fjällvit	<b>M 6182</b> 30 E 1157136 fjällvit	<b>M 6183</b> E 1157137 fjällvit	<b>M 6185</b> 30 E 1157138 fjällvit	<b>M 6186</b> 130 E 1157139 fjällvit	
<b>M 5391</b> 75 E 1157145 fjällvit	<b>M 5392</b> 55 E 1157146 fjällvit	<b>M 5393</b> E 1157147 fjällvit	<b>M 5395</b> 86 E 1157148 fjällvit	<b>M 5396</b> 170 E 1157149 fjällvit	<b>Klammer</b> M7239 E 1157802 <b>Skarv</b> M7204 E 1157794
<b>M 5801</b> 85 E 1155030 fjällvit	<b>M 5802</b> 45 E 1155032 fjällvit	<b>M 5803</b> E 1155034 fjällvit	<b>M 5805</b> 65 E 1155036 fjällvit	<b>M 5806</b> 170 E 1155038 fjällvit	
<b>M 5401</b> 85 E 1157155 fjällvit	<b>M 5402</b> 45 E 1157156 fjällvit	<b>M 5403</b> E 1157157 fjällvit	<b>M 5405</b> 65 E 1157158 fjällvit	<b>M 5406</b> 170 E 1157159 fjällvit	<b>Klammer</b> M7239 E 1157802 <b>Skarv</b> M7204 E 1157794
<b>M 5401</b> 85 E 1157155 fjällvit	<b>M 5402</b> 45 E 1157156 fjällvit	<b>M 5403</b> E 1157157 fjällvit	<b>M 5405</b> 65 E 1157158 fjällvit	<b>M 5406</b> 170 E 1157159 fjällvit	<b>Klammer</b> M7239 E 1157802 <b>Skarv</b> M7204 E 1157794
<b>M 5451</b> 90 E 1157165 fjällvit	<b>M 5452</b> 45 E 1157166 fjällvit	<b>M 5453</b> E 1157167 fjällvit	<b>M 5455</b> 120 E 1157168 fjällvit	<b>M 5456</b> 170 E 1157169 fjällvit	<b>Klammer</b> M7239 E 1157802 <b>Skarv</b> M7204 E 1157794

- Matarkanaler med integrerade skarvar
- Förmonterade klammer
- Tät hålstansning, 125mm
- Vikbara klammer

**Material:** Hård PVC

**Standardlängd:** 2000mm

**Standardfärg:** Fjällvit RAL 9010,  
E-vit RAL 9010

**Leveransform:** Underdel och front, skarvar 1 par/längd, klammer 2st/meter.









Utvändiga mått Profil	Underdel klammer komplett Ref.nr E.nr	Förpackning	Utvändiga mått	Kabelutrymme antal ledningar 11 mm Ø  ex. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
	<b>LF 40091</b> E 1157161 fjällvit	12 m	40/90	15
	<b>LF 40110</b> E 1157170 fjällvit	16 m	40/110	16
	<b>LF 60060</b> E 1157200 fjällvit	16 m	60/57	14
	<b>LF 60090</b> E 1157210 fjällvit	16 m	60/90	22
	<b>LF 60110</b> E 1157220 fjällvit	16 m	60/110	27
	<b>LF 60111</b> E 1157221 fjällvit	16 m	60/110	27
	<b>LF 60151</b> E 1157231 fjällvit	12 m	60/150	Fack 1: 16 st Fack 2: 22 st
	<b>LF 60191</b> E 1157241 fjällvit	8 m	60/190	Fack 1: 16 st Fack 2: 32 st
	<b>LF 60231</b> E 1157251 fjällvit	12 m	60/190	Fack 1: 24 st Fack 2: 34 st

• Formstycken för riktningssädringar

**Material:** Hård PVC  
**Leveransform:** Ett formstycke

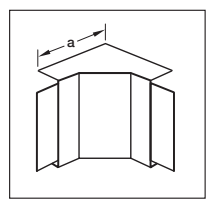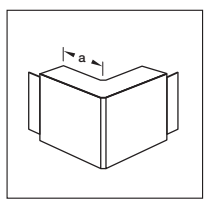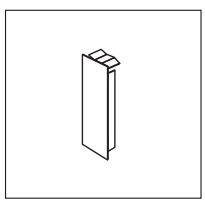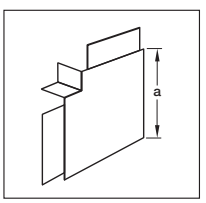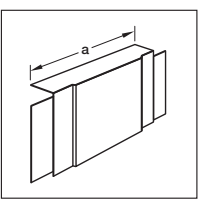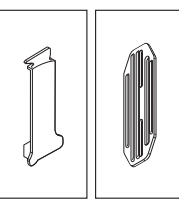**Standardfärg:** Fjällvit RAL 9010,  
E-vit RAL 9001

											
Innerhorn	Mått a i mm	Ytterhorn	Mått a i mm	Ändstycke	Mått a i mm	Liggande vinkel	Mått a i mm	T- och korsstycke	Mått a i mm	LF Klammer och LF Skarv	Ref.nr/klammer/m E.nr
Ref.nr E.nr		Ref.nr E.nr		Ref.nr E.nr		Ref.nr E.nr		Ref.nr E.nr			
M 5451 E 1157165 fjällvit	109	M 5452 E 1157166 fjällvit	90	M 5453 E 1157167 fjällvit		M 5455 E 1157168 fjällvit	120	M 5456 E 1157169 fjällvit	170	LF klammer M7248 E1157804 LF skarv M7204 E1157794	
M 5411 E 1157175 fjällvit	109	M 5412 E 1157176 fjällvit	89	M 5413 E 1157177 fjällvit		M 5415 E 1157178 fjällvit	140	M 5416 E 1157179 fjällvit	170	LF klammer M7248 E1157804 LF skarv M7204 E1157794	
M 5441 E 1157205 fjällvit	130	M 5442 E 1157206 fjällvit	69	M 5443 E 1157207 fjällvit		M 5445 E 1157208 fjällvit	91	M 5446 E 1157209 fjällvit	190	LF klammer M7249 E1157806 LF skarv M7204 E1157794	
M 5461 E 1157215 fjällvit	130	M 5462 E 1157216 fjällvit	69	M 5463 E 1157217 fjällvit		M 5465 E 1157218 fjällvit	120	M 5466 E 1157219 fjällvit	190	LF klammer M7239 E1157802 LF skarv M7224 E1157796	
M 5501 E 1157225 fjällvit	130	M 5502 E 1157226 fjällvit	69	M 5503 E 1157227 fjällvit		M 5505 E 1157228 fjällvit	140	M 5506 E 1157229 fjällvit	190	LF klammer M7248 E1157804 LF skarv M7224 E1157796	
M 5501 E 1157225 fjällvit	130	M 5502 E 1157226 fjällvit	69	M 5503 E 1157227 fjällvit		M 5505 E 1157228 fjällvit	140	M 5506 E 1157229 fjällvit	190	LF klammer M7249 E1157806 LF skarv M7224 E1157796	
M 5521 E 1157235 fjällvit	130	M 5522 E 1157236 fjällvit	69	M 5523 E 1157237 fjällvit		M 5525 E 1157238 fjällvit	180	M 5526 E 1157239 fjällvit	190	LF klammer M7249 E1157806 LF skarv M7224 E1157796	
M 5531 E 1157275 fjällvit	130	M 5532 E 1157276 fjällvit	69	M 5533 E 1157277 fjällvit		M 5545 E 1155367 fjällvit	220	M 5536 E 1157279 fjällvit	290	LF klammer M7249 E1157806 LF skarv M7224 E1157796	
M 5541 E 1155362 fjällvit	130	M 5542 E 1155363 fjällvit	69	M 5543 E 1155365 fjällvit		M 5505 E 1157228 fjällvit	260	M 5546 E 1155368 fjällvit	290	LF klammer M7249 E1157806 LF skarv M7224 E1157796	

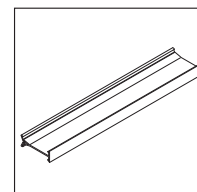
- Matarkanaler med integrerade skarvar
- Förmonterade klammer
- Tät hålstansning, 125mm
- Vikbara klammer

**Material:** Hård PVC

**Standardlängd:** 2000mm

**Standardfärg:** Fjällvit RAL 9010

**Leveransform:** Underdel och front, skarvar 1 par/längd, klammer 2st/meter.



Profil	Underdel front klammer <b>Ref.nr</b> E.nr	Förpackning	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Kabelutrymme antal ledningar 11 mm Ø ex. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Mellanvägg
	<b>LF60150</b> E1155230 fjällvit	8 m	60/150	37	M2026
	<b>LF60190</b> E1155232 fjällvit	8 m	60/190	48	M2026
	<b>LF60230</b> E1155233 fjällvit	8 m	60/230	58	M2026

- Formstycken för riktningssändringar

**Material:** Hård PVC

**Standardfärg:** Fjällvit RAL 9010,

**Leveransform:** Ett formstycke

Innerhörn	Mått „a“in mm	Ytterhörn	Mått „a“in mm	Ändstycke	Liggande vinkel	Mått „a“in mm	T- och korsstycke	Mått „a“in mm	LF Klammer (2 st/m) och LF Skarv (1 Paar/2 m)
Ref.nr E.nr		Ref.nr E.nr		Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr		Ref.nr E.nr		Ref.nr/klammer/m E.nr
M5521 E 1157235 fjällvit	130	M5522 E 1157236 fjällvit	69	M5523 E 1157237 fjällvit	M5525 E 1157238 fjällvit	180	M5526 E 1157239 fjällvit	190	LF klammer M7250  LF skarv G1720 E 1158795
M5531 E 1157275 fjällvit	130	M5532 E 1157276 fjällvit	69	M5533 E 1157277 fjällvit	M5535 E 1157278 fjällvit	220	M5536 E 1157279 fjällvit	290	LF klammer M7251  LF skarv G1720 E 1158795
M5541 E 1157255 fjällvit	130	M5542 E 1157256 fjällvit	69	M5543 E 1157257 fjällvit	M5545 E 1157258 fjällvit	260	M5546 E 1157259 fjällvit	290	LF klammer M7252  LF skarv G1720 E 1158795

- Matarkanaler i halogenfri plast (PC/ABS)
- Inga korrosiva gaser vid brand

- Integrerade klammer underlättar kabeldragning

**Material:** PC/ABS

**Standardlängd:** 2000 mm

**Standardfärg:** RAL 9010 fjällvit

**Leveransform:** Underdel front och klammer 2st/m



Profil	Underdel klammer komplett Ref.nr E.nr	Förpackning	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Kabelutrymme 11 mm Ø, ex. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
	<b>LFH 20020</b> E 1156101 fjällvit	72 m	20/19	1
	<b>LFH 30045</b> E 1156111 fjällvit	32 m		5
	<b>LFH 40060</b> E 1156118 fjällvit	24 m		8
	<b>LFH 40061</b> E 1156119 fjällvit	24 m		Fack 1: 4 st Fack 2: 4 st
	<b>LFH 60090</b> E 1156181 fjällvit	12 m		19
	<b>LFH 60110</b> E 1156191 fjällvit	24 m		23
	<b>LFH 60151</b> E 1156270 fjällvit	12 m		Fack 1: 16 st Fack 2: 22 st

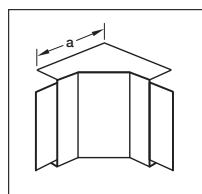
- Formstycken för riktningsändringar

**Material:** PC/ ABS

**Leveransform:** Ett formstycke

**Standardfärg:** Fjällvit RAL 9010,


**Förpackning:** 5 st



Innerhorn

Mått  
„a“i  
mm

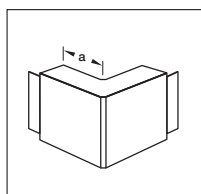
Ref.nr  
E.nr



Ytterhorn

Mått  
„a“i  
mm

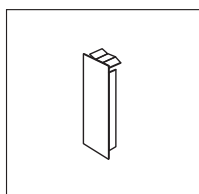
Ref.nr  
E.nr



Ändstycke

Ref.nr  
E.nr

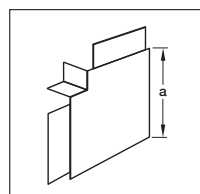
M6613  
E 1156105  
Förpackning: 5 st



Liggande vinkel

Mått  
„a“i  
mm

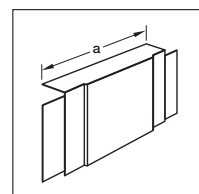
Ref.nr  
E.nr



T- och korsstycke

Mått  
„a“i  
mm

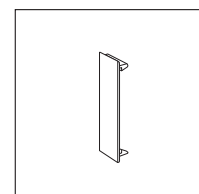Ref.nr  
E.nr



LFH Klammer  
Antal klammer per  
meter

Ref.nr/klammer/m  
E.nr

M6651 E 1156200 fjällvit	<b>60</b>	M6652 E 1156201 fjällvit	<b>30</b>	M6653 E 1156202 fjällvit	M6655 E 1156203 fjällvit	<b>60</b>	M6656 E 1156204 fjällvit	<b>130</b>
-----------------------------	-----------	-----------------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	-----------------------------	------------

M6661 E 1156210 fjällvit	<b>85</b>	M6662 E 1156211 fjällvit	<b>45</b>	M6663 E 1156212 fjällvit	M6665 E 1156213 fjällvit	<b>85</b>	M6666 E 1156214 fjällvit	<b>170</b>	M6660 E 1156277 50 st
-----------------------------	-----------	-----------------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	-----------------------------	------------	-----------------------------

M6661 E 1156210 fjällvit	<b>85</b>	M6662 E 1156211 fjällvit	<b>45</b>	M6663 E 1156212 fjällvit	M6665 E 1156213 fjällvit	<b>85</b>	M6666 E 1156214 fjällvit	<b>170</b>	M6660 E 1156277 50 st
-----------------------------	-----------	-----------------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	-----------------------------	------------	-----------------------------

M6671 E 1156220 fjällvit	<b>130</b>	M6672 E 1156221 fjällvit	<b>69</b>	M6673 E 1156222 fjällvit	M6675 E 1156223 fjällvit	<b>120</b>	M6676 E 1156224 fjällvit	<b>170</b>	M6670 E 1156278 1 st
-----------------------------	------------	-----------------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

M6681 E 1156230 fjällvit	<b>130</b>	M6682 E 1156231 fjällvit	<b>69</b>	M6683 E 1156232 fjällvit	M6685 E 1156233 fjällvit	<b>140</b>	M6686 E 1156234 fjällvit	<b>190</b>	M6680 E 1156279 50 st
-----------------------------	------------	-----------------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

M6691 E 1156240 fjällvit	<b>130</b>	M6692 E 1156241 fjällvit	<b>69</b>	M6693 E 1156242 fjällvit	M6695 E 1156243 fjällvit	<b>180</b>	M6696 E 1156244 fjällvit	<b>250</b>	M6660 E 1156277 50 st  M6680 E 1156279 50 st
-----------------------------	------------	-----------------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	--

- Matarkanaler i förzinkad plåt
- Robust kanalsystem som är en utmärkt avskärmare mot elektriska och elektromagnetiska fält

- Klammer är integrerat i kanallunderdelen
- Mellanväggar samt bygel för låsning av front finns som tillbehör

 
 
**Material:** Förzinkad plåt

**Standardlängd:** 2000 mm

**Standardfärg:** Förzinkad plåt RAL 9010 vid förfrågan

**Leveransform:** Underdel, front  
Tillbehör beställs separat




Profil	Underdel, front klammer komplett Ref.nr E.nr	Förpackning	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Kabelutrymme 11 mm Ø Ex. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
	<b>LFS 20020</b> E 1158050	72 m	18/19	1
	<b>LFS 30045</b> E 1158060	32 m	30/45	4

- Formstycken för riktningsändringar

**Material:** Förzinkad plåt


**Leveransform:** Ett formstycke

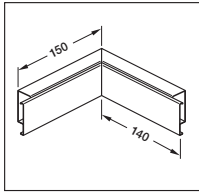**Standardfärg:** Förzinkad plåt  
RAL 9010 vid förfrågan




**Innerhorn**

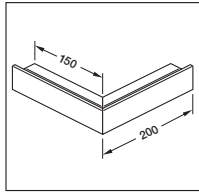**Ref.nr**  
E.nr




**Ytterhorn**

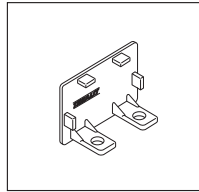**Ref.nr**  
E.nr




**Ändstycke**

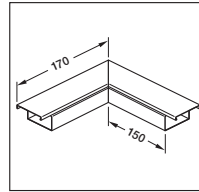**Ref.nr**  
E.nr




**Liggande vinkel**

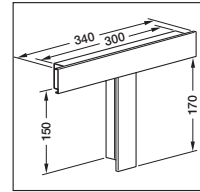**Ref.nr**  
E.nr



**T- och korsstycke**

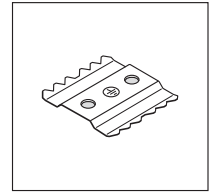**Ref.nr**  
E.nr



**Skarv**

**Ref.nr**  
E.nr

**L 2733**

E 1158054

Förpackning: 5 st

**R 2320**

E 1158057

Förpackning: 1 Set

**L 2751**

E 1158062

Förpackning: 5 st

**L 2752**

E 1158063

Förpackning: 5 st

**L 2753**

E 1158064

Förpackning: 5 st

**L 2755**

E 1158065

Förpackning: 5 st

**L 2756**

E 1158066

Förpackning: 1 par

**R 2330**

Förpackning: 1 par

- Matarkanaler i förzinkad plåt
- Robust kanalsystem som är en utmärkt avskärmare mot elektriska och elektromagnetiska fält

- Klammer är integrerat i kanalunderdelen
- Mellanväggar samt bygel för låsning av front finns som tillbehör

 
 
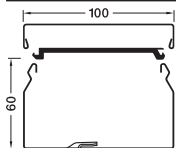
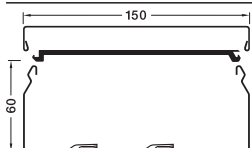
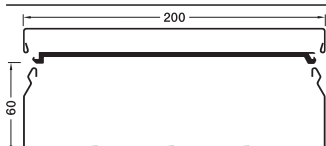
**Material:** Förzinkad plåt

**Standardlängd:** 2000 mm

**Standardfärg:** Förzinkad plåt RA L9010 vid förfrågan

**Leveransform:** Underdel, front, Tillbehör beställs separat










	Underdel ,front klammer komplett Ref.nr E.nr	Förpackning	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Kabelutrymme 11 mm Ø Ex. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
	<b>LFS 40060</b> E 1158000	12 m	40/60	8
	<b>LFS 60060</b> E 1158010	8 m	60/60	12
	<b>LFS 60100</b> E 1158020	8 m	60/100	21
	<b>LFS 60150</b> E 1158030	6 m	60/150	38
	<b>LFS 60200</b> E 1158040	6 m	60/200	50

• Formstycken för  
riktningsändringar





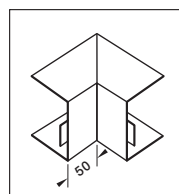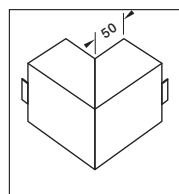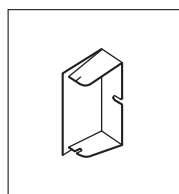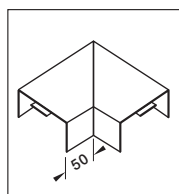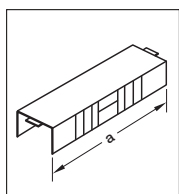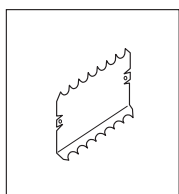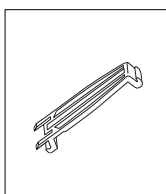
**Material:** Förzinkad plåt

**Leveransform:** Ett formstycke





**Standardfärg:** Förzinkad plåt  
RAL 9010 vid förfrågan

							
Innerhorn	Ytterhorn	Ändstycke	Liggande vinkel	T- och korsstycke	Skarv	LFS Klammer	
Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	
<b>R2551</b> E 1158002	<b>R2552</b> E 1158003	<b>R2573</b> E 1158004	Mått a i mm <b>39</b>	<b>R2555</b> E 1158005	<b>R2566</b> E 1158000	<b>R2504</b> E 1158007	<b>M6290</b> E 1158008
Förpackning: 4 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 5 st	Förpackning: 8 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 5 par	2 st	
<b>R 2581</b> E 1158012	<b>R 2582</b> E 1158013	<b>R 2603</b> E 1158014	<b>59</b>	<b>R 2585</b> E 1158015	<b>R 2606</b> E 1158016	<b>R 2604</b> E 1158017	<b>M 6290</b> E 1158008
Förpackning: 4 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 10 st	Förpackning: 6 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 5 par	2 st	
<b>R 2661</b> E 1158022	<b>R 2662</b> E 1158023	<b>R 2693</b> E 1158024	<b>59</b>	<b>R 2665</b> E 1158025	<b>R 2646</b> E 1158026	<b>R 2604</b> E 1158027	<b>M 6291</b> E 1158028
Förpackning: 4 st	Förpackning: 2 st	Förpackning: 6 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 5 par	2 st	
<b>R 2701</b> E 1158032	<b>R 2702</b> E 1158033	<b>R 2723</b> E 1158034	<b>59</b>	<b>R 2705</b> E 1158035	<b>R 2696</b> E 1158036	<b>R 2604</b> E 1158037	<b>M 6292</b> E 1158048
Förpackning: 5 st	Förpackning: 8 st	Förpackning: 5 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 6 st	Förpackning: 5 par	24 st	
<b>R 2731</b> E 1158042	<b>R 2732</b> E 1158043	<b>R 2753</b> E 1158044	<b>59</b>	<b>R 2735</b> E 1158045	<b>R 2736</b> E 1158046	<b>R 2604</b> E 1158047	<b>M 6293</b> E 1158048
Förpackning: 5 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 6 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 6 st	Förpackning: 5 par		

- Mellanvägg för separation av olika ledningssystem
- Jordningsdetaljer

	<i>Benämning</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Kanaltyp</i>	<i>Förp.</i>	<i>Ref.nr</i>	<i>E.nr</i>
 R2660	<b>Mellanvägg</b>	Material: plåt Standardlängd: 2 m	LFS 60100 LFS 60150 LFS 60200	40 m	<b>R2660 VERZ</b>	1158904
 G1612	<b>Mellanvägg</b>	Material: PVC Standardlängd: 2 m	LFS 60100 LFS 60150 LFS 60200	48 m 48 m 48 m	<b>G1612</b>	1157993
 R2290	<b>Låsbygel</b>	Material: Plåt För kanalfront	LFS 40060 LFS 60060 LFS 60100 LFS 60150 LFS 60200	100 100 100 100 100	<b>R2290</b> <b>R2290</b> <b>R2291</b> <b>R2292</b> <b>R2293</b>	1157560 1157560 1157561 1157562 1157563
 R4320	<b>Jordbleck</b>	Material: Plåt För kanalfront	LFS 20020 LFS 30045	10 st 5 st	<b>R4320</b> <b>R4330</b>	1157565 1157564
 L4180	<b>Jordbleck</b>	Material: Plåt För över och underdel	LFS 40060 LFS 60060 LFS 60100 LFS 60150 LFS 60200	50 50 50 50 50	<b>L4180</b>	1156500
 L4181	<b>Jordledning</b>	Area: 4 mm <sup>2</sup>	150 mm 300 mm 600 mm	25 25 25	<b>L4181</b> <b>L4182</b> <b>L4183</b>	1158911 1158912 1158913
 L4187	<b>Jordanslutning</b>	Material: Plåt		10	<b>L4187</b>	1156501

- Distanser i två olika höjder
- Kopplingsbox för placering i kanal
- Skyddskrage för skruvskalle

	<b>Benämning</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Längd (mm)</b>	<b>Förp. Ref.nr</b>	<b>E.nr</b>
 M51592	<b>Distans</b>	Höjd 12 mm, ø 25 mm	50	<b>M5159-2</b>	1155218
 M5159	<b>Distans</b>	Höjd 20 mm, ø 25 mm	50	<b>M5159-1</b>	1155219
 M5164	<b>Skyddskrage</b>	För M4-M5	100	<b>M5164</b>	
 L5111	<b>Kopplingsbox</b>	IP54	1	<b>L5111</b>	1158105

- Kanalerna ligger i förpackningar om 20m
- För klippning av kanal används till fördel kanalsax L5561
- Stark dubbelhäftande tejp på undersida kanal

 
 
 
 

- Kanalen är även försedd med färdigstansade hål
- I förpackningen öppnas ett litet hål. Kanalen dras ut och klipps av efter behov

**Material:** PVC

**Standardlängd:** 20 m

**Standardfärg:** RAL 9010

**Leveransform:** Förpackning om 20m

	Benämning	Kabelutrymme 11 mm Ø Ex. 3x 1,5 mm <sup>2</sup>	Förpackning	Ref.nr	E.nr
	<b>LFR 7012</b>	-	20 m	<b>LFR7012</b>	1157570
LFR7012					
	<b>LFR 15015</b>	1	20 m	<b>LFR15015</b>	1157571
LFR15015					
	<b>LFR 20020</b>	1	20 m	<b>LFR20020</b>	1157572
LFR20020					
	<b>LFR 20035</b>	2	20 m	<b>LFR20035</b>	1157573
LFR20035					
	<b>Kanalsax</b>		1	<b>L5561</b>	1620025
L5561					

