

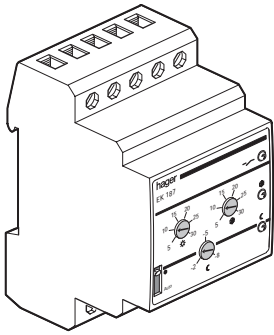


## Nattsänkningstermostat

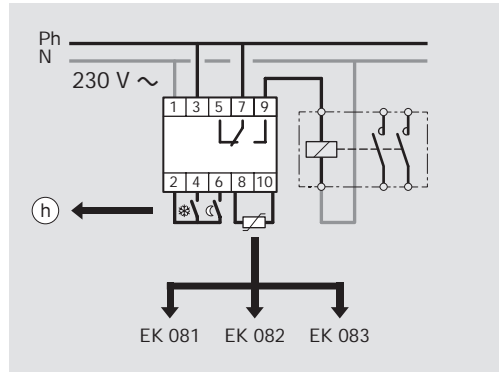

EK 187

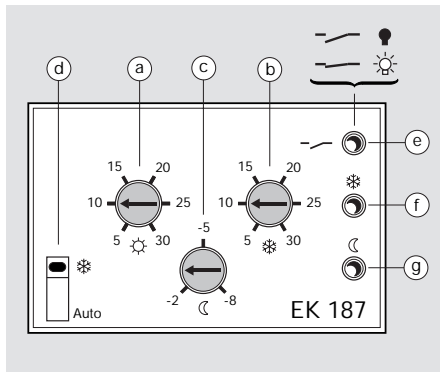

### Inställningar

- (a) komfort temperatur ☀  
inställbar från : +5 °C till +30 °C
- (b) frysskyddstemperatur ❄  
inställbar från : +5 °C till +30 °C
- (c) nattsänkningstemperatur ☾  
reducerad i jämförelse med komforttemp.
- (d) in och urkoppling av frysskyddsnivå.
- (e) visning av kontaktens läge .
- (f) indikering att frysskyddsnivå är inkopplad.
- (g) indikering att nattsänkingsnivå är inkopplad.

### Anslutning

- (h) temperatur styrningar väljs av extern givare :

Med två potentialfria kontakter väljer frysskyddstemp eller reducerad temp : när båda kontakterna är öppna väljs komforttemp, om båda kontakterna är till prioriteras frysskyddstemp.

EK 187 kan användas ihop med EK 081, EK 082 och EK 083.

**Säkerhet mot brott på kabeln :**  
kontakten slutes 1 min. var fjärde 4 min.

### Tekniska data

Driftspänning : 230V +10-15% 50/60 Hz  
Egen förbrukning : 1,5 VA  
Kontaktfunktion : 1 växlande kontakt  
(potentialfri)  
Brytförmåga :  $\mu$  2 A - 250 V  $\sim$  AC1

Funktionsdata : 3 temp.-nivåer reglerbara från avstånd :  
- Komfortnivå : +5 °C till +30 °C  
- Nattsänkingsnivå : sänkning 2 till 8 °C  
- Frysskyddsnivå : +5 °C till +30 °C (för längre frånvaro)  
- Statisk hysteres :  $\pm$  0,2 °C

**Omgivningstemperatur :**  
Funktionstemperatur : -10 °C till +50 °C  
Lagringstemperatur : -20 °C till +70 °C

**Anslutning :**  
Mjukledare : 1 till 6 mm<sup>2</sup>  
Enkelledare : 1,5 till 10 mm<sup>2</sup>  
Givare : max. avstånd 50 m

### Garanti



hager lämnar 24 mån garanti från faktura datumet ; garantin gäller alla fabrikations och materialfel och gäller under förutsättning att felaktig produkt returneras tillsammans med en förklaring av felet och kopia av fakturan via ansvarig installatör och grossist ; garantin gäller ej om hagers kvalitetskontroll finner att produkten är i fullgot skick eller att den ej installerats enl. gällande föreskrifter