

(S) Jordfelsbrytare 80 - 100 A


Bruksanvisning

(N) Jordfeilbrytere 80 - 100 A


Montasjeanvisning

(FIN) Vikavirtasuojakytkin RCD
80 - 100 A

Käyttö- ja asennusohje

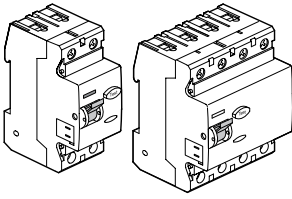


OBSERVERA : får endast installeras av behörig elinstallatör.
ADVARSEL : Må kun monteres av autorisert installatør.
VAROITUS : Asennuksen voi suorittaa vain pätevyiden omaava asentaja.

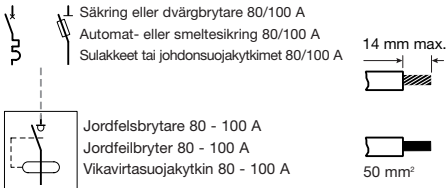


Anslutning av 3 faser utan nolla eller 1- fas.

Koblingsskjema for firepolet jordfeilbryter i enfas- eller trefas nett uten N-leder. N -liitin on ehdottomasti kytkettävä omaan (puhtaaseen) nollaan kuvassa kolmivaiheasennus ilman N - johdinta.

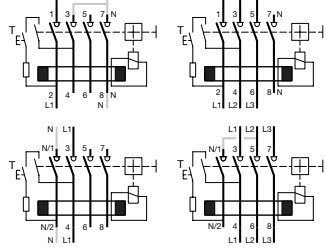


Positiv kontaktindikasjon
Bryterstillingsindikasjon
Toimintaindikaattori.

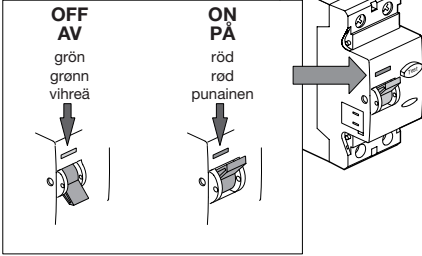

Test : Testas regelbundet, jordfelsbryteren måste lösa ut.


Test : Testes jevnlig. Bryteren skal slå ut.

Test : testaa vikavirtasuojakytkin säännöllisesti painamalla Test painiketta.

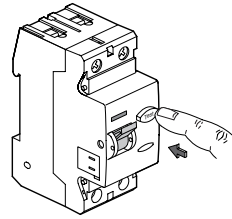


Fästclips för DIN- skena som kan låsas i ytterläge för att underlätta vid utbyte av produkten.

DIN-skinneklipsset kan låses i öppen stilling.
Kaksitoiminen kiinnike DIN -kiskoon.

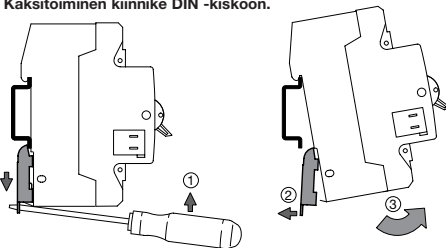

Jordfelsindikasjon / Jordfeilindikasjon /
Maavuotivian ilmaisimien.

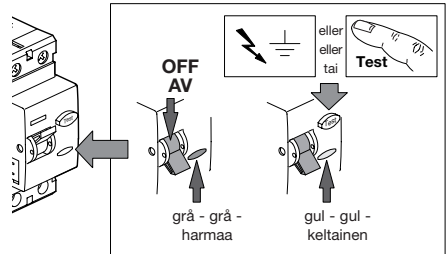

Backup-skydd - dvärgbrytare eller säkringar

Back-up beskyttelse

Varmennussuojauustalukko johdonsuojakytkimille tai sulakkeille.


I^t, I_p (EN 61008-1, IEC 1008-1 Chart 15 - 9.11)

	gG				
	80 A	100 A	125 A	80 A	100 A
80 A	X			X	
100 A	X	X	X	X	X


Plomberbara anslutningslock

Som ekstrastyr finnes plomberbart terminaldekselel

Sinetöitävää liittäntöjen suojakansi.

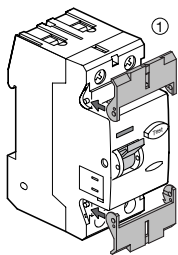


CZ 007 : 2 ■
CZ 008 : 4 ■

 

Låsanordning för vipa MZ 175

Låseboyle for automatsikringer MZ 175 kan også brukes på jordfeilbrytere


Vivun lukitus- ja sinetöitinkappale MZ 175.

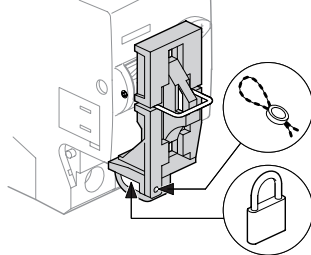


Anslutning av tillbehör - hjälpkontakter (se huvudkatalog för vidare information).

Muligheter for ekstrastyr (se katalog for detaljer)

Apuksokettimien kytkentätäpoja (esimerkkejä lisää pääluettelossa).

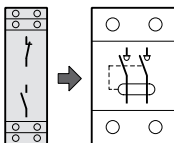

CZ 001
(CA + SD)

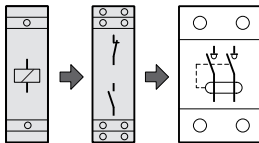

MZ 203... + CZ 001
MZ 206 (CA + SD)

Garanti



Hager lämnar 24 mån garanti från faktura datum :
Garantin gäller alla fabriksjons- og materialfeil under forutsetning av at defektet produkt returneres tillsammans med en forklaring av feilet og kopier av fakturerna via ansvarig installatör og grossist.
Garantin gäller ej om hager's kvalitetskontroll finner att produkten är i fullgott skick eller att den ej installerats enl. gällande föreskrifter.

Garanti



24 måneders garanti fra fakturadato.
Garantien gjelder alle fabriksjons- og materialfeil under forutsetning av at defekte produkt returneres til grossist eller importør med en kort beskrivelse av feilen, samt kopi av pakkeseddel eller faktura.
Garantien bortfaller dersom hager's kvalitetskontroll finner at produktet er i brukbar stand, eller at det ikke er montert ifølge gjeldende forskrifter.

Takuu



Hager myöntää 24 kk:n takuun valmistuspäivästä lukien. Takuu koskee kaikkia materiaali- ja valmistusvirheitä, ei kuitenkaan virallisestä tuotteesta aiheutuneita muita välittömiä tai välillisiä kustannuksia.
Takuu ei ole voimassa, jos :
a) hagerin laadunvalvontasasto on tarkastuksessa havainnut, että laite on asennettu vastoin annettuja asennusohjeita.
b) tuotetta ei ole palautettu myyjälle asianmukaisesti : huom! kun tuotetta palautetaan, tulee se palauttaa maahantuojalle asennusliikkeen ja tukkuliikkeen kautta ja tuotteen mukana tulee olla kirjallinen selvitys viasta ja jäljennökset toimitusasiakirjoista (jos mahdollista).