 



hager

6T 7127.a

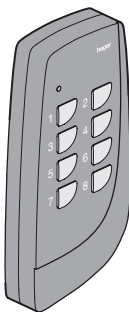

Istruzioni d'uso

Telecomando R.F.
8 pulsanti 8 canali

TU 208A

Principio di funzionamento

Questo telecomando permette di inviare i comandi ai ricevitori RF della gamma Tebis. Il telecomando TU 208A ha 8 pulsanti di comando.

Esso permette di comandare i moduli d'uscita:

- per l'illuminazione
- per il comando di piccoli motori
- per la gestione del riscaldamento.

Ogni volta che si preme un pulsante, si accende un led che indica l'invio del comando.

Configurazione

Il riconoscimento e la configurazione del telecomando vengono realizzati con il ricevitore ed il software o il configuratore.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche elettriche

- alimentazione : batterie Litio 3V CR 1/3 N

Caratteristiche funzionali

- Frequenza portante: 868.3 MHz
- Max distanza di trasmissione in campo libero: 100 m
- Otto pulsanti numerati da 1 a 8
- Led per indicare la trasmissione del segnale
- Equipaggiato con supporto a parete
- Grado di protezione dell'involucro: IP 30
- conforme: EN 300 220-3
ETS 301 489-1
ETS 301 489-3
NF EN 60950

Ambiente

- T° di funzionamento : 0 °C a +45 °C
- T° di stoccaggio -20 °C a +70 °C


Dimensioni

- Altezza: 111 mm
- Larghezza: 51 mm
- Spessore: 18 mm


Segnalazione del led

- Mantenendo premuto un pulsante, il led lampeggia per 2 secondi : il canale non è configurato.
- il led s'illumina dopo la pressione di un pulsante : il comando non è stato accettato.
- il led non s'illumina dopo la pressione di un pulsante : manca la pila ; la pila è scarica.

Presentazione prodotto

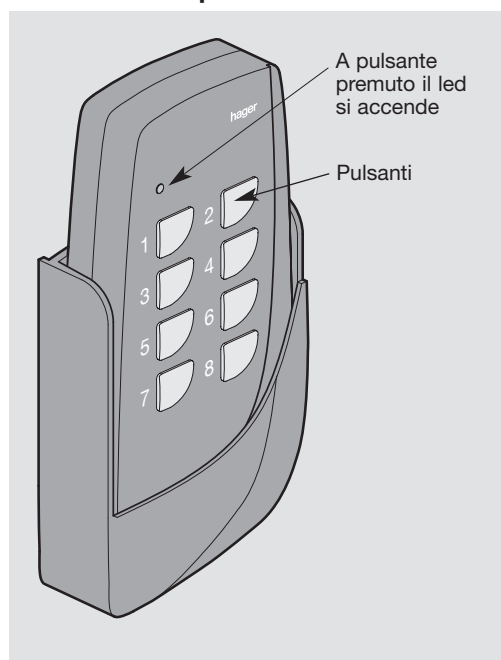


Supporto a parete

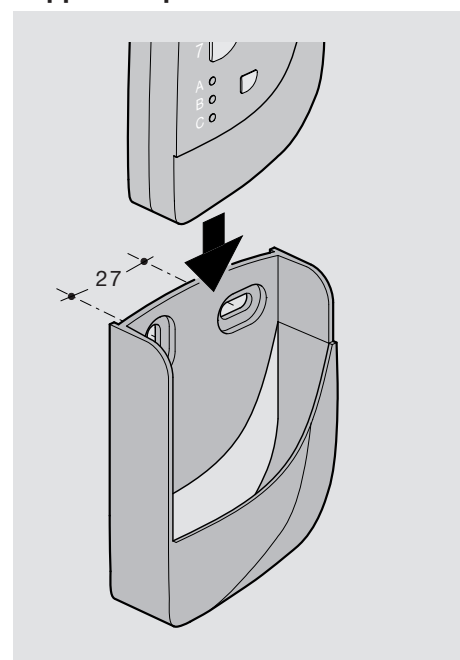

Note

Svitare per aprire il telecomando.

Sul retro del telecomando è collocata un'etichetta che serve a memorizzare le funzioni dei pulsanti.

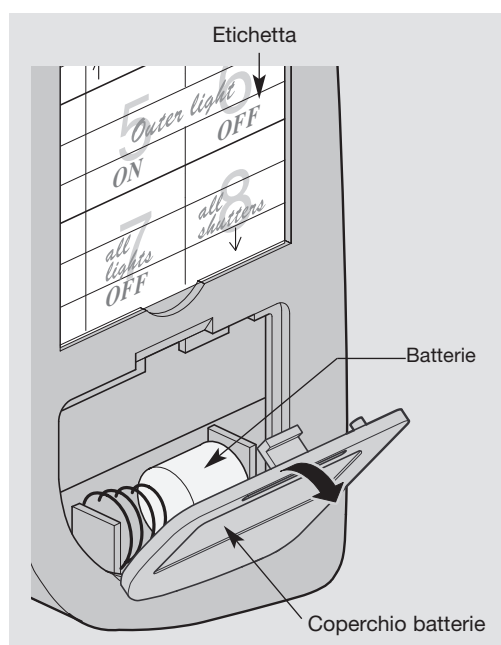


Usato in Tutta Europa 0536

Dichiarazione di conformità :
Noi Hager Electro S.A, 132 Boulevard de l'Europe
67215 Obernai Cedex, dichiarazio sotto la nostra sola
responsabilità que i prodotti della presente nota informativa,
soddisfano tutte le esigenze essenziali, legate alla direttiva
R&TTE 1999/5/CE Marzo 1999.
Il responsabile qualità BA CONTROLLO/ 01-01


Garanzia

24 mesi contro tutti i difetti di materiale o di fabbricazione, a partire dalla data di produzione.
In caso di difetti, il prodotto deve essere restituito al grossista da cui è avvenuto l'acquisto.
La garanzia ha valore solo se viene rispettata la procedura di reso tramite installatore e grossista e se dopo la verifica del nostro servizio controllo qualità non vengono riscontrati, difetti dovuti ad una errata messa in opera e/o ad una utilizzazione non conforme alla regola dell'arte, ad una modifica del prodotto. Le eventuali note informative del difetto dovranno essere allegata al prodotto reso.

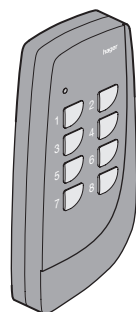

TU 208A

 Instruções de instalação (P)



Telecomando rádio 8 teclas 8 canais

Princípio de funcionamento

Este comando permite o envio de ordens de funcionamento para os receptores rádio da gama Tebis.

O telecomando TU 208A possui 8 teclas de comando.

Permite comandar :

- iluminação,
- estores e persianas motorizadas,
- aquecimento.

Cada vez que se prime uma tecla, o led do telecomando acende indicando o envio de uma ordem.


Configuração

A configuração e a afectação do telecomando é feita por intermédio do receptor e da ferramenta de configuração.

Apresentação do produto



Suporte mural

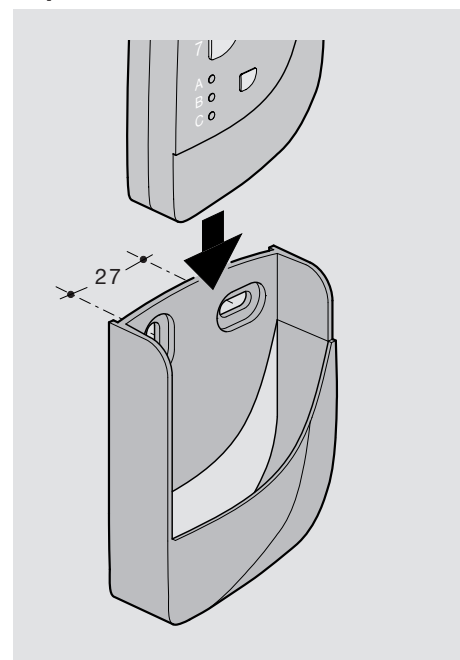

Especificações técnicas :

Características eléctricas :

- alimentação : pilha de lítio 3 V CR 1/3 N

Características técnicas

- frequência de emissão : 868.3 MHz
- alcance em campo aberto : 100 m
- 8 teclas numeradas de 1 a 8
- led de visualização da emissão rádio
- fornecido com suporte de fixação mural
- índice de protecção : IP 30
- conforme : EN 300 220-3
ETS 301 489-1
ETS 301 489-3
NF EN 60950

Ambiente :

- Tª funcionamento : 0 °C a +45 °C
- Tª armazenamento : -20 °C a +70 °C

Dimensões

- altura : 111 mm
- largura : 51 mm
- espessura : 18 mm

Sinalização pelo LED


O LED :

- pisca durante 2 segundos após um apoio : o canal não está configurado.
- acende após um apoio : a ordem foi considerada.
- fica apagado após um apoio : não tem pilha ; a pilha está descarregada.

Observações

Para mudar a pilha, abrir o compartimento na parte de trás do telecomando.

A etiqueta de identificação nas costas do telecomando permite ao utilizador memorizar a atribuição das funções.

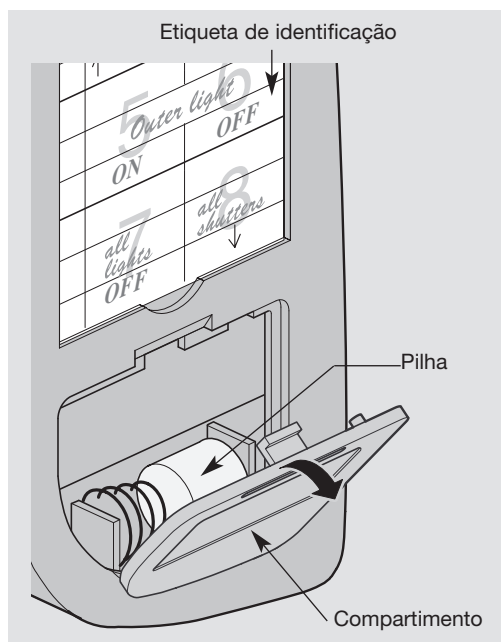

Utilizável em toda a Europa 0536


Declaração de conformidade.
A Hager Electro SA, com morada em 132 boulevard d'Europe 67215 Obernal França, declara sobre a sua inteira responsabilidade que os produtos referidos nestas instruções de montagem estão conforme às exigências da directiva R&TTE 1999/5/CE de Março de 1999.

O responsável pela qualidade. / 01-01

Garantia


(P)

24 meses contra defeitos dos materiais ou de fabrico, a partir da data de produção. No caso de avaria, o produto deve ser enviado ao seu distribuidor habitual.
A garantia só é válida se forem respeitados todos os procedimentos de devolução, instalador via distribuidor, se os nossos serviços de controlo de qualidade não detectarem más ligações e/ou uma utilização não conforme com as regras de arte.
Todas as informações que expliquem o defeito deverão acompanhar o produto.

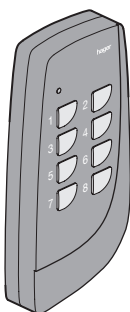

TU 208A

 Bruksanvisning (S)



Fjärrkontroll, radio med 8 knappar och 8 kanaler

Funktionsprincip

Denna fjärrkontroll används mot radiomottagare i Tebis system.

TU 208A ficksändare har 8 tryckknappar för styrning av valfri belastning tex:

- belysning
- markiser/persienner
- värme.

Vid intryckning av sändarens knappar visas avsend signal med en LED-indikering.

Konfiguration

Fjärrkontrollen är konfigurerad med radiomottagaren och programmeringsenheten.

Tekniska data:

Elektriska data

- 3 V CR 1/3 N lithiumbatteri

Funktionsdata

- Överföringsfrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd utan hinder: 100 m
- 8 numrerade tryckknappar
- Nyckelringshållare
- Levereras med väggållare
- Kapslingsklass: IP30
- Enligt : EN 300 220-3
ETS 301 489-1
ETS 301 489-3
NF EN 60950

Omgivningstemperaturer

- Drifttemperatur: 0 °C till +45 °C
- Lagringstemperatur: -20 °C till +70 °C

Mått


- Höjd : 111 mm
- Bredd : 51 mm
- Tjocklek : 18 mm

Led indikering


Led :

- indikeringen blinkar i 2 sekunder efter knapp tryckning på fjärrkontrollen: Knappen är inte konfigurerad mot mottagaren
- indikeringen lyser efter knapp tryckning: Funktionen är mottagen av radiomottagaren
- indikeringen lyser inte efter knapp tryckning: Batterierna är uttagna ur fjärrkontrollen ; batterierna är förbrukade.

Produktpresentation:

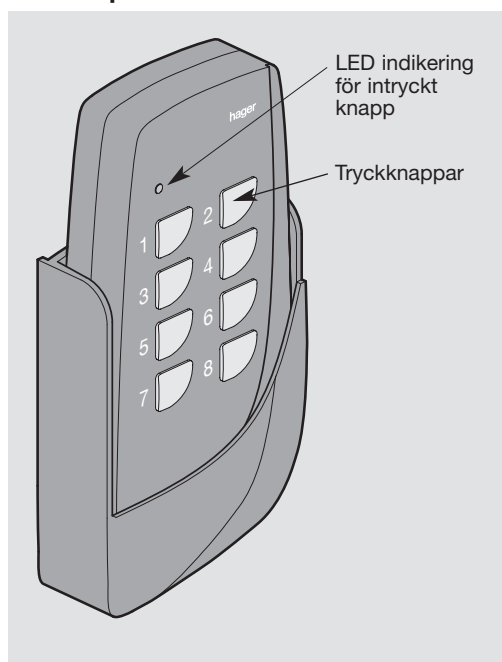


Väggållare

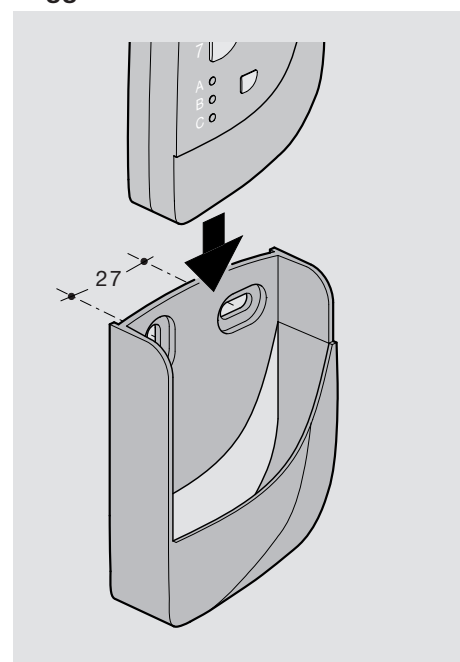

Noteringar

För att byta batteri skall locket på fjärrkontrollens baksida öppnas. En etikett för beskrivning av knapparnas funktioner är fäst på baksidan av produkten.

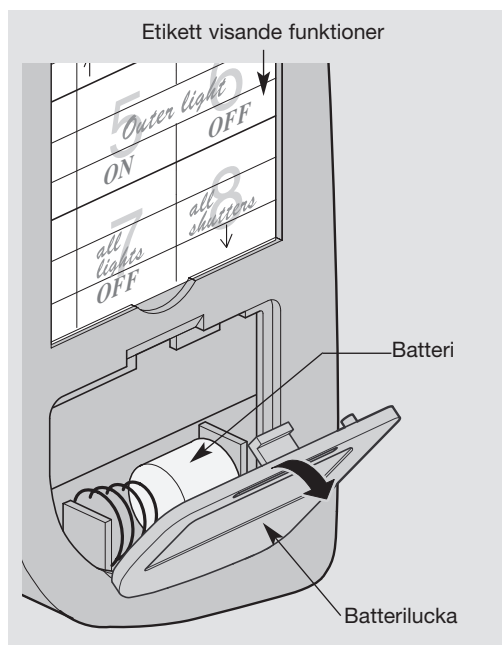

Får användas inom Europa 0536

Tillverkardeklaration:
Vi, Hager Electro S.A, 132 Boulevard de l'Europe
67215 Obernai Cedex, intygar härmed att vi ansvarar för
att produkterna som marknadsförs med dessa instruktioner
tillfredsställer de krav som ställs enligt R&TTE 1999/5/EG
direktiv daterat mars 1999.

Affärsområdeschef/ 01-01

Garanti

(S)

hager lämnar 24 mån garanti från faktura datumet ;
garantin gäller alla fabrikations och materialfel och gäller under
förutsättning att felaktig produkt returneras tillsammans med en
förklaring av felet och kopia av fakturan via ansvarig installatör
och grossist ;
garantin gäller ej om hagers kvalitetskontroll finner att produkten
är i fullgott skick eller att den ej installerats enl. gällande
föreskrifter

