

Caixas de distribuição para embutir Alfa, para disjuntores padrão IEC



VA24PF

IP 40 / IK 07, com porta,
classe de isolamento : II ☐

Caixas de distribuição com porta, 1 a 4 filas, 12 a 48

chassis desmontável,
distância entre trilhos 125 mm,
caixa de embutir em material
isolante, moldura e porta metáli-
cas, porta reversível
com puxador integrado e embu-
tido.

cor : branco RAL 9010.

Fornecidas com :

barramentos (neutro ou terra) de
latão, etiquetas de identificação.

classe de resistência
ao fogo conforme
norma NF C 20-455 :
650°.

Designação

*Barramento
(Neutro ou Terra)*

Embal. Ref.

1 fila 12

1 x 25 + 5 x 16 + 7 x 10[□]

1 **VA12PF**

parte embutida :
L 295 x A 270 x P 88 mm

2 filas, 24

1 x 25 + 9 x 16 + 12 x 10[□]

1 **VA24PF**

parte embutida :
L 295 x A 394 x P 88 mm

3 filas 36

1x 25 + 11 x 16 + 13 x 10[□]

1 **VA36PF**

parte embutida :
L 295 x A 540 x P 88 mm

4 filas, 48

2 x 25 + 14 x 16 + 18 x 10[□]

1 **VA48PF**

parte embutida :
L 295 x A 664 x P 88 mm



VA12PF




VA36PF

VA24PF

VA48PF

Caixas para embutir Alfa

2 filas 24

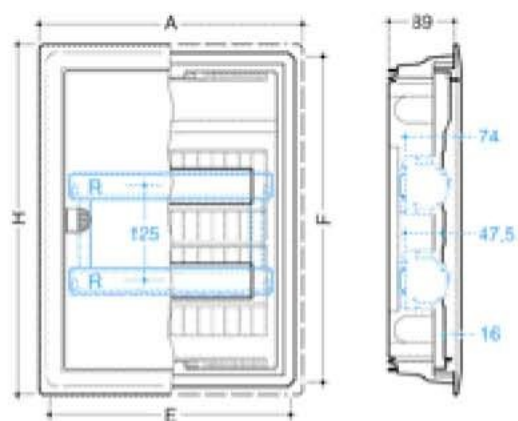

cotas

tipo	n° de filas	dimensões caixa		moldura		
		A	H	E	F	
VA 12PF	12	1	328	302	295	270
VA 24PF	24	2	328	428	295	394
VA 36PF	36	3	328	572	295	540
VA 48PF	48	4	328	697	295	664