 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Commandes		Désignation	Réf. 1 mod.	Réf. 2 mod.	Page
	Interrupteurs 10 AX - 250 V ~ IP2XC * livré avec lampe ** livré avec cordon	Va-et-vient Va-et-vient à voyant Va-et-vient à tirage Va-et-vient porte-étiquette Bipolaire Bipolaire lumineux Permutateur Permutateur lumineux Mécanisme carte hôtel	▶ WS012 ▶ WS013 - WS014 - - - - WS055	▶ WS001 ▶ WS002 ▶ WS005** WS006 WS008 WS009* ▶ WS010 WS011 -	O.8
	Poussoirs 10 A - 250 V ~ IP2XC ** livré avec cordon	Poussoir à fermeture Poussoir inverseur Poussoir inverseur à voyant Poussoir à tirage Poussoir porte-étiquette	▶ WS027 ▶ WS029 WS030 - WS031	▶ WS020 WS022 ▶ WS023 WS024** ▶ WS025	O.8
Commandes Confort					
	Commande de VMC 10 A - 250 V ~ IP2XC	Va-et-vient VMC	-	▶ WS048	O.10
	Interrupteurs auto-matiques à infrarouge IP2XC	Inter. auto. sans neutre (2 fils) Inter. auto. avec neutre (3 fils)	- -	▶ WS050 ▶ WS051	O.10
	Variateurs IP2XC	Variateur rotatif Variateur à poussoir	- -	▶ WS060 ▶ WS061	O.10
	Commandes de volets roulants 10 A - 250 V ~ IP2XC Thermostats électroniques IP2XC	Double va-et-vient volets roulants Double poussoir volets roulants	- -	▶ WS300 ▶ WS301	O.11
		Commande électronique de volets roulants programmable	-	▶ WS304	
		Commande électronique centralisée de volets roulants à afficheur	-	▶ WS305	
		Thermostat d'ambiance Thermostat d'ambiance programmable Thermostat fil pilote	- - -	▶ WS310 ▶ WS311 ▶ WS314	
Prises de courant					
	Prises à éclipse 16 A - 250 V ~ IP2XC	Prise 2P + T Prise 2P + T "connexion à vis" Prises double 2P + T Prises triple 2P + T Prise 2P "connexion à vis" Prise 2P + T à voyant à associer à la lampe WUZ694 Prise 2P + T détrompée Prise 2P + T détrompée "connexion à vis" Prise schuko 2P + T simple, spécial goulottes 2P + T double, spécial goulottes 2P + T triple, spécial goulottes 2P + T détrompée, spécial goulottes 2P + T détrompée double, spécial goulottes 2P + T détrompée triple, spécial goulottes Accessoire de jonction, spécial goulottes	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	▶ WS100 ▶ WS101 WS142 WS143 ▶ WS102 ▶ WS103 ▶ WS105 ▶ WS106 ▶ WS160 ▶ WS121 ▶ WS122 ▶ WS123 ▶ WS131 ▶ WS132 ▶ WS133 ▶ WS120	O.12
	Accessoires	Sortie de câble modulaire 45 x 45 Sortie de câble monobloc extraplate (pas de multiposte) Sortie de fil Obturbateur Kit d'étanchéité à l'air	- - ▶ WS687 ▶ WS688 -	▶ WS155 WE155 - ▶ WS689 WUZ155	O.12 O.14

Prises de communication		Désignation	Réf. 1 mod. 	Réf. 2 mod. 	Page
 	Prise téléphone	Prise téléphone "T"	-	▶ WS200	O.16
	Prises informatique	Prise RJ45 cat.5e UTP Prise RJ45 cat.5e FTP pour grade 1 Prise RJ45 cat.5e STP Prise RJ45 cat.6 UTP Prise RJ45 cat.6 FTP Prise RJ45 cat.6 STP pour grade 3 Prise RJ45 cat.6a Plastron RJ45 pour moteur keystone	▶ WS210 ▶ WS213 ▶ WS216 ▶ WS219 ▶ WS222 ▶ WS225 - ▶ WS202	▶ WS211 ▶ WS214 ▶ WS217 ▶ WS220 ▶ WS223 ▶ WS226 WS228 ▶ WS203	O.16
  	Prises télévision	Prise TV directe Prise TV passage/terminal 10 dB Prise TV passage/terminal 15 dB Prise TV + FM directe Prise TV + FM passage/terminal 10 dB Prise TV + FM passage/terminal 15 dB Prise TV + FM + SAT directe 1 entrée Prise TV + FM + SAT directe 2 entrées Prise TV type F	- - - - - - - -	▶ WS250 ▶ WS251 ▶ WS252 ▶ WS253 WS254 WS255 ▶ WS256 ▶ WS257 ▶ WS259	O.16
	Prises HP	Prise Haut Parleur	▶ WS290	▶ WS291	O.16
 	Prises vidéo et sons	2 RCA audio (rouge et blanc) 3 RCA (Audio + Video) YUV (video RGB) HDMI traversante HDMI à bornier USB XLR femelle XLR mâle Prise optique traversante SC Prise optique traversante LC Prise BNC DVI-D Prise S-Video SUB-D 15 (VGA) Jack connector 3.5 mm Prise S-Video + Audio RCA	- - - - - - - - - - - - - - - -	WS260 WS261 WS262 WS263 WS264 WS265 WS266 WS267 WS270 WS271 WS273 WS274 WS275 WS276 WS278 WS279	O.17
Accessoires		Boîte saillie 1 poste Boîte saillie 2 postes entraxe 71 mm réversible Boîte saillie 3 postes entraxe 71 mm réversible Boîte saillie 8 postes entraxe 71 mm réversible Lampe bleue à Led pour signalisation 250 V Lampe rouge à Led pour témoin 250 V Lampe bleue à Led pour signalisation 12-24 V Lampe pour prise de courant WS103 Détrompeur de prise Kit d'étanchéité à l'air pour plaque classic	- - - - - - - - - - - -	▶ WS681 WS682 WS683 WS686 ▶ WS690 ▶ WS691 WS692 WUZ694 WS697 WUZ155	O.18 O.20 O.14 O.14

▶ produit couramment en stock

Plaques blanches	Support à vis	Support à griffes	Boîtes cloisons sèches profondeur 40 mm	Boîtes maçonnerie profondeur 40 mma	Plaques blanches	Support à vis	Boîtes cloisons sèches profondeur 40 mm	Boîtes maçonnerie profondeur 40 mm
 1 module WS405 80 x 40 mm	livré avec la plaque WS405				 4 modules WS414 pour WS122 80 x 150 mm	 WS454	 2 boîtes	
 2 modules WS401 80 x 80 mm	 WS450	 WS451			 6 modules WS415 pour WS123 80 x 220 mm	 WS455	 3 boîtes	 3 boîtes
 2 x 2 modules WS402 80 x 151 mm	 2 x WS450		 2 boîtes	 2 boîtes	 2 x 2 modules WS406 137 x 80 mm	 2 x WS450	 2 boîtes	 2 boîtes
 3 x 2 modules WS403 80 x 222 mm	 3 x WS450		 3 boîtes	 3 boîtes	 3 x 2 modules WS407 194 x 80 mm	 3 x WS450	 3 boîtes	 3 boîtes
 4 x 2 modules WS404 80 x 293 mm	 4 x WS450		 4 boîtes	 4 boîtes	 2 x 2 modules WS408 151x 80 mm	 2 x WS450	 2 boîtes	 2 boîtes
 4 modules WS410 80 x 137 mm	 WS452		 2 boîtes	 2 boîtes	 3 x 2 modules WS409 222 x 80 mm	 3 x WS450	 3 boîtes	 3 boîtes
 6 modules WS411 80 x 194 mm	 WS453		 3 boîtes	 3 boîtes				
 5 modules WS412 80 x 150 mm	 WS454		 2 boîtes	 2 boîtes	 16 modules WS416 165 x 235 mm	 WS456	 2 x 3 boîtes	 2 x 3 boîtes
 8 modules WS413 80 x 220 mm	 WS455		 3 boîtes	 3 boîtes				

	Commandes	Interrupteurs  10 AX - 250 V ~ IP2XC	Désignation	Réf. 1 mod. 	Réf. 2 mod. 	Page
			Va-et-vient titane Va-et-vient à voyant titane	 WS012T  WS013T	 WS001T  WS002T	O.28
		Poussoirs  10 A - 250 V ~ IP2XC	Poussoir à fermeture titane Poussoir inverseur titane	 WS027T WS030T	 WS020T  WS023T	O.28
	Commandes Confort	Interrupteurs auto-matiques à infrarouge IP2XC	Inter. auto. sans neutre (2 fils) titane Inter. auto. avec neutre (3 fils) titane	- -	 WS050T  WS051T	O.28
		Variateurs IP2XC	Variateur rotatif titane Variateur à poussoir titane	- -	 WS060T  WS061T	O.29
		Commandes de volets roulants 10 A - 250 V ~ IP2XC	Double va-et-vient volets roulants titane Double poussoir volets roulants titane	- -	 WS300T  WS301T	O.29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 


▶ produit couramment en stock

 	Prises à éclipse  16 A - 250 V ~ IP2XC	Désignation Prise 2P + T titane Prise 2P + T à vis titane Prise 2P + T détrompée Prise schuko titane 2 P + T simple titane, spécial goulottes 2 P + T double titane, spécial goulottes 2 P + T triple titane, spécial goulottes 2P + T détrompée, spécial goulottes 2P + T détrompée double, spécial goulottes 2P + T détrompée triple, spécial goulottes Accessoire de jonction, spécial goulottes	Réf. 1 mod.  -
--	--	--	---

▶ produit couramment en stock

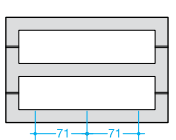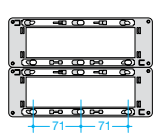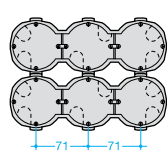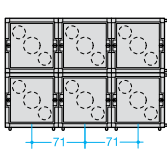

Plaques titane	Support à vis	Support à griffes	Boîtes cloisons sèches profondeur 40 mm	Boîtes maçonnerie profondeur 40 mma	Plaques titane	Support à vis	Boîtes cloisons sèches profondeur 40 mm	Boîtes maçonnerie profondeur 40 mm
 1 module WS405T 80 x 40 mm	livré avec la plaque WS405				 4 modules WS414T pour WS122 80 x 150 mm	 WS454	 2 boîtes	
 2 modules WS401T 80 x 80 mm	 WS450	 WS451			 6 modules WS415T pour WS123 80 x 220 mm	 WS455	 3 boîtes	
 2 x 2 modules WS402T 80 x 151 mm	 2 x WS450		 2 boîtes		 2 x 2 modules WS406T 137 x 80 mm	 2 x WS450	 2 boîtes	 2 boîtes
 3 x 2 modules WS403T 80 x 222 mm	 3 x WS450		 3 boîtes		 3 x 2 modules WS407T 194 x 80 mm	 3 x WS450	 3 boîtes	 3 boîtes
 4 x 2 modules WS404T 80 x 293 mm	 4 x WS450		 4 boîtes		 2 x 2 modules WS408T 151x 80 mm	 2 x WS450	 2 boîtes	 2 boîtes
 4 modules WS410T 80 x 137 mm	 WS452		 2 boîtes		 3 x 2 modules WS409T 222 x 80 mm	 3 x WS450	 3 boîtes	 3 boîtes
 6 modules WS411T 80 x 194 mm	 WS453		 3 boîtes					
 5 modules WS412T 80 x 150 mm	 WS454		 2 boîtes		 16 modules WS416T 165 x 235 mm	 WS456	 2 x 3 boîtes	
 8 modules WS413T 80 x 220 mm	 WS455		 3 boîtes					

Commandes		Désignation	Réf. 1 mod. 	Réf. 2 mod. 	Page
 Interrupteurs  10 AX - 250 V IP2XC		Va-et-vient noir Va-et-vient à voyant noir	▶ WS012N ▶ WS013N	▶ WS001N ▶ WS002N	O.38
	Poussoirs  10 A - 250 V IP2XC	Poussoir à fermeture noir Poussoir inverseur à voyant noir	▶ WS027N WS030N	▶ WS020N ▶ WS023N	O.38
Commandes Confort					
 Interrupteurs auto-matiques à infrarouge IP2XC		Inter. auto. sans neutre (2 fils) noir Inter. auto. avec neutre (3 fils) noir	- -	▶ WS050N ▶ WS051N	O.38
	Variateurs IP2XC	Variateur rotatif noir Variateur à poussoir noir	- -	▶ WS060N ▶ WS061N	O.39
 Commandes de volets roulants 10 A - 250 VM IP2XC		Double va-et-vient volets roulants noir Double poussoir volets roulants noir	- -	▶ WS300N ▶ WS301N	O.39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


▶ produit couramment en stock

Prises de courant		Désignation	Réf. 1 mod. 	Réf. 2 mod. 	Page
 Prises à éclipse  16 A - 250 V~ P2XC		Prise 2P + T noir Prise 2P + T à vis noir Prise 2P + T détrompée 2 P + T simple noir, spécial goulottes 2 P + T double noir, spécial goulottes 2 P + T triple noir, spécial goulottes 2P + T détrompée, spécial goulottes 2P + T détrompée double, spécial goulottes 2P + T détrompée triple, spécial goulottes Accessoire de jonction, spécial goulottes	- - - - - - - - - -	▶ WS100N ▶ WS101N ▶ WS105 ▶ WS121N ▶ WS122N ▶ WS123N ▶ WS131 ▶ WS132 ▶ WS133 ▶ WS120	O.39
	 Accessoires	Sortie de câble modulaire 45 x 45 noir Obturbateur noir	- ▶ WS689N	▶ WS155N ▶ WS688N	O.40
Prises de communication					
 Prises informatique		Prise RJ45 cat.5e FTP pour grade 1 noir Prise RJ45 cat.5e STP noir Prise RJ45 cat.6 UTP noir Prise RJ45 cat.6 FTP noir Prise RJ45 cat.6 STP pour grade 3 noir Prise RJ45 cat.6a	▶ WS213N ▶ WS216N ▶ WS219N ▶ WS222N ▶ WS225N -	▶ WS214N ▶ WS217N ▶ WS220N ▶ WS223N ▶ WS226N ▶ WS228N	O.40
	 Accessoires	Boîte saillie 1 poste Boîte saillie 2 postes entraxe 71 mm réversible Boîte saillie 3 postes entraxe 71 mm réversible Boîte saillie 8 postes entraxe 71 mm réversible Lampe bleue à Led pour signalisation 250 V Lampe rouge à Led pour témoin 250 V Lampe bleue à Led pour signalisation 12 - 24 V Détrompeur de prise Kit d'étanchéité à l'air pour plaque classic	- - - - - - - -	▶ WS681N WS682N WS683N WS686N ▶ WS690 ▶ WS691 WS692 WS697 WUZ155	O.41 O.38 O.40



▶ produit couramment en stock

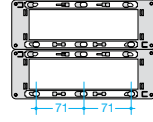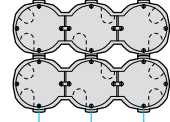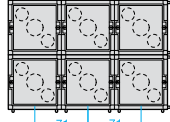
Plaques noires	Support à vis	Support à griffes	Boîtes cloisons sèches profondeur 40 mm	Boîtes maçonnerie profondeur 40 mma	Plaques noires	Support à vis	Boîtes cloisons sèches profondeur 40 mm	Boîtes maçonnerie profondeur 40 mm
 1 module WS405N 80 x 40 mm	livré avec la plaque WS405				 4 modules WS414N pour WS122 80 x 150 mm	 WS454	 2 boîtes	 2 boîtes
 2 modules WS401N 80 x 80 mm	 WS450	 WS451		 	 6 modules WS415N pour WS123 80 x 220 mm	 WS455	 3 boîtes	 3 boîtes
 2 x 2 modules WS402N 80 x 151 mm	 2 x WS450		 2 boîtes	 2 boîtes	 2 x 2 modules WS408N 151x 80 mm	 2 x WS450	 2 boîtes	 2 boîtes
 3 x 2 modules WS403N 80 x 222 mm	 3 x WS450		 3 boîtes	 3 boîtes	 3 x 2 modules WS409N 222 x 80 mm	 3 x WS450	 3 boîtes	 3 boîtes
 4 x 2 modules WS404N 80 x 293 mm	 4 x WS450		 4 boîtes	 4 boîtes				
 4 modules WS410N 80 x 137 mm	 WS452		 2 boîtes	 2 boîtes	 16 modules WS416N 165 x 235 mm	 WS456	 2 x 3 boîtes	 2 x 3 boîtes
 6 modules WS411N 80 x 194 mm	 WS453		 3 boîtes	 3 boîtes				
 5 modules WS412N 80 x 150 mm	 WS454		 2 boîtes	 2 boîtes				
 8 modules WS413N 80 x 220 mm	 WS455		 3 boîtes	 3 boîtes				

Commandes		Désignation	Réf. à vis possibilité de rajouter des griffes	Réf. prémontée des griffes WK696	Page
	Interrupteurs 				
	10 AX - 250 V ~ IP2XC	Interrupteur 10 AX Va-et-vient 10 AX Va-et-vient à voyant 10 AX	 WE000  WE001  WE002	WE000G WE001G WE002G	O.64
		Permutateur 10 AX	 WE010	-	
		Lot de 50 va-et-vient	 WE00150	-	
	Poussoirs 				
	10 A - 250 V ~ IP2XC	Poussoir inverseur 10 A Poussoir inverseur à voyant 10 A Poussoir porte-étiquette à voyant 10 A En retirant un ressort le poussoir devient va-et-vient	 WE022  WE023  WE025	WE022G WE023G WE025G	O.64
	Doubles interrupteurs et doubles poussoirs 				
	10 A - 250 V ~ IP2XC	Double va-et-vient 10 AX Double poussoir Double poussoir à voyant Double poussoir à voyant et sans voyant En retirant un ressort le poussoir devient va-et-vient	 WE040  WE044  WE045  WE046	WE040G WE044G - -	O.64
Commandes Confort					
	Commandes de VMC 				
	10 A - 250 V ~ IP2XC	Va-et-vient VMC Poussoir VMC	 WE048  WE049	- -	O.65
	Interrupteurs auto- matiques à infrarouge IP2XC	Inter. auto. sans neutre (2 fils) Inter. auto. avec neutre (3 fils)	 WE050  WE051	- -	O.65
	Variateurs IP2XC	Variateur rotatif Variateur poussoir	 WE060  WE061	- -	O.65
	Commandes de volets roulants 				
	10 A - 250 V ~ IP2XC	Double va-et-vient volets roulants Double poussoir volets roulants	 WE300  WE301	- -	O.66
	Thermostats électroniques IP2XC				
		Thermostat d'ambiance Thermostat fil pilote	 WE310  WE314	- -	O.66

▶ produit couramment en stock




 
Pour informations supplémentaires voir chapitre appareillage mural page O.57





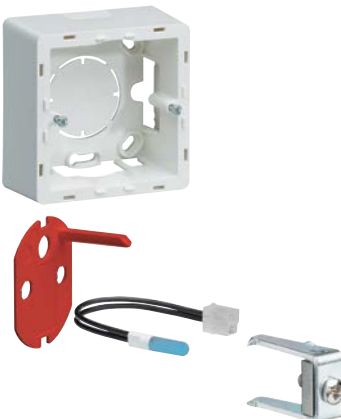
Prises de courant		Désignation	Réf. à vis possibilité de rajouter des griffes	Réf. prémontée des griffes WK696	Page
	Prises à éclipse  16 A - 250 V IP2XC	Prise 2P + T Double prise 2P + T Triple prise 2P + T Prise 2P + T détrompée Prise 2P	 WE100  WE122  WE123  WE105  WE102	WE100G - - - WE102G	O.67
		Lot de 50 prises de courant WE100	 WE10050	-	
	Sorties de Câble	Sortie de câble modulable Sortie de câble extraplate (pas de multiposte) Sortie de câble étanche IP44	 WE156  WE155  WE154	- - WE154G	O.67
	Accessoires	Obturbateur Support pour mécanisme 45 x 45 type systo	 WE157  WE450	- -	O.67
Prises de communication					
	Prise téléphone	Prise téléphone "T"	 WE200	-	O.68
	Prises informatique	Prise RJ45 cat.5e UTP Prise RJ45 cat.5e FTP pour grade 1 Prise RJ45 cat.6 UTP Prise RJ45 cat.6 FTP Prise RJ45 cat.6 STP pour grade 3 Prise RJ45 cat.6a STP	 WE211  WE214  WE220  WE223  WE226  WE228	- WE214G - WE223G - -	O.68
	Prises télévision	Prise TV directe Prise TV + FM directe Prise TV + FM + SAT directe 1 entrée Prise TV + FM + SAT directe 2 entrées Prisedouble F (réseau câblé) Prise TV type F	 WE250  WE253 WE256 WE257  WE258 WE259	WE250G WE253G - - -	O.68
	Prises HP	Prise Haut Parleur simple Prise Haut Parleur double	 WE290  WS291	- -	O.68
	Chargeur USB	Chargeur double	 WE111	-	O.68
Accessoires					
	Boîte saillie 1 poste Boîte saillie 2 postes Boîte saillie 8 postes 16 modules	- - -	 WE681  WE682  WS686		O.69
	Lampe bleue à Led pour signalisation 250 V Lampe rouge à Led pour témoin 250 V Lampe bleue à Led pour signalisation 12 - 24 V	- - -	 WS690  WS691  WS692		O.64
	Détrompeur de prise	-	WS697		O.67
	Griffes courtes amovibles Griffes longues amovibles	- -	WK696 WK697		O.67
	Kit d'étanchéité à l'air	-	WUZ155		O.67







▶ produit couramment en stock




Pour informations supplémentaires voir chapitre appareillage mural page O.57

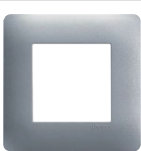	1 poste 80 x 80 mm			2 postes réversibles entraxe 71 mm 80 x 151 mm			3 postes réversibles entraxe 71 mm 80 x 222 mm			4 postes réversibles entraxe 71 mm 80 x 293 mm			16 modules 165 x 235 mm Montage uniquement avec mécanismes systo			2 postes vertical entraxe 57 mm 137 x 80 mm			3 postes vertical entraxe 57 mm 194 x 80 mm					
		<i>Réf. c^{iale}</i>	<i>Réf. num.</i>	<i>Emb. pièces</i>		<i>Réf. c^{iale}</i>	<i>Réf. num.</i>	<i>Emb. pièces</i>		<i>Réf. c^{iale}</i>	<i>Réf. num.</i>	<i>Emb. pièces</i>			<i>Réf. c^{iale}</i>	<i>Réf. num.</i>	<i>Emb. pièces</i>		<i>Réf. c^{iale}</i>	<i>Réf. num.</i>	<i>Emb. pièces</i>		<i>Réf. c^{iale}</i>	<i>Réf. num.</i>
- blanc		WE401	710401	10	WE402	710402	10	WE403	710403	5	WE404	710404	1	WE416	710416	5	WE406	710406	10	WE407	710407	5		
- noir		WE401N	710412	10	WE402N	710412	10	WE403N	710413	1	WE404NX	710414	1	-	-	-	WE406N	710415	1	WE407N	710417	1		
- graphite		WE421	710421	1	WE422	710422	1	WE423	710423	1	WE424	710424	1	-	-	-	WE426	710426	1	WE427	710427	1		
- sisal		WE431	710431	1	WE432	710432	1	WE433	710433	1	WE434	710434	1	-	-	-	WE436	710436	1	WE437	710437	1		
- bleu émail		WE441	710441	1	WE442	710442	1	WE443	710443	1	WE444	710444	1	-	-	-	WE446	710446	1	WE447	710447	1		
- bronze		WE461	710461	1	WE462	710462	1	WE463	710463	1	WE464	710464	1	-	-	-	WE466	710466	1	WE467	710467	1		
- rouge émail		WE471	710471	1	WE472	710472	1	WE473	710473	1	WE474	710474	1	-	-	-	WE476	710476	1	WE477	710477	1		
- titane		WE491	710491	10	WE492	710492	10	WE493	710493	1	WE494	710494	1	WE498	710498	5	WE496	710496	10	WE497	710497	5		

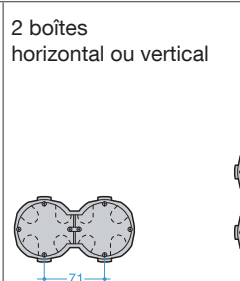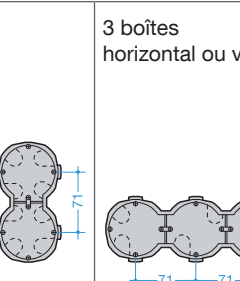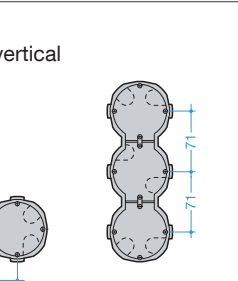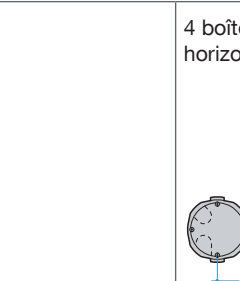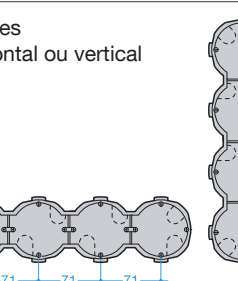Boîtes cloisons sèches profondeur 40 mm	1 boîte			2 boîtes horizontal ou vertical			3 boîtes horizontal ou vertical			4 boîtes horizontal ou vertical			2 x 3 boîtes			2 boîtes			3 boîtes		
																					

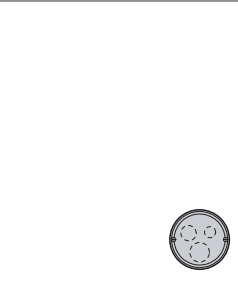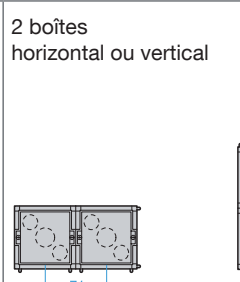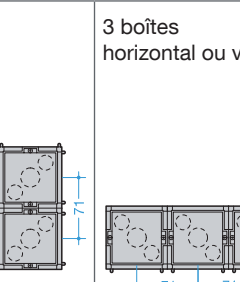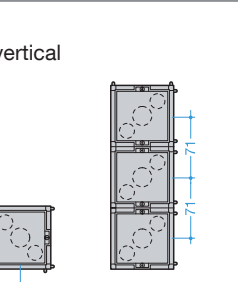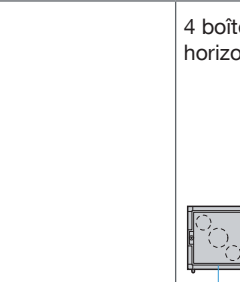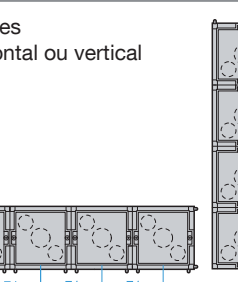Boîtes maçonnerie profondeur 40 mm	1 boîte			2 boîtes horizontal ou vertical			3 boîtes horizontal ou vertical			4 boîtes horizontal ou vertical			2 x 3 boîtes			2 boîtes			3 boîtes		
																					

Plaque à clipser
Matière résistante aux UV avec une texture antistatique.
Ajustement au millimètre près grâce à des crans de clipsage.
Encoches de démontage sur les côtés.

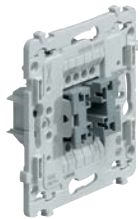 Fonctions		Mécanismes 	Touches        							
Interrupteurs :  10 AX - 250 V ~ IP2XC - va-et-vient 		▶ WK001 page O.90	▶ WK780B	▶ WK780D	▶ WK780T	▶ WK780C	WK780M1	WK780M2	WK780M3	WK780M4
- va-et-vient à voyant 	▶ WK781B		▶ WK781D	WK781T	WK781C	WK781M1	WK781M2	WK781M3	WK781M4	
- va-et-vient porte-étiquette 	▶ WK782B		▶ WK782D	WK782T	WK782C	-	-	-	-	
- va-et-vient témoin avec neutre 	▶ WK003 page O.90	▶ WK781B	▶ WK781D	WK781T	WK781C	WK781M1	WK781M2	WK781M3	WK781M4	
- va-et-vient à tirage 	WK005* page O.90	WK788B	WK788D	WK788T	WK788C	-	-	-	-	
- bipolaire 	WK008 page O.90	WK783B	WK783D	WK783T	WK783C	-	-	-	-	
- bipolaire à voyant 		WK784B	WK784D	WK784T	WK784C	-	-	-	-	
- permutateur 	▶ WK010 page O.90	▶ WK780B	▶ WK780D	▶ WK780T	▶ WK780C	WK780M1	WK780M2	WK780M3	WK780M4	
- carte hôtel 	WK055 page O.90	WK762B	WK762D	WK762T	WK762C	-	-	-	-	
Poussoirs :  10 A - 250 V ~ IP2XC - inverseur 		▶ WK022 page O.90	▶ WK780B	▶ WK780D	▶ WK780T	▶ WK780C	WK780M1	WK780M2	WK780M3	WK780M4
- inverseur à voyant 	▶ WK781B		▶ WK781D	WK781T	WK781C	WK781M1	WK781M2	WK781M3	WK781M4	
- porte-étiquette 		▶ WK782B	▶ WK782D	WK782T	WK782C	-	-	-	-	
- témoin 	WK023 page O.90 à associer à la lampe WUZ690	WK781B	WK781D	WK781T	WK781C	WK781M1	WK781M2	WK781M3	WK781M4	
- à tirage 	WK024* page O.90	WK788B	WK788D	WK788T	WK788C	-	-	-	-	
Doubles interrupteurs 10 AX et doubles poussoirs 10 A 250 V ~ IP2XC  - double va-et-vient 		▶ WK040 page O.90	▶ WK785B	▶ WK785D	▶ WK785T	▶ WK785C	▶ WK785M1	▶ WK785M2	WK785M3	WK785M4
- double va-et-vient à voyant 	▶ WK044 page O.90		▶ WK786B	▶ WK786D	WK786T	WK786C	-	-	-	-
- double poussoir inverseur 		▶ WK785B	▶ WK785D	▶ WK785T	▶ WK785C	▶ WK785M1	▶ WK785M2	WK785M3	WK785M4	
- double poussoir inverseur à voyant 		WK786B	WK786D	WK786T	WK786C	-	-	-	-	
- double poussoir porte-étiquette 		WK787B	WK787D	WK787T	WK787C	-	-	-	-	

▶ produit couramment en stock



Fonctions				Touches									
						blanc névé	dune	titane	carbone	ekla	optik	graphik	barok
Variateurs 250 V ~ IP2XC :													
- variateur rotatif		▶ WK060	page O.91	▶ WK790B	▶ WK790D			WK790T	WK790C	WK790M1	WK790M2	WK790M3	WK790M4
- variateur à poussoir		▶ WK061	page O.91	▶ WK791B	▶ WK791D			WK791T	WK791C	-	-	-	-
Interrupteurs automatiques IP2XC :													
- infrarouge (2 fils)		WK050	page O.91	▶ WK794B	WK794D			WK794T	WK794C	-	-	-	-
- infrarouge (3 fils)		WK051	page O.91	▶ WK794B	WK794D			WK794T	WK794C	-	-	-	-
Commandes de VMC : 10 A - 250 V ~ IP2XC													
- va-et-vient		WK001	page O.91	▶ WK798B	▶ WK798D			WK798T	WK798C	-	-	-	-
- poussoir		WK022	page O.91	▶ WK798B	▶ WK798D			WK798T	WK798C	-	-	-	-
Commandes de volets roulants : 10 A IP2XC													
- double va-et-vient		▶ WK300	page O.92	▶ WK795B	▶ WK795D			WK795T	WK795C	WK795M1	WK795M2	WK795M3	WK795M4
- double poussoir		▶ WK301	page O.92	▶ WK796B	▶ WK796D			WK796T	WK796C	WK796M1	WK796M2	WK796M3	WK796M4
- commande locale de volets roulants électronique		WK304	page O.92	WK760B	WK760D			WK760T	WK760C	-	-	-	-
- commande centralisée de volets roulants programmable à afficheur		WK305	page O.92	WK761B	WK761D			WK761T	WK761C	-	-	-	-
Arrêt d'urgence :													
- avec clé		WK032	page O.91	WK744B	WK744D			WK744T	WK744C	-	-	-	-
- 1/4 tour		WK033	page O.91	WK744B	WK744D			WK744T	WK744C	-	-	-	-
Interrupteurs à clé :													
- 2 positions		WK035	page O.91	WK744B	WK744D			WK744T	WK744C	-	-	-	-
- 3 positions		WK036	page O.91	WK744B	WK744D			WK744T	WK744C	-	-	-	-
Thermostats électroniques IP2XC :													
- thermostat d'ambiance		WK310	page O.92	WK792B	WK792D			WK792T	WK792C	-	-	-	-
- thermostat d'ambiance programmable		WK311	page O.92	WK793B	WK793D			WK793T	WK793C	-	-	-	-
- thermostat fil pilote		WK314	page O.92	WK797B	WK797D			WK797T	WK797C	-	-	-	-

▶ produit couramment en stock



		Mécanismes	Touches voir page O.117			
Fonctions			blanc névé	dune	titane	carbone
Eclairage tout ou rien :						
- ON/OFF, 2 fils (sans neutre)		WKT400 page O.93	WKT902B	WKT902D	WKT902T	WKT902C
- ON/OFF, 3 fils (avec neutre)		WKT401 page O.93	WKT902B	WKT902D	WKT902T	WKT902C
Eclairage variation :						
- ON/OFF, variation 2 fils		WKT410 page O.93	WKT952B	WKT952D	WKT952T	WKT952C
- ON/OFF, variation 2 fils évolué		WKT412 page O.93	WKT904B	WKT904D	WKT904T	WKT904C
Volet roulant :						
- M/D, 4 fils, 2 BP		WKT421 page O.93	WKT942B	WKT942D	WKT942T	WKT942C
- M/D, 3 fils, évolué, 4 BP		WKT422 page O.93	WKT904B	WKT904D	WKT904T	WKT904C
- M/D, 4 fils, évolué, 4 BP		WKT423 page O.93	WKT904B	WKT904D	WKT904T	WKT904C
Poussoirs KNX radio 868 Mhz :						
- poussoir 2 entrées avec pile		WKT302R page O.124	WKT902B	WKT902D	WKT902T	WKT902C
- poussoir 4 entrées avec pile		WKT304R page O.124	WKT904B	WKT904D	WKT904T	WKT904C
- poussoir 6 entrées avec pile		WKT306R page O.124	WKT906B	WKT906D	WKT906T	WKT906C

Pour informations supplémentaires voir chapitre appareillage mural pages O.93, O.124

		Mécanismes	Touches voir page O.119			
Fonctions			dune	dune	titane	carbone
Prise téléphone - prise téléphone "T"		▶ WK200 page O.96	▶ WK750B	▶ WK750D	▶ WK750T	▶ WK750C
Prises informatique - prise RJ45 cat.5e UTP		 ▶ WK211 page O.96	▶ WK751B	▶ WK751D	▶ WK751T	▶ WK751C
- prise RJ45 x 2 cat.5e UTP		▶ WK212 page O.96	▶ WK752B	▶ WK752D	▶ WK752T	▶ WK752C
- prise RJ45 cat.5e FTP (grade 1)		▶ WK214 page O.96	▶ WK751B	▶ WK751D	▶ WK751T	▶ WK751C
- prise RJ45 x 2 cat.5e FTP (grade 1)		▶ WK215 page O.96	▶ WK752B	▶ WK752D	▶ WK752T	▶ WK752C
- prise RJ45 cat.5e STP		▶ WK217 page O.96	▶ WK751B	▶ WK751D	▶ WK751T	▶ WK751C
- prise RJ45 x 2 cat.5e STP		WK218 page O.96	▶ WK752B	▶ WK752D	▶ WK752T	▶ WK752C
- prise RJ45 cat.6 UTP		WK220 page O.96	▶ WK751B	▶ WK751D	▶ WK751T	▶ WK751C
- prise RJ45 x 2 cat.6 UTP		WK221 page O.96	▶ WK752B	▶ WK752D	▶ WK752T	▶ WK752C
- prise RJ45 cat.6 FTP		▶ WK223 page O.96	▶ WK751B	▶ WK751D	▶ WK751T	▶ WK751C
- prise RJ45 x 2 cat.6 FTP		WK224 page O.96	▶ WK752B	▶ WK752D	▶ WK752T	▶ WK752C
- prise RJ45 cat.6 STP (grade 3)		WK226 page O.96	▶ WK751B	▶ WK751D	▶ WK751T	▶ WK751C
- prise RJ45 x 2 cat.6 STP (grade 3)		WK227 page O.96	▶ WK752B	▶ WK752D	▶ WK752T	▶ WK752C
- prise RJ45 cat.6a STP		WK228 page O.96	▶ WK751B	▶ WK751D	▶ WK751T	▶ WK751C
Prises télévision - prise TV type F		 ▶ WK259 page O.97	▶ WK740B	▶ WK740D	▶ WK740T	▶ WK740C
- prise TV directe		▶ WK250 page O.97	▶ WK740B	▶ WK740D	▶ WK740T	▶ WK740C
- prise TV passage/terminal 10 dB		▶ WK251 page O.97	▶ WK740B	▶ WK740D	▶ WK740T	▶ WK740C
- prise TV passage/terminal 15 dB		▶ WK252 page O.97	▶ WK740B	▶ WK740D	▶ WK740T	▶ WK740C
- prise TV + FM directe		▶ WK253 page O.97	WK741B	WK741D	WK741T	WK741C
- prise TV + FM passage/term.10 db		WK254 page O.97	WK741B	WK741D	WK741T	WK741C
- prise TV + FM passage/term.15 db		WK255 page O.97	WK741B	WK741D	WK741T	WK741C
- prise TV+FM+SAT directe 1 entrée		▶ WK256 page O.97	▶ WK742B	▶ WK742D	WK742T	WK742C
- prise TV+FM+SAT directe 2 entrées		WK257 page O.97	▶ WK742B	▶ WK742D	WK742T	WK742C
- prise réseau câblé double F		▶ WK258 page O.97	▶ WK745B	▶ WK745D	▶ WK745T	▶ WK745C
Prises Haut Parleurs - prise HP x		 ▶ WK290 page O.97	▶ WK751B	▶ WK751D	▶ WK751T	▶ WK751C
- prise HP 2 x 1		▶ WK291 page O.97	▶ WK752B	▶ WK752D	▶ WK752T	▶ WK752C
Plastron RJ45 pour moteur keystone - pour 1 RJ45		 ▶ WK202 page O.97	▶ WK751B	▶ WK751D	▶ WK751T	▶ WK751C
- prise HP 2 x 1		▶ WK204 page O.97	▶ WK752B	▶ WK752D	▶ WK752T	▶ WK752C

Pour informations supplémentaires voir chapitre appareillage mural pages O.96, O.97 et O.119

▶ produit couramment en stock

 
			Mécanismes	Enjoliveurs							
Fonctions											
Prises à éclipse 16 A 250 V ~ IP2XC - prise 2P + T 											
- double prise 2P + T 			▶ WK100 page O.95	▶ WK122 page O.95	▶ WK730B ▶ WK730D	▶ WK730T ▶ WK730C WK730M1 WK730M2 WK730M3 WK730M4					
- triple prise 2P + T 			▶ WK123 page O.95	▶ WK730B ▶ WK730D	▶ WK730T ▶ WK730C WK730M1 WK730M2 WK730M3 WK730M4						
- prise 2P + T "connexion à vis" 			▶ WK101 page O.95	▶ WK730B ▶ WK730D	▶ WK730T ▶ WK730C WK730M1 WK730M2 WK730M3 WK730M4						
- prise 2P "connexion à vis" 			WK102 page O.95	▶ WK733B ▶ WK733D	WK733T WK733C - - - -						
- prise 2P + T à associer à WUZ694 			▶ WK100 page O.95	▶ WK731B WK731D	WK731T WK731C - - - -						
- prise 2P + T détrompée 			▶ WK105 page O.95	enjoliveur rouge inclus dans la référence WK105							
- prise 2P + T détrompée "connexion à vis" 			▶ WK106 page O.95	enjoliveur rouge inclus dans la référence WK106							
Chargeur USB - chargeur 2 prises USB 			WK110 page O.95	▶ WK731B ▶ WK731D	▶ WK731T ▶ WK731C - - - -						
Sorties de câble obturateur - sortie de câble modulable 			▶ WK155 page O.95	▶ WK739B ▶ WK739D	▶ WK739T ▶ WK739C - - - -						
- sortie de câble monobloc extraplate (pas de multiposte) 			▶ WE155 page O.95	monobloc : mécanisme inclus dans la référence WE155 pas de multiposte possible							
- obturateur - support 45 pour mécanisme systo 			▶ WK157 page O.95	▶ WK780B ▶ WK743B ▶ WK780D ▶ WK743D	▶ WK780T ▶ WK743T ▶ WK780C ▶ WK743C WK780M1 WK780M2 WK780M3 WK780M4						
- étanche monobloc IP44 : - blanche - titane - carbone 			WE154 page O.97 WE154T page O.97 WE154C page O.97	monobloc : mécanisme inclus dans la référence WE154 pas de multiposte possible							
Prises vidéo et son - 2 RCA audio - 3 RCA (audio + vidéo) 			▶ WK268 - WK261 page O.97	▶ WK744B ▶ WK744D	▶ WK744T ▶ WK744C - - - -						
- YUV (video RGB) 			▶ WK262 page O.97	▶ WK744B ▶ WK744D	▶ WK744T ▶ WK744C - - - -						
- HDMI prise traversante 			▶ WK263 page O.97	▶ WK751B ▶ WK751D	▶ WK751T ▶ WK751C - - - -						
- HDMI 			▶ WK264 page O.97	▶ WK744B ▶ WK744D	▶ WK744T ▶ WK744C - - - -						
- USB 			▶ WK265 page O.97	▶ WK744B ▶ WK744D	▶ WK744T ▶ WK744C - - - -						
- XLR femelle - XLR mâle 			▶ WK266 - WK267 page O.97	▶ WK744B ▶ WK744D	▶ WK744T ▶ WK744C - - - -						
- prise optique SC - prise optique LC 			▶ WK270 - WK271 page O.97	▶ WK751B ▶ WK751D	▶ WK751T ▶ WK751C - - - -						
- prise BNC 			▶ WK273 page O.97	▶ WK751B ▶ WK751D	▶ WK751T ▶ WK751C - - - -						
- DVI-D 			▶ WK274 page O.97	▶ WK744B ▶ WK744D	▶ WK744T ▶ WK744C - - - -						
- prise S-Video 			▶ WK275 page O.97	▶ WK744B ▶ WK744D	▶ WK744T ▶ WK744C - - - -						
- SUB-D 15 (VGA) 			▶ WK276 page O.97	▶ WK744B ▶ WK744D	▶ WK744T ▶ WK744C - - - -						
- Jack connector 3.5 mm 			▶ WK278 page O.97	▶ WK751B ▶ WK751D	▶ WK751T ▶ WK751C - - - -						
- prise S-Video + Audio RCA 			WK279 page O.97	▶ WK744B ▶ WK744D	▶ WK744T ▶ WK744C - - - -						

▶ produit couramment en stock



 
 
Raccordement
SanVis

Pour informations supplémentaires voir chapitre appareillage mural pages O.95 à O.97 et O.118 à O.119

	Valises de présentation voir page O.110 	horizontal entraxe 71 mm									vertical entraxe 57 mm						vertical entraxe 71 mm											
		1 poste 88 x 88 mm 			2 postes 88 x 159 mm 			3 postes 88 x 230 mm 			4 postes 88 x 301 mm 			2 postes 145 x 88 mm 			3 postes 202 x 88 mm 			2 postes 159 x 88 mm 			3 postes 230 x 88 mm 					
Plaques pop	Rendu des plaques	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièces	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièces	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce						
- blanc névé					WKN401	716401	10	WKN402	716402	10	WKN403	716403	5	WKN404	716404	1	WKN406	716406	1	WKN407	716407	1	WKN408	716408	10	WKN409	716409	5
- dune		Pastel			WKN411	716411	10	WKN412	716412	10	WKN413	716413	5	WKN414	716414	1	WKN416	716416	1	WKN417	716417	1	WKN418	716418	10	WKN419	716419	5
- schiste		Pastel			WKN421	716421	1	WKN422	716422	1	WKN423	716423	1	WKN424	716424	1	WKN426	716426	1	WKN427	716427	1	WKN428	716428	1	WKN429	716429	1
- opale		Pastel			WKN431	716431	1	WKN432	716432	1	WKN433	716433	1	WKN434	716434	1	WKN436	716436	1	WKN437	716437	1	WKN438	716438	1	WKN439	716439	1
- lin		Pastel			WKN441	716441	1	WKN442	716442	1	WKN443	716443	1	WKN444	716444	1	WKN446	716446	1	WKN447	716447	1	WKN448	716448	1	WKN449	716449	1
- titane		Peinture métallisée			WKN491	716491	10	WKN492	716492	10	WKN493	716493	5	WKN494	716494	1	WKN496	716496	1	WKN497	716497	1	WKN498	716498	10	WKN499	716499	5
- carbone		Peinture métallisée			WKN501	716501	10	WKN502	716502	10	WKN503	716503	5	WKN504	716504	1	WKN506	716506	1	WKN507	716507	1	WKN508	716508	10	WKN509	716509	5
- lagon		Peinture satinée			WKN511	716511	1	WKN512	716512	1	WKN513	716513	1	WKN514	716514	1	WKN516	716516	1	WKN517	716517	1	WKN518	716518	1	WKN519	716519	1
- cobalt		Peinture satinée			WKN521	716521	1	WKN522	716522	1	WKN523	716523	1	WKN524	716524	1	WKN526	716526	1	WKN527	716527	1	WKN528	716528	1	WKN529	716529	1
- cassis		Peinture satinée			WKN531	716531	1	WKN532	716532	1	WKN533	716533	1	WKN534	716534	1	WKN536	716536	1	WKN537	716537	1	WKN538	716538	1	WKN539	716539	1
- corail		Peinture satinée			WKN541	716541	1	WKN542	716542	1	WKN543	716543	1	WKN544	716544	1	WKN546	716546	1	WKN547	716547	1	WKN548	716548	1	WKN549	716549	1
- granny		Peinture satinée			WKN551	716551	1	WKN552	716552	1	WKN553	716553	1	WKN554	716554	1	WKN556	716556	1	WKN557	716557	1	WKN558	716558	1	WKN559	716559	1
- citrouille		Peinture satinée			WKN561	716561	1	WKN562	716562	1	WKN563	716563	1	WKN564	716564	1	WKN566	716566	1	WKN567	716567	1	WKN568	716568	1	WKN569	716569	1

	Rendu des plaques	horizontal entraxe 71 mm									vertical entraxe 57 mm						vertical entraxe 71 mm								
		1 poste 80 x 90 mm 			2 postes 80 x 160 mm 			3 postes 80 x 233 mm 			4 postes 80 x 203 mm 			2 postes 137 x 90 mm 			3 postes 194 x 94 mm 			2 postes 150 x 90 mm 			3 postes 221 x 90 mm 		
		Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièces	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièces	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce
- blanc névé 		▶WK401	706401	10	▶WK402	706402	10	▶WK403	706403	5	WK404	706404	1	▶WK406	706406	10	▶WK407	706407	5	▶WK408	706408	5	▶WK409	706409	5
- dune 	Pastel	▶WK411	706411	10	▶WK412	706412	10	WK413	706413	5	WK414	706414	1	▶WK416	706416	10	WK417	706417	5	▶WK418	706418	5	WK419	706419	5
- auburn 	Peinture métallisée	WK481	706481	1	WK482	706482	1	WK483	706483	1	WK484	706484	1	WK486	706486	1	WK487	706487	1	WK488	706488	1	WK489	706489	1
- titane 	Peinture métallisée	WK491	706491	1	WK492	706492	1	WK493	706493	1	WK494	706494	1	WK496	706496	1	WK497	706497	1	WK498	706498	1	WK499	706499	1
- carbone 	Peinture métallisée	WK501	706501	1	WK502	706502	1	WK503	706503	1	WK504	706504	1	WK506	706506	1	WK507	706507	1	WK508	706508	1	WK509	706509	1
- miroir 	Chrome brillant	WK541	706541	1	WK542	706542	1	WK543	706543	1	-	-	-	WK546	706546	1	WK547	706547	1	WK548	706548	1	WK549	706549	1
- orizon 	Or brossé	WK561	706561	1	WK562	706562	1	WK563	706563	1	-	-	-	WK566	706566	1	WK567	706567	1	WK568	706568	1	WK569	706569	1
- bambou 	Bois massif/Bambou	WK581	706581	1	WK582	706582	1	WK583	706583	1	-	-	-	WK586	706586	1	WK587	706587	1	WK588	706588	1	WK589	706589	1
- domanial 	Bois massif/Merisier	WK591	706591	1	WK592	706592	1	WK593	706593	1	-	-	-	WK596	706596	1	WK597	706597	1	WK598	706598	1	WK599	706599	1
- racine 	Bois massif/Palissandre	WK601	706601	1	WK602	706602	1	WK603	706603	1	-	-	-	WK606	706606	1	WK607	706607	1	WK608	706608	1	WK609	706609	1
- galet 	Chrome brossé	WK631	706631	1	WK632	706632	1	WK633	706633	1	-	-	-	WK636	706636	1	WK637	706637	1	WK638	706638	1	WK639	706639	1
- platinum 	Nickel	WK641	706641	1	WK642	706642	1	WK643	706643	1	-	-	-	WK646	706646	1	WK647	706647	1	WK648	706648	1	WK649	706649	1

 Plaques monochromes	Valises de présentation voir page O.110 	1 poste 100 x 100 mm			horizontal entraxe 71 mm			2 postes 100 x 171 mm			3 postes 100 x 242 mm			vertical entraxe 57 mm			2 postes 157 x 100 mm			2 postes 214 x 100 mm			vertical entraxe 71 mm			2 postes 171 x 100 mm			3 postes 242 x 100 mm			Décor
		Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièces	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièces	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce				
- blanc névé		-	WKN801	716801	10	WKN802	716802	10	WKN803	716803	5	WKN806	716806	1	WKN807	716807	1	WKN808	716808	10	WKN809	716809	5	- blanc névé								
- nuit		-	WKN831	716831	1	WKN832	716832	1	WKN833	716833	1	WKN836	716836	1	WKN837	716837	1	WKN838	716838	1	WKN839	716839	1	- nuit								
- titane		Peinture métallisée	WKN811	716811	10	WKN812	716812	10	WKN813	716813	5	WKN816	716816	1	WKN817	716817	1	WKN818	716818	10	WKN819	716819	5	- titane								
- carbone		Peinture métallisée	WKN821	716821	10	WKN822	716822	10	WKN823	716823	5	WKN826	716826	1	WKN827	716827	1	WKN828	716828	10	WKN829	716829	5	- carbone								

		Rendu des plaques	1 poste 100 x 100 mm 			horizontal entraxe 71 mm 2 postes 100 x 171 mm 			3 postes 100 x 242 mm 			vertical entraxe 57 mm 2 postes 157 x 100 mm 			3 postes 214 x 100 mm 			vertical entraxe 71 mm 2 postes 171 x 100 mm 			3 postes 242 x 100 mm 			Décor	
Plaques matières			Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièces	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièces	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce	Réf. c ^{iale}	Réf. num.	Emb. pièce					
- cristal alba		Verre blanc satiné	WK801	706801	1	WK802	706802	1	WK803	706803	1	WK806	706806	1	WK807	706807	1	WK808	706809	1	WK809	706809	1	- cristal alba	
- cristal nuage		Verre gris satiné	WK821	706821	1	WK822	706822	1	WK823	706823	1	WK826	706826	1	WK827	706827	1	WK828	706828	1	WK829	706829	1	- cristal nuage	
- lumina lagune		Verre blanc brillant	WK921	706921	1	WK922	706922	1	WK923	706923	1	WK926	706926	1	WK927	706927	1	WK928	706928	1	WK929	706929	1	- lumina lagune	
- lumina nuage		Verre gris brillant	WK931	706931	1	WK932	706932	1	WK933	706933	1	WK936	706936	1	WK937	706937	1	WK938	706938	1	WK939	706939	1	- lumina nuage	
- lumina nuit		Verre noir brillant	WK941	706941	1	WK942	706942	1	WK943	706943	1	WK946	706946	1	WK947	706947	1	WK948	706948	1	WK949	706949	1	- lumina nuit	
- cristal barok		Verre brillant	WK951	706951	1	WK952	706952	1	WK953	706953	1	WK956	706956	1	WK957	706957	1	WK958	706958	1	WK959	706959	1	- cristal barok	
- cristal graphik		Verre brillant	WK961	706961	1	WK962	706962	1	WK963	706963	1	WK966	706966	1	WK967	706967	1	WK968	706968	1	WK969	706969	1	- cristal graphik	
- minera alba		Marbre gris de Carrare	WK841	706841	1	WK842	706842	1	WK843	706843	1	WK846	706846	1	WK847	706847	1	WK848	706848	1	WK849	706849	1	- minera alba	
- minera béton		Béton	WK851	706851	1	WK852	706852	1	WK853	706853	1	WK856	706856	1	WK857	706857	1	WK858	706858	1	WK859	706859	1	- minera beton	
- minera nuit		Ardoise de Ligurie	WK861	706861	1	WK862	706862	1	WK863	706863	1	WK866	706866	1	WK867	706867	1	WK868	706868	1	WK869	70689	1	- minera nuit	
- metalia alba		Alu brossé	WK871	706871	1	WK872	706872	1	WK873	706873	1	WK876	706876	1	WK877	706877	1	WK878	706878	1	WK879	706879	1	- metalia alba	
- metalia nuit		Alu brossé noir	WK891	706891	1	WK892	706892	1	WK893	706893	1	WK896	706896	1	WK897	706897	1	WK898	706898	1	WK899	706899	1	- metalia nuit	
- sevea alba		Chêne rouvre	WK901	706901	1	WK902	706902	1	WK903	706903	1	WK906	706906	1	WK907	706907	1	WK908	706908	1	WK909	706909	1	- sevea alba	
- sevea nuit		Wengé	WK911	706911	1	WK912	706912	1	WK913	706913	1	WK916	706916	1	WK917	706917	1	WK918	706918	1	WK919	706919	1	- sevea nuit	



		Mécanismes	Touches ou enjoliveurs voir page O.125			
Fonctions						
Poussoirs KNX bus :						
- poussoir 2 entrées		WKT302 page O.124	WKT902B	WKT902D	WKT902T	WKT902C
- poussoir 4 entrées		WKT304 page O.124	WKT904B	WKT904D	WKT904T	WKT904C
- poussoir 6 entrées		WKT306 page O.124	WKT906B	WKT906D	WKT906T	WKT906C
- poussoir 2 entrées à voyant		WKT312 page O.124	WKT912B	WKT912D	WKT912T	WKT912C
- poussoir 4 entrées à voyant		WKT314 page O.124	WKT914B	WKT914D	WKT914T	WKT914C
- poussoir 6 entrées à voyant		WKT316 page O.124	WKT916B	WKT916D	WKT916T	WKT916C
- poussoir 2 entrées + 12 entrées infrarouge		WKT322 page O.124	WKT902B	WKT902D	WKT902T	WKT902C
- poussoir 4 entrées + 12 entrées infrarouge		WKT324 page O.124	WKT904B	WKT904D	WKT904T	WKT904C
Poussoirs KNX radio 868 Mhz :						
- poussoir 2 entrées avec pile		WKT302R page O.124	WKT902B	WKT902D	WKT902T	WKT902C
- poussoir 4 entrées avec pile		WKT304R page O.124	WKT904B	WKT904D	WKT904T	WKT904C
- poussoir 6 entrées avec pile		WKT306R page O.124	WKT906B	WKT906D	WKT906T	WKT906C
- poussoir 2 entrées solaire		WKT312R page O.124	WKT932B	WKT932D	WKT932T	WKT932C
- poussoir 4 entrées solaire		WKT314R page O.124	WKT934B	WKT934D	WKT934T	WKT934C
- poussoir 6 entrées solaire		WKT316R page O.124	WKT936B	WKT936D	WKT936T	WKT936C
Cache porte-étiquette pour poussoir bus ou radio			WKT990B	WKT990D	WKT990T	WKT990C
DéTECTEURS KNX bus :						
- détecteur de passage confort		WKT501 page O.130	WK794B	WK794D	WK794T	WK794C
- détecteur de passage confort/sécurité		WKT502 page O.130	WK794B	WK794D	WK794T	WK794C



		Mécanismes	Touches ou enjoliveurs voir page O.125			
Fonctions						
Eclairage tout ou rien :						
- ON/OFF, 2 fils (sans neutre)		WKT400 page O.93	WKT902B	WKT902D	WKT902T	WKT902C
- ON/OFF, 3 fils (avec neutre)		WKT401 page O.93	WKT902B	WKT902D	WKT902T	WKT902C
Eclairage variation :						
- ON/OFF, variation 2 fils		WKT410 page O.93	WKT942B	WKT942D	WKT952T	WKT952C
- ON/OFF, variation 2 fils évolué		WKT412 page O.93	WKT904B	WKT904D	WKT904T	WKT904C
Volet roulant :						
- M/D, 4 fils, 2 BP		WKT421 page O.93	WKT952B	WKT952D	WKT942T	WKT942C
- M/D, 3 fils, évolué, 4 BP		WKT422 page O.93	WKT904B	WKT904D	WKT904T	WKT904C
- M/D, 4 fils, évolué, 4 BP		WKT423 page O.93	WKT904B	WKT904D	WKT904T	WKT904C
Poussoirs KNX radio 868 Mhz :						
- poussoir 2 entrées avec pile		WKT302R page O.124	WKT902B	WKT902D	WKT902T	WKT902C
- poussoir 4 entrées avec pile		WKT304R page O.124	WKT904B	WKT904D	WKT904T	WKT904C
- poussoir 6 entrées avec pile		WKT306R page O.124	WKT906B	WKT906D	WKT906T	WKT906C

	Mécanismes associables		Complets en saillie		Complets encastrés	
	gris	blanc	gris	blanc	gris	blanc
						
Interrupteurs 10 AX - 250 V ~ IP55 						
- va-et-vient	WNA001	WNA001B	WNC001	WNC001B	WNE001	WNE001B
- va-et-vient à voyant lumineux (livré avec lampe 250 V 0,4 mA)	WNA002	WNA002B	WNC002	-	-	-
- va-et-vient à voyant témoin (livré avec lampe 250 V 0,75 mA)	WNA003	WNA003B	WNC003	-	-	-
- va-et-vient avec porte-étiquette	WNA006	WNA006B	-	-	-	-
- bipolaire	WNA008	WNA008B	-	-	-	-
- permutateur	WNA010	-	-	-	-	-
Poussoirs 10 A - 250 V ~ IP55 						
- fermeture 1F	WNA020	WNA020B	WNC020	-	-	-
- inverseur 1O/1F lumineux (livré avec lampe 250 V 0,4 mA)	WNA021	WNA021B	WNC021	-	-	-
- inverseur 1O/1F	WNA022	WNA022B	WNC022	-	-	-
- fermeture 1F témoin ou lumineux (livré avec lampe 250 V 0,75 mA)	WNA023	WNA023B	WNC023	-	WNE023	WNE023B
- fermeture 1F porte-étiquette (livré avec lampe 12 - 24 V 0,4 mA)	WNA025	WNA025B	WNC025	-	WNE025	WNE025B
Double interrupteur et double poussoir 10 AX - 250 V ~ IP55 						
- double va-et-vient	WNA040	WNA040B	WNC040	-	WNE040	WNE040B
- double va-et-vient lumineux	WNA041	WNA041B	WNC041	-	-	-
- double poussoir inverseur 1O/1F (transformable en poussoir + va-et-vient)	WNA044	WNA044B	WNC044	-	-	-
- double poussoir lumineux (transformable en poussoir + va-et-vient)	WNA045	WNA045B	-	-	-	-
Interrupteurs à clé IP55						
- à clé 2 positions	WNA035	-	WNC035	-	-	-
- à clé 3 positions	WNA036	-	WNC036	-	-	-
- à clé 3 positions, extraction à 0	WNA037	WNA037B	-	-	-	-
Arrêts d'urgence IP55						
- avec clé	WNA032	-	WNC032	-	-	-
- 1/4 tour	WNA033	-	WNC033	-	-	-
- adaptateur fonction Ø 22,5 mm	WNA038	-	-	-	-	-
Commandes de volets roulants 10 A - 250 V ~ IP55 						
- double va-et-vient	WNA300	WNA300B	-	-	-	-
- double poussoir	WNA301	WNA301B	-	-	-	-
Prises à éclipses 16 A - 250 V ~ IP55 						
- 2P + T	WNA100	WNA100B	WNC100	-	WNE100	WNE100B
- double horizontale 2P + T précâblée	-	-	WNC122	WNC122B	WNE122	WNE122B
- triple horizontale 2P + T précâblée	-	-	WNC123	WNC123B	WNE123	WNE123B
- double verticale 2P + T précâblée	-	-	WNC132	WNC132B	WNE132	WNE132B
- 2P + T avec porte-étiquette	WNA104	WNA104B	-	-	-	-
- 2P + T à détrompage	WNA105	WNA105B	-	-	-	-
- prise Schuko	WNA160	WNA160B	WNC160	-	-	-
- 2P + T à volet orange	-	-	WNC100E	-	-	-
- 2P + T à volet jaune	-	-	WNC100J	-	-	-
- 2P + T à volet rouge	-	-	WNC100R	-	-	-
- 2P + T à volet vert	-	-	WNC100V	-	-	-
Prise witty pour véhicules électrique						
- charge mode 2	-	-	XEV080	-	XEV081	-

Pour informations supplémentaires voir chapitre appareillage mural pages O.155 à 162

	Mécanismes associables		Complets en saillie		Complets encastrés	
	gris	blanc	gris	blanc	gris	blanc
						
Adaptateur pour fonction complémentaire IP55 type systo						
- adaptateur pour mécanisme 45 x 45	WNA450	-	-	-	-	-
- adaptateur pour systo tebis	WNA455	WNA455B	-	-	-	-
Signalisation 10 AX - 250 V ~ IP55						
- voyant vert/rouge	WNA601	-	-	-	-	-
- voyant bleu	WNA602	-	-	-	-	-
- voyant blanc	WNA603	-	-	-	-	-
Accessoires						
- sortie de câble	WNA155	WNA155B	WNC155	WNC155B	WNE155	WNE155B
- obturateur	WNA157	WNA157B	-	-	-	-

Supports encastrés

	Simple		Double		Triple	
	gris	blanc	gris	blanc	gris	blanc
						
- simple	WNA401	WNA401B	-	-	-	-
- double horizontal	-	-	WNA402	WNA402B	-	-
- double vertical	-	-	WNA408	WNA408B	-	-
- triple horizontal	-	-	-	-	WNA403	WNA403B

Boîtes en saillie IP55

	1 poste		2 postes		3 postes	
	gris	blanc	gris	blanc	gris	blanc
						
- 1 poste avec 1 embout une entrée et 1 embout 2 entrées	WNA681	WNA681B	-	-	-	-
- 1 poste avec 2 embouts une entrée	WNA684	-	-	-	-	-
- 2 postes horizontaux avec 1 embout une entrée et 1 embout 2 entrées	-	-	WNA682	WNA682B	-	-
- 2 postes horizontaux 4 entrées	-	-	WNA685	WNA685B	-	-
- 2 postes verticaux	-	-	WNA686	WNA686B	-	-
- 3 postes horizontaux	-	-	-	-	WNA683	WNA683B
- gabarit de pose pour boîte saillie	WNA692	-	-	-	-	-

Pour informations supplémentaires voir chapitre appareillage mural pages O.155 à 162

Collerettes lumineuses pour produits en saillie uniquement

	1 poste 		2 postes vertical 
	230 V	12 - 24 V	230 V
- forte luminosité bleue - faible luminosité blanche	WNA697 WNA695	WNA698 WNA696	- WNA699 blanc

Accessoires boîtes

	 gris blanc	 gris blanc	 gris blanc	 gris blanc
- entrée pour 2 câbles - entrée de tube et câble - presse étoupe M20 pour entrée de câble Ø 7 à 14 - connecteur de boîtes - cache vis de boîtes	WNA690 - - WNA6689	WNA690B - - -	- WNA691 - - -	- - WNA691B - - - - - WNA693 - - - WNA694 -

Lampes enfichables

	250 V  bleu (WUZ696)	 rouge (WUZ695)	 blanc (WUZ699)	12 - 24 V  bleu (WUZ692)	 rouge (WUZ697)	blanc
- pour signalisation 0,4 mA - pour témoin 0,75 mA	WUZ690 WUZ696	WUZ695 WUZ691	WUZ698 WUZ699	WUZ692 -	WUZ697 -	- -

Lampes à câbler

	250 V  bleu (WUZ696)	 rouge (WUZ695)	blanc	12 - 24 V  bleu (WUZ692)	 rouge (WUZ697)	blanc
- lampe 0,4 mA - lampe 0,75 mA	WUZ686 -	- WUZ681	- -	WUZ682 -	WUZ687 -	- -

Mécanismes	Désignation		Réf. associables		Réf. complets
InterBP à voyant* 10 AX - 250 V ~ IP2XC	Interrupteur ou poussoir Interrupteur va-et-vient ou poussoir Interrupteur va-et-vient ou poussoir avec borne pour le repiquage du neutre Interrupteur ou poussoir à fermeture 1F porte-étiquette * devient lumineux avec lampes WJA690 à WJA695		WJA000 WJA001 WJA003 WJA025		WJC000 WJC001 WJC003 WJC025
Interrupteurs 10 AX - 250 V ~ IP2XC	Interrupteur bipolaire Permutateur		WJA008 WJA010		WJC008 WJC010
Va et vient à tirage 10 AX - 250 V ~ IP2XC	Va-et-vient à tirage (livré avec cordon)		-		WJC005
Double InterBP à voyant* 10 AX - 250 V ~ IP2XC	Double interrupteur va-et-vient ou poussoir * devient lumineux avec lampes WJA690 à WJA695		WJA040		WJC040
Double InterBP VMC 10 AX - 250 V ~ IP2XC	Va-et-vient ou poussoir VMC		WJA048		WJC048
Interrupteur automatique 10 AX - 250 V ~ IP2XC	Interrupteur automatique infra-rouge 3 fils		-		WJC051
Variateur IP2XC	Variateur/poussoir toutes charges		-		WJC061
Commandes de volets roulants 10 AX - 250 V ~ IP2XC	Double interrupteur volet-roulant Double poussoir volet-roulant		WJA300 WJA301		WJC300 WJC301
Prises à éclipses 16 A - 250 V ~ IP2XC	Prise de courant 2P + T Prise de courant 2P Prise de courant double horizontale 2P + T précablée Prise de courant double horizontale ou verticale 2P + T Prise de courant double horizontale 2P précablée Prise Schuko		WJA100 WJA102 WJA122 - - -		WJC100 WJC102 WJC122 WJC132 WJC142 WJC160
Prise téléphone	Prise téléphone "T"		-		WJC200
Prises informatique	Prise RJ45 catégorie 6 UTP Prise RJ45 catégorie 6 FTP Prise RJ45 catégorie 6 STP Prise RJ45 catégorie 6a		WJA220 WJA223 WJA226 WJA228		WJC220 WJC223 WJC226 WJC228
Prises télévision	Prise TV directe Prise TV + FM directe Prise TV + FM + SAT 1 câble Prise TV + FM + SAT 2 câbles Prise TV double type F pour réseaux câblés Prise TV type F		WJA250 WJA253 WJA256 WJA257 WJA258 WJA259		WJC250 WJC253 WJC256 WJC257 WJC258 WJC259
Prise Haut-Parleurs	Prise haut parleur simple		WJA291		WJC291

Accessoires	Désignation		Réf. associables		Réf. complets
Signalisation	Voyant blanc de signalisation		-		WJC603
Sortie de câble	Sortie de câble		WJA155		WJC155
Obturateur	Obturateur		WJA157		WJC157
Support pour fonction complémentaire	Support d'adaptation pour mécanisme 2 modules systo		WJA450		-
Boîte de dérivation	Boîte de dérivation 75 x 75 x 32 Boîte de dérivation 115 x 115 x 52		- -		ATA707599010 ATA711599010
Boîte simple	Boîte simple vide		WJA681		-
Boîte double	Boîte double horizontale ou verticale vide		WJA682		-
Support pour moulure simple	Support pour moulure ATA 12 x 20/30 Support pour moulure ATA 12 x 50 Support pour moulure ATA 16 x 30 Support pour moulure ATA 20 x 50		ATA12391 ATA12591 ATA16391 ATA20591		- - - -
Support pour moulure double	Support pour moulure ATA 12 x 20/30 Support pour moulure ATA 12 x 50 Support pour moulure ATA 16 x 30 Support pour moulure ATA 20 x 50		ATA12392 ATA12592 ATA16392 ATA20592		- - - -
Lampes à câbler 250 V ~	Lampe bleue 0,5 mA Lampe rouge 1 mA forte intensité lumineuse Lampe blanche 0,5 mA		WJA690 WJA691 WJA692		- - -
Lampe à câbler 12 - 24 V ~	Lampe 12/24 V rouge 1 mA Lampe 12/24 V bleue 1 mA Lampe 12/24 V blanche 1 mA		WJA693 WJA694 WJA695		- - -
Saillie étroite					
Interrupteurs étroits 10 AX - 250 V ~ IP2XC	Va-et-vient étroit Va-et-vient lumineux étroit		- -		WJC012 WJC013
Poussoirs étroits 10 AX - 250 V ~ IP2XC	Poussoir 1F étroit complet Poussoir 1O + 1F lumineux		- -		WJC027 WJC030
Boîte étroite	Boîte saillie étroite vide pour mécanisme systo (1 module)		WJA680		-