

# Canales PVC, aluminio y acero tehalit.BRP, tehalit.BRAP, tehalit.BRS

## Diseño moderno

Estas gamas son la solución ideal para la distribución eléctrica en oficinas, laboratorios, almacenes, tiendas... Tres materiales, PVC (BRP), aluminio (BRAP) y acero (BRS) dan solución a las diferentes exigencias de cada instalación con un diseño moderno y un acabado perfecto.

Permiten la instalación de mecanismos 45x45 y mecanismos universales (60 mm).

### Colores de la gama:



### Elegir otro color:

El sistema tehalit.BRxx está disponible en varios colores RAL, bajo demanda. Consulte con su comercial.



## Las ventajas de la gama :

- Canales robustas y estables
- Diseño rectangular y moderno
- Fácil montaje de mecanismos
- Tapa de 80 mm de perfecto acabado
- Sistema integrado de puesta a tierra para la gama BRS

## Características técnicas :

- Materiales: PVC, aluminio y acero
- Dimensiones: 65 x 100 mm, 65 x 130 mm, 65 x 170 mm y 65x210 mm
- Colores: BRP: RAL9010, BRAP aluminio anodizado  
BRS: acero cincado. Otros colores bajo pedido
- Longitud: 2 m

# más ventajas

1



## Marcos

Fácil instalación para mecanismos 45x45 mm por clipaje

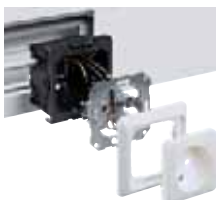
4



## Rápido y seguro

Permite ahorrar hasta el 30% del tiempo. Sistema de puesta a tierra integrado (BRS)

2



## Cajas

Para el montaje de mecanismos de 60 mm

5



## Piezas de forma

Disponibles piezas de forma ajustables PC ABS para las tres gamas.

3



## Tapas 80 mm

Instalación rápida y fácil

6



## Juntas de unión

Permiten disimular los cortes

 

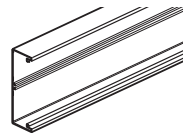
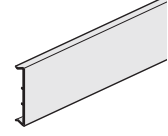
 
 
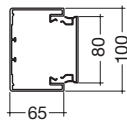
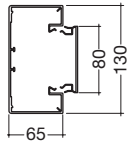
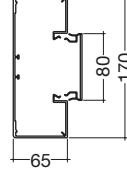
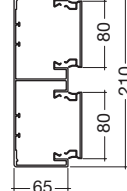
# tehalit.BRP

## canales portamecanismos en PVC

**Suministro:** canal con base perforada. Tapa pedir por separado. Film protector.

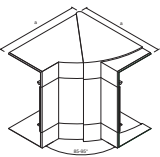
 
 
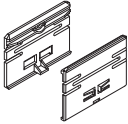
**Longitud:** 2 m

**Material:** canal y tapa PVC, piezas de forma PC/ABS. Índice de protección : IP40, IK07

<b>nuevo</b>		<b>Canal</b>	<b>Tapa</b>	<b>Tabique separador</b>	<b>Angulo exterior</b>
<b>Dimensiones (mm):</b> <b>A x B</b> 		 Ref.	 Ref.	 Ref.	 Ref.
	<b>65 x 100</b> 1 comp. 	Blanco Nieve Embalaje Precio	<a href="#">BRP6510019010</a> 8 m 11,00 €/m	<a href="#">BRP08029010</a> 24 m 5,00 €/m	<a href="#">M2026</a> 50 m 2,33 €/m
<b>65 x 130</b> 1 comp. 	Blanco Nieve Embalaje Precio	<a href="#">BRP6513019010</a> 8 m 12,50 €/m	<a href="#">BRP08029010</a> 24 m 5,00 €/m	<a href="#">M2026</a> 50 m 2,33 €/m	<a href="#">BRP651303H9010</a> 1 u 37,00 €/u
<b>65 x 170</b> 1 comp. 	Blanco Nieve Embalaje Precio	<a href="#">BRP6517019010</a> 8 m 16,00 €/m	<a href="#">BRP08029010</a> 24 m 5,00 €/m	<a href="#">M2026</a> 50 m 2,33 €/m	<a href="#">BRP651703H9010</a> 1 u 42,00 €/u
<b>65 x 210</b> 2 comp. 	Blanco Nieve Embalaje Precio	<a href="#">BRP65210D19010</a> 8 m 18,50 €/m	<a href="#">BRP08029010</a> 24 m 5,00 €/m	<a href="#">M2026</a> 50 m 2,33 €/m	<a href="#">BRP652103DH9010</a> 1 u 52,00 €/u

Color:  Blanco Nieve RAL 9010

Precios unitarios: metro (m), unidad (u) o juego

<b>Angulo interior</b>  Ref.	<b>Angulo plano</b>  Ref.	<b>Tapa final</b>  Ref.	<b>Piezas de unión (1 juego=2 piezas)</b>  Ref.
<b>BRP651004H9010</b>  1 u 33,00 €/u	<b>BRP651005H9010</b>  1 u 26,00 €/u	<b>BRP6510069010</b>  1 u 12,00 €/u	<b>BRP65xxx9</b>  1 juego 3,00 €/juego
<b>BRP651304H9010</b>  1 u 37,00 €/u	<b>BRP651305H9010</b>  1 u 29,00 €/u	<b>BRP6513069010</b>  1 u 12,80 €/u	<b>BRP65xxx9</b>  1 juego 3,00 €/juego
<b>BRP651704H9010</b>  1 u 42,00 €/u	<b>BRP651705H9010</b>  1 u 32,00 €/u	<b>BRP6517069010</b>  1 u 13,50 €/u	<b>BRP65xxx9</b>  1 juego 3,00 €/juego
<b>BRP652104DH9010</b>  1 u 52,00 €/u	<b>BRP652105DH9010</b>  1 u 40,00 €/u	<b>BRP652106D9010</b>  1 u 18,00 €/u	<b>BRP65xxx9</b>  1 juego 3,00 €/juego

 

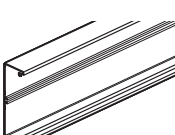
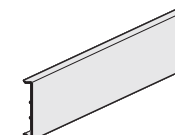
 
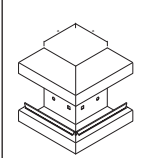
 
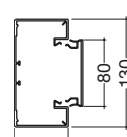
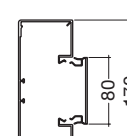
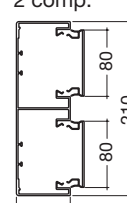
# tehalit.BRAP

## canales portamecanismos en aluminio

**Suministro:** canal y tapa filmadas. Pedir tapa por separado

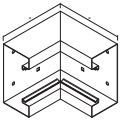
 
 
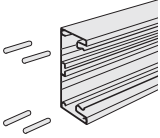
**Longitud:** 2 m

**Material:** canal y tapa aluminio anodizado natural. Índice de protección : IP40, IK07

Dimensiones (mm):			Canal aluminio	Tapa aluminio	Tabique separador	Angulo exterior
A x B						
A x B			Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
65 x 100	1 comp. 	Anodizado natural	<b>BRAP651001ELN</b>	<b>BRAP0802ELN</b>	<b>M1043</b>	<b>Consultar</b>
	Embalaje Precio		8 m 38,36 €/m	16 m 15,07 €/m	40 m 2,63 €/m	1 u
65 x 130	1 comp. 	Anodizado natural	<b>BRAP651301ELN</b>	<b>BRAP0802ELN</b>	<b>M1043</b>	<b>Consultar</b>
	Embalaje Precio		8 m 53,49 €/m	24 m 15,07 €/m	40 m 2,63 €/m	1 u
65 x 170	1 comp. 	Anodizado natural	<b>BRAP651701ELN</b>	<b>BRAP0802ELN</b>	<b>M1043</b>	<b>Consultar</b>
	Embalaje Precio		8 m 68,62 €/m	24 m 15,07 €/m	40 m 2,63 €/m	1 u
65 x 210	2 comp. 	Anodizado natural	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>M1043</b>	<b>Consultar</b>
	Embalaje Precio		6 m	16 m	40 m 2,63 €/m	1 u

Color: Anodizado natural (ELN)

Precios unitarios: metro (m), unidad (u) o juego

Angulo interior	Angulo plano	Tapa final	Piezas de unión
 Ref.	 Ref.	 Ref.	 Ref.
<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>L6532ELN</b>	<b>L5412</b>
1 u	1 u	1 u 9,40 €/u	1 juego 0,22 €/juego
<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>L6533ELN</b>	<b>L5412</b>
1 u	1 u	1 u 9,75 €/u	100 u 0,22 €/juego
<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>L6534ELN</b>	<b>L5412</b>
1 u	1 u	1 u 10,72 €/u	100 u 0,22 €/juego
<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>
1 u	1 u	1 u	1 u

 

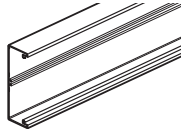
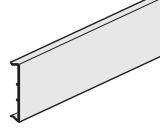
 
 
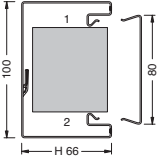
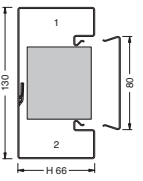
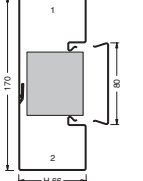
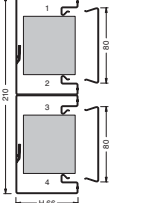
# tehalit.BRS

## canales portamecanismos en acero

**Suministro:** canal con base perforada. Tapa pedir por separado. Film protector.

 
 
 
 
 
**Longitud:** 2 m







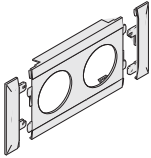
**Material:** canal, tapa y piezas de forma en acero cincado. Índice de protección : IP40, IK07

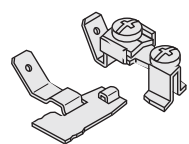
nuevo		Canal	Tapa	Angulo exterior	Angulo interior
<b>Dimensiones (mm):</b> <b>A x B</b>  		 Ref.	 Ref.	 Ref.	 Ref.
<b>65 x 100 1 comp.</b> 	Acero cincado Embalaje Precio	<b>BRS651001VERZ</b> 8 m 24,50 €/m	<b>BRS0802VERZ</b> 32 m 9,00 €/m	<b>BRS651003VERZ</b> 1 u 54,30 €/u	<b>BRS651004VERZ</b> 1 u 54,30 €/u
<b>65 x 130 1 comp.</b> 	Acero cincado Embalaje Precio	<b>BRS651301VERZ</b> 8 m 29,00 €/m	<b>BRS0802VERZ</b> 32 m 9,00 €/m	<b>BRS651303VERZ</b> 1 u 62,44 €/u	<b>BRS651304VERZ</b> 1 u 62,44 €/u
<b>65 x 170 1 comp.</b> 	Acero cincado Embalaje Precio	<b>BRS651701VERZ</b> 8 m 34,00 €/m	<b>BRS0802VERZ</b> 32 m 9,00 €/m	<b>BRS651703VERZ</b> 1 u 71,00 €/u	<b>BRS651704VERZ</b> 1 u 71,00 €/u
<b>65 x 210 2 comp.</b> 	Acero cincado Embalaje Precio	<b>BRS65210D1VERZ</b> 4 m 58,00 €/m	<b>BRS0802VERZ</b> 32 m 9,00 €/m	<b>BRS652103DVERZ</b> 1 u 95,00 €/u	<b>BRS652104DVERZ</b> 1 u 95,00 €/u

Color: Acero cincado (VERZ)

 
Precios unitarios: metro (m), unidad (u) o juego

Angulo plano	Tapa final	Piezas de unión (1 juego=2 piezas)	Junta de unión	Pasa muro
				
Ref.	Ref.		Ref.	Ref.
<b>BRS651005VERZ</b>	<b>BRS651006VERZ</b>	<b>BRS651009</b>	<b>BRS651007VERZ</b>	<b>BRS65100WVERZ</b>
1 u 42,30 €/u	1 u 10,00 €/u	1 juego 12,00 €/juego	1 u 8,00 €/u	1 u 16,50 €/u
<b>BRS651305VERZ</b>	<b>BRS651306VERZ</b>	<b>BRS651309</b>	<b>BRS651307VERZ</b>	<b>BRS65130WVERZ</b>
1 u 47,50 €/u	1 u 11,00 €/u	1 juego 13,50 €/juego	1 u 9,00 €/u	1 u 18,50 €/u
<b>BRS651705VERZ</b>	<b>BRS651706VERZ</b>	<b>BRS651709</b>	<b>BRS651707VERZ</b>	<b>BRS65170WVERZ</b>
1 u 54,00 €/u	1 u 12,50 €/u	1 juego 16,00 €/juego	1 u 10,00 €/u	1 u 21,00 €/u
<b>BRS652105DVERZ</b>	<b>BRS652106DVERZ</b>	<b>BRS652109D</b>	<b>BRS652107DVERZ</b>	<b>BRS65210WVERZ</b>
1 u 87,50 €/u	1 u 18,00 €/u	1 juego 20 €/juego	1 u 14,00 €/u	1 u 27,50 €/u

 
	Características	Referencia	Embalaje	Precio
 nuevo GT4519010	<b>Soportes apartamenta 45 mm</b> para ancho de tapa 80 mm			
	<b>soporte simple</b>	<b>GT4519010</b>	1 u	4,00 €/u
	<b>soporte doble</b>	<b>GT4529010</b>	1 u	7,00 €/u
	<b>soporte triple</b>	<b>GT4539010</b>	1 u	9,00 €/u
 nuevo GT4529010	<b>Caja de aislamiento</b> para soporte de apartamenta 45x45 mm	<b>LFF79H</b>	1 u	1,83 €/u
 LFF79H	<b>Caja para mecanismo universal corriente fuerte</b>			
	<b>simple</b> montaje de apartamenta 60 mm	<b>G2850</b>	1 u	2,50 €/u
	<b>doble</b> montaje de apartamenta 60 mm	<b>G2860</b>	1 u	4,00 €/u
  G2850      G2870	<b>Adaptador para mecanismo universal corriente débil</b>			
	<b>simple</b> montaje de apartamenta 60 mm	<b>G2870</b>	1 u	3,50 €/u
 G40019010	<b>Base schuko doble 2 P +T</b> Modular. Color blanco nieve.	<b>G40019010</b>	10 u	22,66 €/u
 G3501LAN	<b>Tapa para base schuko G 4001</b> lacado color aluminio	<b>G3501LAN</b>	1 u	5,77 €/u
 G4703	<b>Borne entrada para base G 4001</b>	<b>G4703</b>	10 u	4,20 €/u
	<b>Borne salida para base G 4001</b>	<b>G4713</b>	10 u	3,73 €/u



L5802



L4181GNGE



L6705BCHR

Características	Referencia	Embalaje	Precio
<b>25 bornes de puesta a tierra para canales y 25 para tapas</b> material: chapa de acero	<b>L5802</b>	1 bolsa	53,30 €/u
<b>Cable de puesta a tierra con terminales</b>			
longitud 150 mm	<b>L4181GNGE</b>	25 u	2,24 €/u
longitud 300 mm	<b>L4182GNGE</b>	25 u	2,52 €/u
<b>Grapa sujeción para tabique separador (opcional)</b>	<b>L6705BCHR</b>	40 u	2,32 €/u

tehalit.BRS  
accesorios

nuevo



TWS70VERZ



G1612



G2704



BRS0802AVERZ



L4253BCHR

<b>Tabique separador para BRS</b>	acero	<b>TWS70VERZ</b>	32 m	18,00 €/m
	PVC	<b>G1612</b>	48 m	3,50 €/m
	PC/ABS	<b>G1615</b>	48 m	7,00 €/m
<b>Caja de montaje de aparamenta para canales con clipaje frontal para BRS</b> para ancho de tapa 80 mm		<b>G2704</b>	3 u	12,00 €/u
<b>Tapas ángulos</b>				
exterior, 80 mm, chapa de acero, cincado		<b>BRS0802AVERZ</b>	1 u	14,00 €/u
interior, 80 mm, chapa de acero, cincado		<b>BRS0802IVERZ</b>	1 u	13,00 €/u
<b>Sujetacables para cables, chapa de acero cincado</b> para ancho de tapa 80 mm				
Sujetacables		<b>L4253BCHR</b>	80 u	2,62 €/u