



 

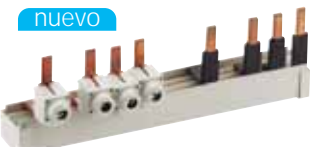



	Características	In (A)	Ancho en mm	Embalaje	Referencia
 <p>nuevo</p> <p>HIM408</p>	Conmutadores modulares	63	8	1	HIM406
	3 posiciones fijas: I, 0, II	80	8	1	HIM408
	Suministrados con empuñadura	100	12	1	HI405R
	Bloqueable por candado (no suministrado)	125	12	1	HI406R
 <p>nuevo</p> <p>HI406R</p>	Mandos embrague				
	3 posiciones	63 y 80		1	HZC016
 <p>nuevo</p> <p>HZC016</p>	Ejes prolongados Para mando embrague				
	Para conmutador de 63 y 80 A	Longitud: 200 mm		1	HZC112
 <p>nuevo</p> <p>HZC103</p>		320 mm		1	HZC113
	Para conmutador de 100 y 125 A	200 mm		1	HZC103
 <p>nuevo</p> <p>HZC104</p>		320 mm		1	HZC104
 <p>nuevo</p> <p>HZ160R</p>	Contacto auxiliar				
	In=5 A 250 V ~ AC1				
	1NA + 1NC	63 y 80		1	HZC311
	2NA	63 y 80		1	HZC312
 <p>nuevo</p> <p>HZ156R</p>	1NA + 1NC	100 y 125		1	HZ160R
	Barra de interconexión Para unir los bornes de 2 aparatos			1	HZ156R
 <p>nuevo</p> <p>HZC214</p>	Para HI405R, HI406R				
	Cubre bornes transparente	63 y 80		1	HZC214
	Grado de protección IP2X				

Características	In (A)	Embalaje	Referencia
Conmutadores	160	1	HI452
3 posiciones fijas: I, 0, II	250	1	HI454
Suministrados con - empuñadura bloqueable - tornillos y tuercas para fijación de los terminales	400	1	HI456
	630	1	HI458
	800	1	HI460
	1250	1	HI462
	1600	1	HI464
Mandos embrague 3 posiciones: I, 0, II color: negro			
Para conmutador de 160 a 630 A		1	HZI002
Para conmutador de 800 a 1600 A		1	HZI003
Ejes prolongados Para mando embrague			
	Longitud:		
Para conmutador de 160 a 630 A	200 mm	1	HZC101
	300 mm	1	HZC102
Para conmutador de 800 a 1600 A	200 mm	1	HZC105
	300 mm	1	HZC106
Contacto auxiliar 2 contactos conmutados In= 12 A 250 V ~ AC1		1	HZ160
Para HI452, HI454, HI456, HI458, HI460, HI462, HI464			
Cubre bornes transparente Grado de protección IP2X			
Para HI452		1	HZC202
Para HI454, HI456		1	HZC204
Para HI458		1	HZC206
Barras de interconexión Conjunto de 4 barras de conexión de los bornes posteriores a los bornes anteriores			
Para HI452		1	HZ156
Para HI454		1	HZ157
Para HI456		1	HZ158
Para HI458		1	HZ159
Para HI460		1	HZ160M
Para HI462		1	HZ161M
Para HI464		1	HZ162M

nuevo



HI452



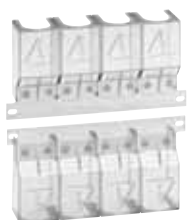
HI458

nuevo



HZ160

nuevo



HZC204

nuevo



HZ159