


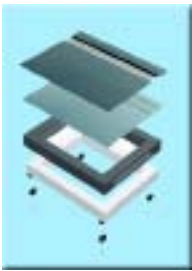





Produktstruktur

MES-Grundtypen	Bezeichnung		Optionen (exkl. Lagerschrank)
	Standardschrank IP40 Lagerschrank IP40	<b>MES-R</b> <b>MES-R...L</b>	<b>Schrankgehäuse</b> mit/ohne Gehäuseteile für individuelle Schrankgestaltung <b>Dach</b> Flansch für Lüftungstechniken Flansch für Leitungseinführung <b>Türe</b> diverse Verschlusssysteme Öffnungswinkel 120° oder 180°
	Standardschrank IP55	<b>MES-RG</b>	<b>Schrankgehäuse</b> mit/ohne Gehäuseteile für individuelle Schrankgestaltung erhöhter Schirmschutz <b>Dach</b> Flansch für Lüftungstechniken Flansch für Leitungseinführung <b>Türe</b> diverse Verschlusssysteme Öffnungswinkel 120° oder 180°
	Netzwerkschrank IP40 Serverschrank IP40	<b>MES-RT</b> <b>MES-SE</b>	<b>Schrankgehäuse</b> mit/ohne Gehäuseteile für individuelle Schrankgestaltung <b>Dach</b> Flansch für Lüftungstechniken Flansch für Leitungseinführung <b>Türe</b> diverse Verschlusssysteme Öffnungswinkel 120° oder 180°

Zubehör

	<p>Umfangreiches Zubehörprogramm – passend zu jedem MES-Grundtyp.</p> <p><b>Zubehör – montiert oder beigelegt?</b> Nachfolgende Symbole informieren durch das ganze Zubehörsortiment, ob das Zubehörteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nur montiert</li> <li>– nur beigelegt</li> <li>– montiert oder beigelegt</li> </ul> <p>bestellt werden kann.</p>		
	Zubehör beigelegt => noch zu montieren		Zubehör montiert

Sonderausführungen

	<p><b>Abmessungen:</b> Vom Standard abweichende Dimensionen für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schränke</li> <li>– Wände, Türen, Platten</li> <li>– Schienen und Profile</li> </ul> <p><b>Ausschnitte:</b> Ausschnitte in Türen, Rückwand, Seitenwand, Deckblech</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Normausschnitte</li> <li>– Spezialausschnitte</li> </ul> <p><b>Farben:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rückwand, Deckblech, Stützen, Tiefenverbinder in Schrankfarbe</li> <li>– Teile mit 2 Farben beschichtet</li> <li>– Sonderlackierungen (Oberflächen glatt beschichtet, NCS)</li> </ul>
---	---